

## MicroRex en AlphaRex<sup>3</sup> schakelklokken week-/astro-/jaarprogramma

## MicroRex en AlphaRex<sup>3</sup> schakelklokken week-/astro-/jaarprogramma



003710



412669



412680

Conform IEC 60730-1 en 60730-2-7  
Schakelklokken in één module voor inbouw in verdelers  
Automatische zomer-/winteruomschakeling  
EEPROM-geheugen voor beveiliging van de schakelprogramma's  
Gangreserve 3 jaar (MicroRex) en 5 jaar (AlphaRex<sup>3</sup>) voor datum en tijd  
Beschermingsgraad: IP 20.

Ref.	MicroRex
003710	<p>Tijdbesparende programmering door selectie van dagblokken, dagblokken kunnen afzonderlijk worden ingesteld of kunnen uit vooraf ingestelde blokken ma-vr en ma-zo worden geselecteerd, Permanente schakeling AAN of UIT Gangnauwkeurigheid +/- 1 s/dag</p> <p><b>Standaard weekprogramma, 1 kanaal</b> 230 V, 50/60 Hz 1 sluitcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 28 programma's Kortste schakeltijd 1 min</p>

Ref.	AlphaRex <sup>3</sup>
412669	<p>Tekstgestuurd programmeerconcept Programmabeveiliging op datasleutel mogelijk Eenvoudige programmering rechtstreeks op toestel of op pc met Legrand AlphaSoft, datasleutel (ref. 412872) en pc-adapter (ref. 412873)</p> <p>Tijdbesparende programmering door selectie van dagblokken, dagblokken kunnen afzonderlijk worden ingesteld of kunnen uit vooraf ingestelde blokken ma-zo, ma-vr of za-zo worden geselecteerd Schakeltijden als weekoverzicht in display zichtbaar met de volgende extra comfortfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakantieprogramma</li> <li>- Willekeurig programma</li> <li>- Bedrijfsurenteller, bereik 65.535 u</li> <li>- 1 u-test</li> <li>- Invoerbeveiliging via pincode</li> <li>- Permanente schakeling AAN of UIT</li> </ul> <p>Expertenmodus voor meer extra functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sturingang-extra/-uit (ref. 4126 79/ 80)</li> <li>- Netsynchrone werking instelbaar</li> </ul> <p>Gangnauwkeurigheid +/- 0,1 s/dag Kortste schakeltijd 1 min Nuldoorgangsschakeling</p> <p><b>Weekprogramma, 1 kanaal</b> Schakelklok met weekprogramma 230 V, 50/60 Hz 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 28 programma's</p>
412680	<p><b>Jaarprogramma met astrofunctie, 1 kanaal</b> Schakelklok met week-/jaarprogramma Met extra astrofunctie 230 V, 50/60 Hz Met sturingang 1 wisselcontact 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 84 programma's</p>

### Technische gegevens

Type	MicroRex	AlphaRex <sup>3</sup>	
Ref.	003710	412669	412680 <sup>2)</sup>
Nominale spanning	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Aantal modules	1	1	1
Aantal kanalen	1	1	1
Gangreserve	3 jaar	5 jaar	5 jaar
Schakelstap	1 min	1 min	1 min
Kortste schakeltijd	1 min	1 min	1 min
Gangnauwkeurigheid	~ 1 s/dag	~ 0,1 s/dag	~ 0,1 s/dag
Nuldoorgangsschakeling		✓	✓
Schakelvermogen			
• ohms 230 V~ cos φ = 1	16 A~	16 A~	16 A~
• inductief 230 V~ cos φ = 0,6	10 A~	10 A~	10 A~
• Gloeilamp 230 V~	1.200 W	2.000 W	2.000 W
• Led	300 W	1.000 W	1.000 W
Schakeluitgang	1 sluitcontact	1 wisselcontact	1 wisselcontact
Programma's <sup>1)</sup>	28 <sup>1)</sup>	28 <sup>1)</sup>	84 <sup>1)</sup>
Bedrijfstemperatuur	-20° ...+55 °C	-20° ...+55 °C	-20° ...+55 °C
Beschermingsgraad	IP 20	IP 20	IP 20


1) Een programma bestaat uit een inschakeltijd, een uitschakeltijd en bijbehorende in- en uitschakeldagen of dagblokken.  
2) Sturingang (ref. 412680) Nawerkingstijd instelbaar van 0 min ... 23 u 59 min

### Aansluitschema

#### Ref. 003710



#### Ref. 412669

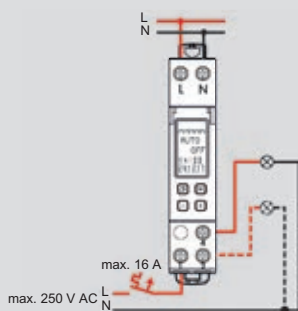

#### Ref. 412680

