


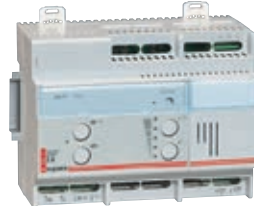

002671



003658



003671



040139

Voeding 230 V~ - 50/60 Hz



Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Multifunctionele afstandsdimmer	Aantal modules
002671	<p>5 handmatig configureerbare functies : dimmer, teleruptor, dimmer met geheugenstaat, trappenhuisautomaat, dubbel verlichtingsniveau</p> <p>Compatibel met dimbare spaarlampen (LED, fluocompact) Voor belasting van: - 3 tot 75 W LEDs - 3 tot 200 VA fluocompactlampen - 3 tot 300 W voor halogeenlampen/ gloeilampen - 3 tot 200 VA halogeenlampen, LEDs of fluorescentlampen met elektronische of ferromagnetische transformator Dimming door lang drukken. 230 V. 50-60 Hz Verbruik in stand-by: max : 0,2 W</p>	1

Ref.	Afstandsdimmers	Aantal modules van 17,5 mm
003658	<p>Autonome werking Opslag in het geheugen van het verlichtingsniveau bij laatste uitschakeling of bij een stroomstoring Lokale bediening en bediening op afstand door enkelvoudige niet-verlichte drukknoppen</p> <p>Voor fluorescentlampen met elektronische ballast 1-10 V Regelbaar vermogen: 800 VA Stuurstroom: max. 50 mA</p> <p>Werking op BUS Lokale bediening en bediening op afstand met drukknoppen (enkelvoudig of dubbel zonder verlichting) of door bedieningshulpstukken Geleverd in dubbele drukknop modus De overgang van een bediening met een dubbele drukknop (3 draden) naar een enkele drukknop (2 draden) gebeurt door de configuratie op het product Verlichte aanduiding door staafdiagram van het niveau van de belasting en voor het weergegeven van de directe bediening aan de voorzijde Ze kunnen onderling worden gecombineerd in de master/slavemodus door middel van BUS</p>	2
003660	<p>Voor lichtbronnen met aparte ballast 1/10 V (fluorescentbuizen, compacte fluorescentlampen ...) Maximumvermogen: 1000 VA Stuurstroom: max. 50 mA</p>	4
003671	<p>Voor gloeilampen, halogeenlampen, halogeenlampen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformatoren Automatische herkenning van de lading Zelfregulerend tegen overbelastingen Maximumvermogen: 1000 W</p>	6
040139	<p>Toebehoren</p> <p>Compensator Wordt parallel aangesloten op de uitgang van de dimmer of afstandsdimmer Enkel te gebruiken voor het dimmen van halogeenlampen op ZLS met ferromagnetische transformator</p>	



Mosaic dimmers en hulpstukken voor afstandsdimmers
Zie blz. 1100