



# Afstandsdimmers

## ■ Bekabeling


### Afstandsdimmer 400 W voor spaarlampen en halogeenlampen ref. 002671

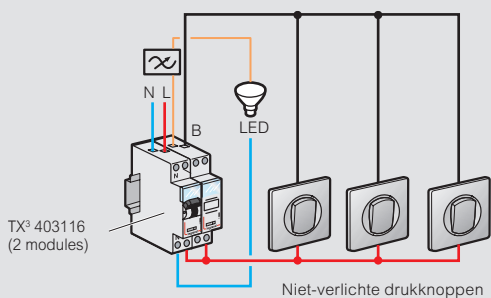


### Afstandsdimmer 800 VA voor fluorescentielampen ref. 003658

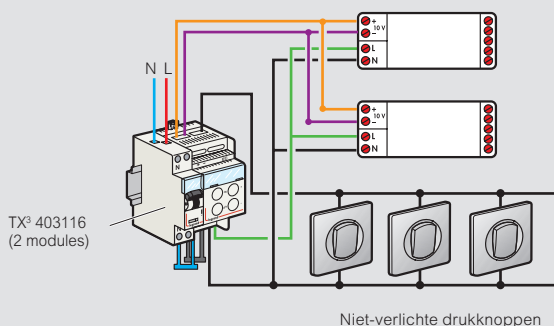

### Afstandsdimmer 1000 VA voor verlichtingsbronnen met afzonderlijke ballast 1-10 V ref. 003660

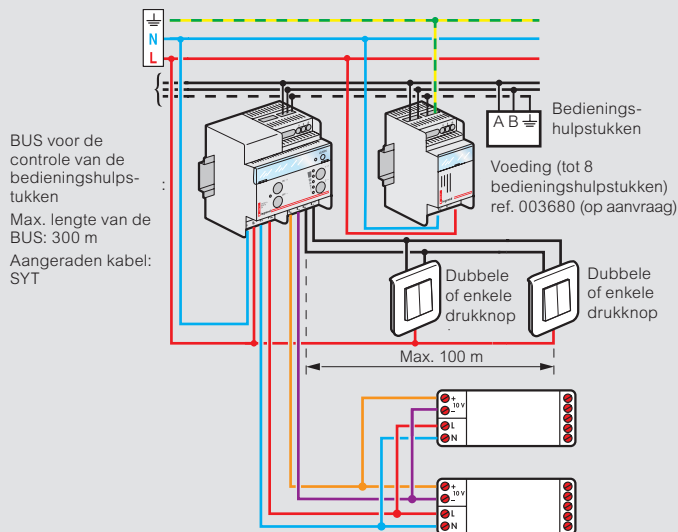

### Afstandsdimmer 1000 VA voor gloeilampen, halogeen, halogeen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformatoren ref. 003671

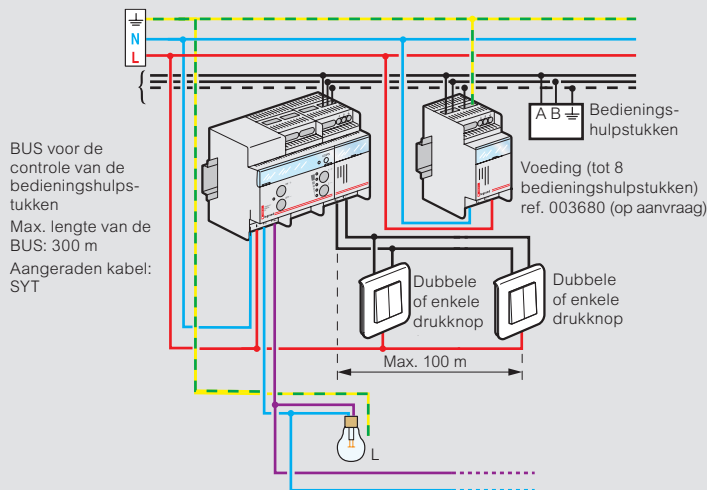

## ■ Een dimmer kiezen

Ref.	Vermogen		1	2	3	4	5	6
	Max.	Min.						
003658	Max.	800 VA	nee	ja met ballast 1-10 V	nee	ja met ballast 1-10 V	ja met ballast 1-10 V	ja met ballast 1-10 V
	Min.	-						
002671	Max.	400 W	ja (min.: 3 W max.: 300 W)	nee	ja (min.: 3 VA max.: 200 VA)	ja (min.: 3 VA max.: 200 VA)	ja (min.: 3 VA max.: 200 VA)	ja (min.: 3 W max.: 75 W)
	Min.	3 W						
003660	Max.	1000 VA	nee	ja met ballast 1-10 V	nee	ja met ballast 1-10 V	ja met ballast 1-10 V	ja met ballast 1-10 V
	Min.	-						
003671	Max.	1000 VA	ja	nee	ja	ja	nee	nee
	Min.	-						

- 1 Halogeenlampen 230 V
- 2 Fluorescentielampen T5/T8
- 3 Halogeenlampen ZLS met ferromagnetische transformator
- 4 Halogeenlampen ZLS met elektronische transformator
- 5 Compacte fluorescentielampen met afzonderlijke ballast 1-10 V
- 6 LED