


Klemmenblokken

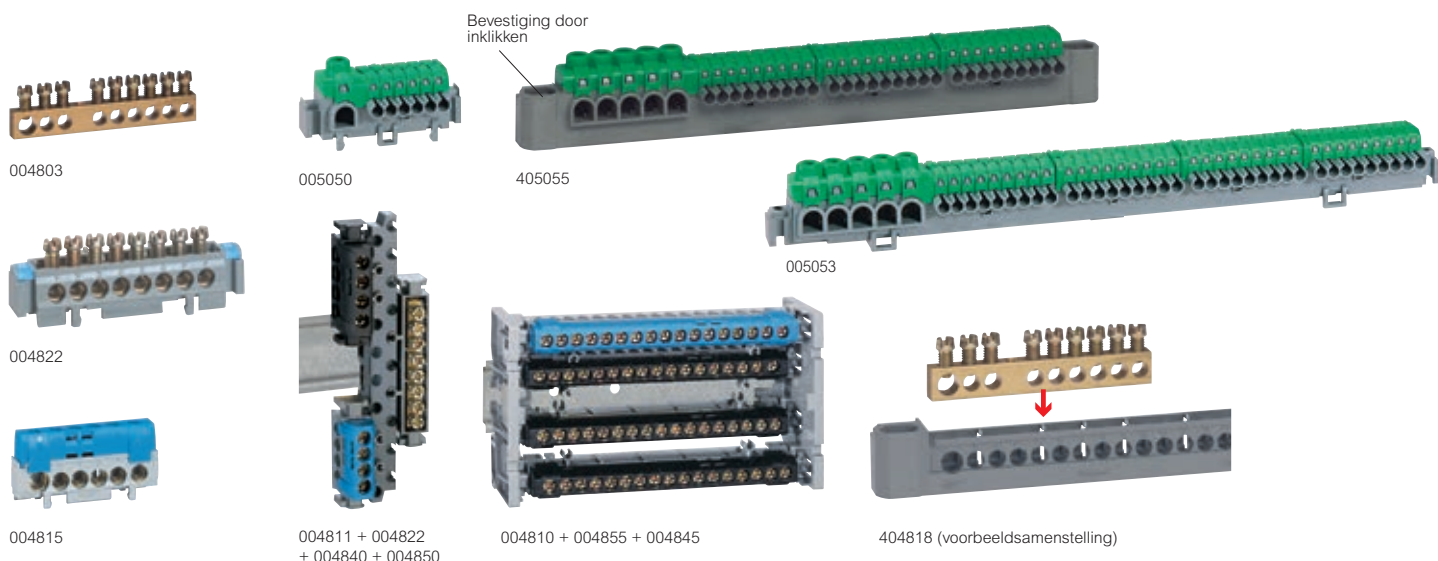

Ref.	Klemmenblokken met schroeven		
	Voldoen aan de norm IEC 60998-2-1 Geleverd met opengedraaide schroeven of kooien Max. 100 A - 400 V \sim met invoer 25 mm ² Max. 80 A - 400 V \sim met invoer 16 mm ²		
	Onbeschermd schroefklemmenblokken Worden bevestigd met schroeven M4		
	Aansluiting (mm ²)	Lengte (mm)	
004801	1 x 6 tot 25 + 4 x 1,5 tot 16	45	
004803	1 x 6 tot 25 + 8 x 1,5 tot 16	73	
004805	1 x 6 tot 25 + 14 x 1,5 tot 16	122	
004806	1 x 6 tot 25 + 19 x 1,5 tot 16	157	
004807	1 x 6 tot 25 + 24 x 1,5 tot 16	192	
	Onbeschermd klemmenblokken op houder Worden bevestigd op rail of , op universele houder ref. 004811 of op platte staaf 12 x 2 Geleverd met Duplix-merktekens		
	Aansluiting (mm ²)	Lengte (mm)	
004820	4 x 1,5 tot 16	47	
004822	8 x 1,5 tot 16	75	
004824	1 x 6 tot 25 + 12 x 1,5 tot 16	113	
	Geïsoleerde klemmenblokken IP 2X Worden bevestigd op rail of , op universele houder ref. 004811 of op platte staaf 12 x 2		
	Aansluiting (mm ²)	Lengte (mm)	
Fase (zwart)	Nulleider (blauw)		
004816	004815	1 x 10 tot 35 + 5 x 6 tot 25	62
004850	004840	4 x 1,5 tot 16	47
004852	004842	8 x 1,5 tot 16	75
004854	004844	1 x 6 tot 25 + 12 x 1,5 tot 16	113
004855	004845	1 x 6 tot 25 + 16 x 1,5 tot 16	141
004856	004846	1 x 6 tot 25 + 21 x 1,5 tot 16	176
Aarding (groen)			
004830		4 x 1,5 tot 16	47
004832		8 x 1,5 tot 16	75
004834		1 x 6 tot 25 + 12 x 1,5 tot 16	113
004835		1 x 6 tot 25 + 16 x 1,5 tot 16	141
004836		1 x 6 tot 25 + 21 x 1,5 tot 16	176
404839		1 x 6 tot 25 + 26 x 1,5 tot 16	227
004838		2 x 6 tot 25 + 33 x 1,5 tot 16	276

Ref.	Aardingsklemmenblokken IP 2X met steekklemmen		
	Voldoen aan de norm IEC 60998-2-1/2-2 Geschikt voor soepele en stijve draden		
	Voor wandkasten Drivia 13 modules Steekklemmen voor soepele of stijve draden Loskoppeling met behulp van een platte schroevendraaier		
	Aansluiting		Lengte (mm)
Aarding (groen)	schroeven (mm ²)	steekklemmen (mm ²)	
405055	5 x 6 tot 25	27 x 1,5 tot 4	227
	Voor wandkasten Plexo³ 12 modules en inbouwkasten		
	Aansluiting		Lengte (mm)
Aarding (groen)	schroeven (mm ²)	steekklemmen (mm ²)	
005053	5 x 6 tot 25	36 x 1,5 tot 4	276
	Voor wandkasten Plexo³ 18 modules, XL³ 125 en XL³ 160		
	Aansluiting		Lengte (mm)
Aarding (groen)	schroeven (mm ²)	steekklemmen (mm ²)	
005054	5 x 6 tot 25 + 5 x 6 tot 35	45 x 1,5 tot 4	385
	Universeel Worden bevestigd op rail of , op universele houder ref. 004811 of op platte staaf 12 x 2		
	Aansluiting		Lengte (mm)
Aarding (groen)	schroeven (mm ²)	steekklemmen (mm ²)	
005050	1 x 6 tot 25	6 x 1,5 tot 4	63
005051	3 x 6 tot 25	9 x 1,5 tot 4	98

Houders voor klemmenblokken	
004811	Universele houder Voor de montage van alle klemmenblokken op rail of
004810	Houder voor verdeelklem Maakt het mogelijk maximaal 4 schroefklemmenblokken van dezelfde grootte te koppelen om zo een verdeler samen te stellen (behalve ref. 004815/16)
404818	Lege houders Lege houder met 28 gaten (lengte 227 mm) voor Drivia kasten
004817	Lege houder met 35 gaten (lengte 276 mm), voor Plexo ³ kasten 12 modules
404821	Lege houder 50 gaten voor Plexo ³ kasten 18 modules, XL ³ 125 en kasten XL ³ 160

Platte staaf 12 x 2	
004819	Voor klemmenblokken IP 2X Wordt bevestigd op de functionele stijprofielen van de wand- en vloerkasten, of op de isolerende houders ref. 020090 Lengte 1 meter