


# Modulaire monoblok verdeelklemmen

40 tot 250 A

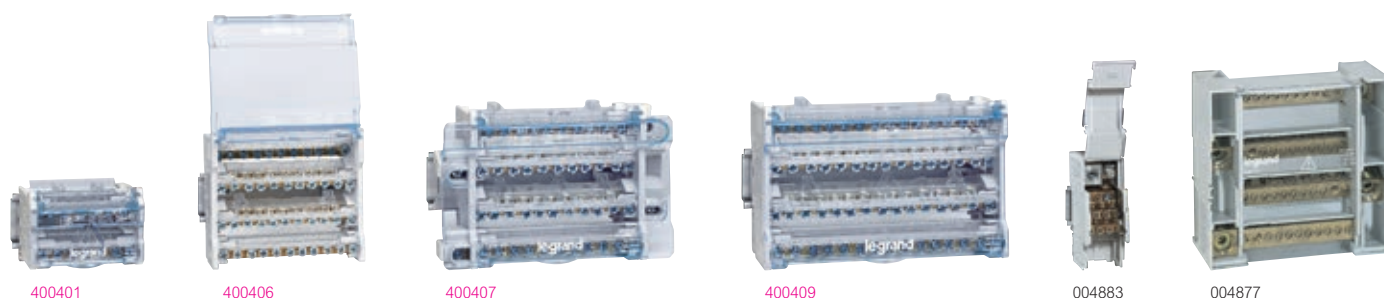

Technische kenmerken zie pagina hiernaast en/of [www.ecataloge.be](http://www.ecataloge.be)  
 Conform de norm EN 60947-1  
 Aansluiting met of zonder Starfix draadbusjes

Ref.	Trapvormige verdeelklemmen			Aantal modules
	Trapvormige verdeelklemmen Met afneembaar en draaibaar deksel (behalve ref. 400401) Snel en gemakkelijk te installeren: - geoptimaliseerde bedradingsruimte en geïntegreerde staven - aansluitingen op maat en geplaatst voor een gemakkelijke aansluiting Transparante isolerende bescherming tussen elke staaf en aan de achterkant van de verdeler Geïntegreerd systeem om te voorkomen dat niet-aangesloten aansluitingen per ongeluk worden losgedraaid Bevestiging op DIN-rail Mogelijkheid om een IP 2X klemmenblok toe te voegen om het aantal aardings- of nulleideraansluitingen te verhogen			
	<b>Tweepolig</b>			
	Aansluitingen per staaf			
	Imax (A)	Stijf (mm <sup>2</sup> )	Soepel (mm <sup>2</sup> ) met of zonder draadhuls	Aantal modules
400400	40	Inkomend: 2,5 tot 10 12 uitgaande: 2 x 2,5 tot 10 10 x 1,5 tot 6	Inkomend: 1,5 tot 10 2 x 1,5 tot 10 10 x 0,75 tot 4	6
400401	100	Inkomend: 10 tot 25 6 uitgaande: 1 x 10 tot 25 5 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 16 6 uitgaande: 1 x 6 tot 16 5 x 1,5 tot 10	4
400402	100	Inkomend: 10 tot 25 10 uitgaande: 2 x 10 tot 25 8 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 16 2 x 6 tot 16 8 x 1,5 tot 10	6
400403	125	Inkomend: 10 tot 35 14 uitgaande: 3 x 10 tot 25 11 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 25 14 uitgaande: 3 x 6 tot 16 11 x 1,5 tot 10	8
	<b>Vierpolig</b>			
400404	40	Inkomend: 2,5 tot 10 12 uitgaande: 2 x 2,5 tot 10 10 x 1,5 tot 6	Inkomend: 1,5 tot 10 12 uitgaande: 2 x 1,5 tot 10 10 x 0,75 tot 4	6
400405	100	Inkomend: 10 tot 25 6 uitgaande: 1 x 10 tot 25 5 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 16 6 uitgaande: 1 x 6 tot 16 5 x 1,5 tot 10	4
400406	100	Inkomend: 10 tot 25 10 uitgaande: 2 x 10 tot 25 8 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 16 10 uitgaande: 2 x 6 tot 16 8 x 1,5 tot 10	6
400407 <sup>1</sup>	100	Inkomend: 10 tot 35 11 uitgaande: 3 x 10 tot 25 8 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 25 11 uitgaande: 3 x 6 tot 16 8 x 1,5 tot 10	8
400408	125	Inkomend: 10 tot 35 10 uitgaande: 3 x 10 tot 25 7 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 25 10 uitgaande: 3 x 6 tot 16 7 x 1,5 tot 10	6

1 : met zijdelingse inkomende aansluitingen  
 2 : uitsluitend met draadhuls  
 3 : draadhulzen meegeleverd voor aansluiting 25mm<sup>2</sup>

Ref.	Trapvormige verdeelklemmen (vervolg)			Aantal modules
	<b>Vierpolig</b>			
	Aansluitingen per staaf			
	Imax (A)	Stijf (mm <sup>2</sup> )	Soepel (mm <sup>2</sup> ) met of zonder draadhuls	Aantal modules
400409	125	Inkomend: 10 tot 35 14 uitgaande: 3 x 10 tot 25 11 x 2,5 tot 10	Inkomend: 6 tot 25 14 uitgaande: 3 x 6 tot 16 11 x 1,5 tot 10	8
400410 <sup>1</sup>	125	Inkomend: 16 tot 35 15 uitgaande: 2 x 10 tot 35 1 x 10 tot 25 12 x 2,5 tot 10	Inkomend: 16 tot 35 <sup>(2)</sup> 15 uitgaande: 2 x 6 tot 25 1 x 6 tot 16 12 x 1,5 tot 10	10
400411 <sup>1</sup>	160	Inkomend: 35 tot 70 14 uitgaande: 2 x 10 tot 35 4 x 10 tot 25 8 x 2,5 tot 10	Inkomend: 35 tot 70 14 uitgaande: 1 x 10 tot 25 <sup>(3)</sup> 1 x 10 tot 16 4 x 6 tot 16 8 x 1,5 tot 10	10

Ref.	Enkelpolige samenstelbare verdeelklemmen			Aantal modules
	Met modulaair deksel, uitgerust met een etikethouder Bevestiging op DIN-rail Realisatie van een vierpolige verdeelklem door ze naast elkaar te plaatsen			
	Aansluitingen per staaf			
	Imax (A)	Stijf (mm <sup>2</sup> )	Soepel (mm <sup>2</sup> )	Aantal modules
004871	125	Inkomend: 10 tot 50 15 uitgaande: 3 x 10 tot 50 12 x 2,5 tot 6	Inkomend: 10 tot 35 15 uitgaande: 3 x 10 tot 35 12 x 1,5 tot 6	2
004883	160	Inkomend: 35 tot 70 12 uitgaande: 7 x 2,5 tot 10 2 x 6 tot 25 3 x 10 tot 35	Inkomend: 25 tot 50 12 uitgaande: 7 x 1,5 tot 6 2 x 6 tot 16 3 x 10 tot 25	2
004873	250	Inkomend: 70 tot 150 10 uitgaande: 4 x 2,5 tot 16 6 x 10 tot 35	Inkomend: 70 tot 120 10 uitgaande: 4 x 2,5 tot 10 6 x 10 tot 25	2

Ref.	Vierpolige verdeelklem 250 A			Aantal modules
	Met doorzichtig afschermdeksel op voorzijde Bevestiging op DIN-rail			
	Aansluitingen per staaf			
	Imax (A)	Stijf (mm <sup>2</sup> )	Soepel (mm <sup>2</sup> ) met of zonder draadhuls	Aantal modules
004877	250	Inkomend: 50 tot 120 12 uitgaande: 1 x 16 tot 50 2 x 10 tot 35 2 x 10 tot 25 6 x 2,5 tot 16	Inkomend: 50 tot 120 12 uitgaande: 1 x 16 tot 35 2 x 10 tot 25 2 x 6 tot 16 6 x 2,5 tot 10	9

Ref.	Aftakklemmen		Icc piek (kA)
004867	Rechtstreeks te bevestigen in de klem van een apparaat stroomafwaarts 160 A Capaciteit: 6 uitgangen 25 mm <sup>2</sup> soepel voor DPX <sup>3</sup> 160, Vistop 100 A en 160 A, DX <sup>3</sup> 125 A		30
004868	250 A Capaciteit: 4 uitgangen 35 mm <sup>2</sup> soepel en 2 uitgangen 25 mm <sup>2</sup> soepel voor DPX <sup>3</sup> 250 en DPX-IS 250		36

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten