


Connectoren en aansluitklemmen

Connectoren en aansluitklemmen

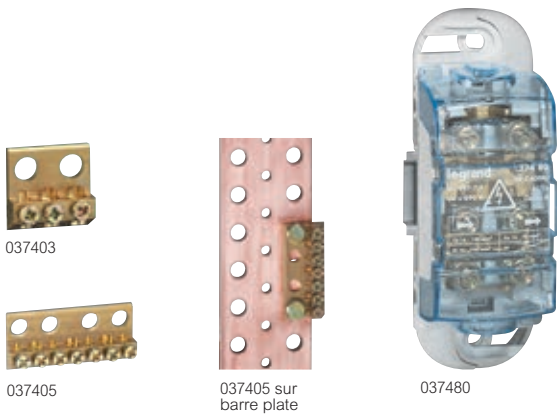

Ref.	Connectoren
037403	Voor aftakking van geleiders op staaf 3 vertrekken 200 A Te bevestigen op platte koperen staven en verdeelklem ref. 037400 (zie hiernaast) Capaciteit: • 1 vertrek \varnothing 5,3 mm voor aansluiting 1,5 tot 6 mm ² • 2 vertrekken \varnothing 7,5 mm voor aansluiting 6 tot 16 mm ²
037399	6 vertrekken 250 A Te bevestigen op aluminium C-staven met hamermoer lengte 40 mm ref. 404495 (biz. 244) of op platte koperen staven Capaciteit van de vertrekken: • 4 x 6 tot 35 mm ² • 2 x 6 tot 35 mm ²
037405	7 vertrekken 400 A Te bevestigen op platte koperen staven Capaciteit: • 4 vertrekken \varnothing 5,3 mm voor aansluiting 1,5 tot 6 mm ² • 3 vertrekken \varnothing 7,5 mm voor aansluiting 6 tot 16 mm ²


Ref.	Aansluitklemmen alu/koper tot 300 mm ²
037480	Om de doorsnede van de inkomende of uitgaande kabel aan te passen voor de aansluiting van een apparaat Behuizing IP 2X, transparant, zelfdovend deksel Universele bevestiging op rail of op plaat Omkeerbaar verloodbaar deksel met markeerzone Geleverd met koperen koppelingstrips Aansluitdoos: 120 mm ² Alu/Cu 300 A max Inkomend: 16 tot 120 mm ² Alu of 16 tot 120 mm ² Cu Uitgaand: 16 tot 70 mm ² Cu
037481	Aansluitdoos: 300 mm ² Alu/Cu 540 A max Inkomend: 70 tot 300 mm ² Alu of 70 tot 185 mm ² Cu Uitgaand: 70 tot 150 mm ² Cu

Ref.	Aftakklemmen	Icc piek (kA)
004867	Rechtstreeks te bevestigen in de klem van een apparaat stroomafwaarts 160 A Capaciteit: 6 uitgangen 25 mm ² soepel voor DPX ³ 160, Vistop 100 A en 160 A, DX ³ 125 A	30
004868	250 A Capaciteit: 4 uitgangen 35 mm ² soepel en 2 uitgangen 25 mm ² soepel voor DPX ³ 250 en DPX-IS 250	36


Connectoren

Afmetingen (mm)


Ref. 037403

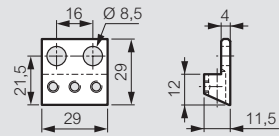

Ref. 037405

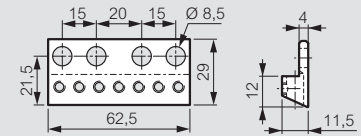

Ref. 037399

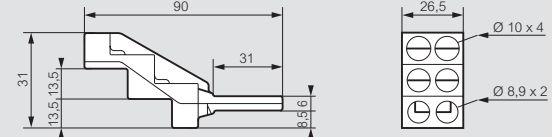

Aansluitklemmen

Kenmerken


Gebruiksspanning: U_e = 690 V_~ volgens EN 60947-1 / IEC 60664-1

- Aluminium aansluiting
Volgens norm NF C 63-061 klasse B
- Koperen aansluiting
Volgens norm EN 60947-7-1


Referenties	Uimp	Icw	Koppel	Aansluitbare doorsnede
037480	10 kV	14,5 kA	14 Nm	Cu 16-120 mm ² / Cu 16-70 mm ²
				Al 16-120 mm ² / -
037481	12 kV	22,2 kA	30 Nm	Cu 70-185 mm ² / Cu 70-150 mm ²
				Al 70-300 mm ² / -

Afmetingen (mm)

Ref. 037480

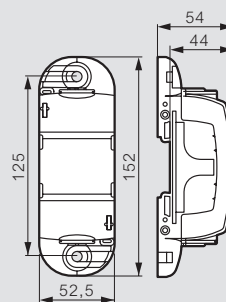

Ref. 037481

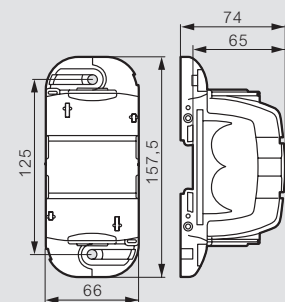

Gebruik

Aluminium/koperen interface tussen de inkomende kabel en de uitgaande kabel

Ingang - Uitgang

Verdeling door vertakking

Verdeling door aftakking met 2 opeengestapelde koppelingstrips (meegeleverd)

