 


 
 
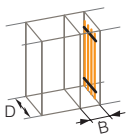
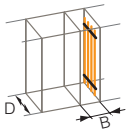
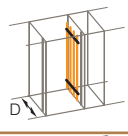
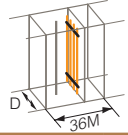
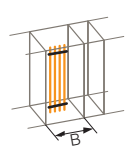
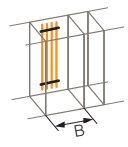
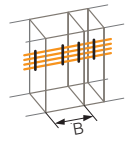


Keuze van railstelhouders voor XL³ S 4000

(vervolg)

In max. (A)		Vlakke koperen rails					
		400	800	3000	4000		
Montage	Houders						
		339900	339901	339906	339920/21/22/23 (asafstand : 75 mm)	339929/30 (asafstand : 125 mm)	
XL³ S 4000							
	D : 400	339900 + 339734			339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽³⁾		
	D : 600	Toegang aan voorkant ⁽¹⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	
		Toegang aan achterkant ⁽²⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	
	D : 800	Toegang aan voorkant ⁽¹⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	
		Toegang aan achterkant ⁽²⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	
		D : 400	339900 + 339734			339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽³⁾	
D : 600		Toegang aan voorkant ⁽¹⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	
		Toegang aan achterkant ⁽²⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	339929/30
D : 800		Toegang aan voorkant ⁽¹⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	
		Toegang aan achterkant ⁽²⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	339929/30
		D : 600 mm				339920/23 + 339936/37/38/39	
	D : 800 mm		339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39		
	D : 600 mm		339906 + 339735				
	D : 800 mm		339906 + 339736				
	B : 16 modules						
	B : 24 modules		339901 + 337981				
	B : 36 modules		339901 + 337982				
	B : 16 modules / 450 mm				339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾		
	B : 24 modules		339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾		
	B : 36 modules		339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾		
	Interne kabelmantel				339920 + 339936/37/38/39 + 339736 x 2		
	Interne kabelmantel met tussenprofielen op achterwand				339920 + 339936/37/38/39 + 339737 x 2		
	Breedte kabelmantel: 350 mm				339920 + 339936/37/38/39 + 339730 x 2	339929 + 339730 x 2	
	Breedte kabelmantel: 450 mm / 16 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339731 x 2	339929 + 339731 x 2	
	B : 24 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339735 x 2	339929 + 339735 x 2	
	B : 36 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339736 x 2	339929 + 339736 x 2	

1 : Het horizontale hoofdrailstelsel bevindt zich vooraan in de kast. De verticale railstelsels zijn dus toegankelijk langs de voorkant van de kast, achter de afschermplaat (voornamelijk via kabelmantels)
 2 : Het horizontale hoofdrailstelsel bevindt zich op de achterwand van de kast. De verticale railstelsels zijn dus toegankelijk langs de achterkant van de kast, door het achterpaneel te verwijderen
 3 : Aansluiting enkel mogelijk via een horizontaal boven of onderaan gelegen railstel dat bestaat uit alu C-rails
 4 : Gedeeltelijk frame 5 : Montage achter dwarssteun van centraal stijprofiel