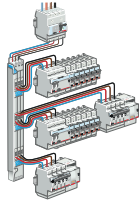

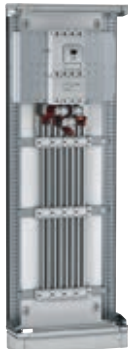
 
 
 
 
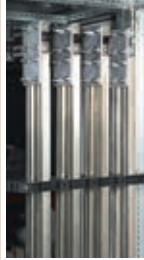
 
 
 

 


Keuze van de geoptimaliseerde verdeling VX³

Verdeling VX ³	I _{max} (A)	Montage	ref.	Plexo ³ XL ³ 125	XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000	
Verticale 4P verbindingsrail VX³ auto  (blz. 244)	63 A		zijdelings	Voor wandkast 3 rijen: 405023 4 rijen: 405024 5 rijen: 405025 6 rijen: 405026	●	●			
	125 A		zijdelings	Voor wandkast 4 rijen: 405034 5 rijen: 405035 6 rijen: 405036		●	●		
	400 A (blz. 248)		verticaal op achterwand	Isolerende bodem : 404436 Houder : 404437 Hielsteun: 404438 Staaf 250 A: 404430 Staaf 400 A: 404431			●		
			verticaal in kabelmantel	Houder: 404450 Hielsteun: 404451 Staaf 250 A: 404430 Staaf 400 A: 404431			●		
	800 A (blz. 249)		verticaal op achterwand	Houder: 404460 Hielsteun: 404461 Staaf 800 A: 404433				●	●
			verticaal in kabelmantel	Houder: 404470 Hielsteun: 404471 Staaf 800 A: 404433				●	
Railstellen VX³ 	1600 A (blz. 250)	XL³ 4000							
		Staaf 630 A: 037354 Staaf 800 A: 037355 Staaf 1000 A: 037356 Staaf 1250 A: 037357 Staaf 1600 A: 037358	Positie van de staven		uitgelijnd		trapsgewijs		
			Afstand tussen de staven		75 mm	125 mm	75 mm	125 mm	
			Vaste steun		037366/86	037368	037367	037369	
			Zwevende steun		037350	037351	-	-	
			verticaal op achterwand	B : 475 mm	●				
				B : 725 mm	●	●			
				B : 975 mm	●	●			
			verticaal zijdelings in vloerkast achter stijprofielen	D : 475 mm					
				D : 725 mm	● ⁽¹⁾	●			
				D : 975 mm	● ⁽¹⁾	●			
			verticaal in kabelmantel	D : 475 mm	● ⁽¹⁾		●		
				D : 725 mm	● ⁽¹⁾	●	●	●	
				D : 975 mm	● ⁽¹⁾⁽²⁾	● ⁽²⁾	● ⁽²⁾	● ⁽²⁾	
			horizontaal boven of beneden	D : 475 mm	● ⁽¹⁾				
D : 725 mm	● ⁽¹⁾			●					
D : 975 mm	● ⁽¹⁾			●					
	afgeleid horizontaal	D : 475 mm							
		D : 725 mm	● ⁽¹⁾	●					
		D : 975 mm	● ⁽¹⁾	●					

(1) Enkel in deze configuraties kunnen de geprefabriceerde aansluitingskits voor geoptimaliseerde VX³ worden gebruikt (2) Met stijprofiel ref. 020520/51