


Verticale verdeling VX³ auto 63 en 125 A vierpolige verbindingsrails met steekklemmen

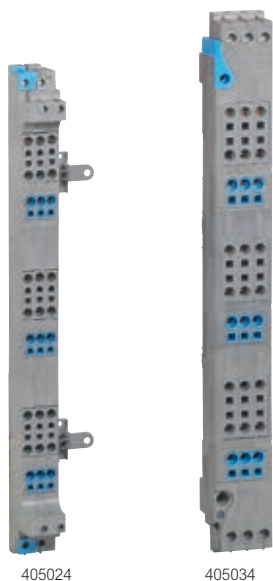

405024 405034

Technische kenmerken **hiernaast**

Vierpolige verbindingsrails IP XXB uitgerust met uitgangssteekklemmen
De verdeling kan gebeuren via soepele draden met of zonder draadbusjes
Voeding bovenaan of onderaan met schroefklemmen
Geleverd met afsluitdoppen voor de ongebruikte voedingsklemmen en bevestigingsbeugels voor zijdelingse montage in de wandkasten
Geen interventie onder spanning


Ref.	Verticale verbindingsrails VX ³ van 63 A
405023	Montage in wandkasten Plexo ³ , XL ³ 125 en XL ³ 160 Bevestigingsbeugels op tussenrail om de verticale positie aan te passen Capaciteit van de klemmen: - voeding: 6 tot 16 mm ² (soepel) / 25 mm ² (stijf) - uitgangen: 4 tot 10 mm ² (soepel of stijf) Voor wandkasten met 3 rijen 4 uitgangen per fase (x3) + 6 uitgangen nulleider
405024	Voor wandkasten met 4 rijen 6 uitgangen per fase (x3) + 9 uitgangen nulleider
405025	Voor wandkasten met 5 rijen 8 uitgangen per fase (x3) + 12 uitgangen nulleider
405026	Voor wandkasten met 6 rijen 10 uitgangen per fase (x3) + 15 uitgangen nulleider

Ref.	Verticale verbindingsrails VX ³ van 125 A
405034	Montage in wandkasten XL ³ 160 en XL ³ 400 Capaciteit van de klemmen: • Voeding: 16 tot 35 mm ² (soepel) / 50 mm ² (stijf) • Uitgangen: 6 tot 16 mm ² (soepel/stijf) Hoogte: 506 mm 6 uitgangen per fase (x3) + 9 uitgangen nulleider
405035	Voor wandkasten met 5 rijen Hoogte: 631 mm 8 uitgangen per fase (x3) + 12 uitgangen nulleider
405036	Voor wandkasten met 6 rijen Hoogte: 756 mm 10 uitgangen per fase (x3) + 15 uitgangen nulleider


Verticale verdeling VX³ auto 63 en 125 A vierpolige verbindingsrails met steekklemmen

■ Technische kenmerken

Gebruiksspanning (U_e): 230/400 V~
Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
Toelaatbare kortsluitstroom (I_{pk}):
- VX³ 63 A auto: 20 kA
- VX³ 125 A auto: 30 kA
Isolatiespanning (U_i): 500 V~
Beschermingsgraad: IP XXB

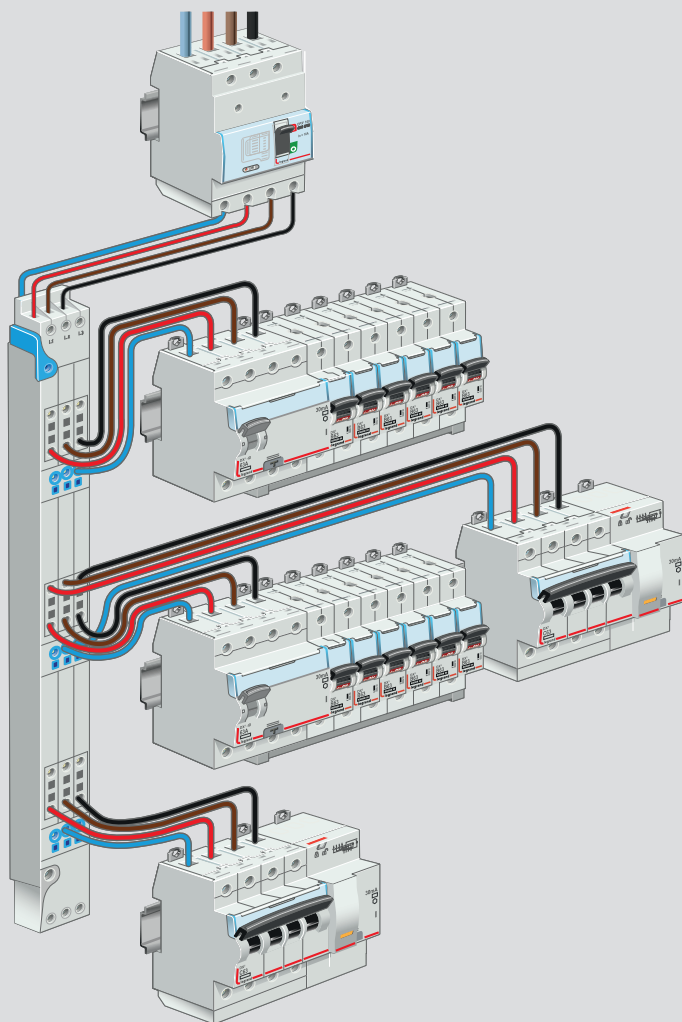

■ Afmetingen

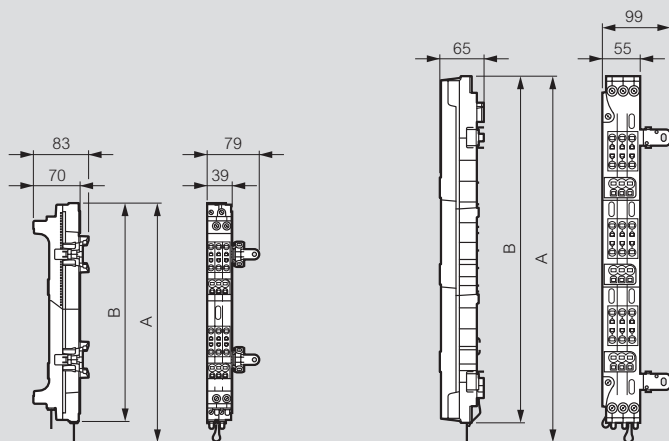

	405023	405024	405025	405026	405034	405035	405036
A	336	461	586	711	506	631	756
B	324	449	574	699	478	603	728