


## Horizontale verdeling HX<sup>3</sup> auto tot 125 A vierpolige verdeelklemmen met steekklemmen

## Horizontale verdeling HX<sup>3</sup> auto tot 125 A vierpolige verdeelklemmen met steekklemmen

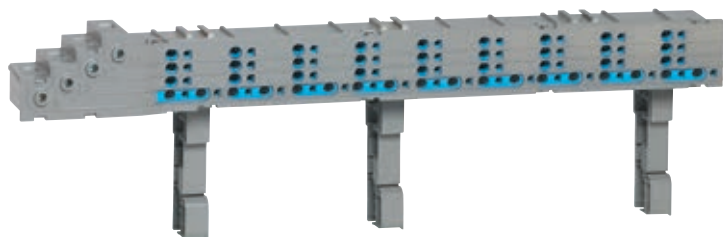

405230


### Technische kenmerken hiernaast

Vierpolige verdeelklemmen IP XXB uitgerust met steekklemmen  
De rijverdeling gebeurt via soepele draden met of zonder draadbusjes of met stijve draden  
Voeding bovenaan, onderaan of via doorvoer met schroefklemmen  
Geleverd met bevestigingsbeugels voor montage op rails  
Gebruik afdekplaten met hoogte 200 mm  
Montage mogelijk op volle plaat  
Geen interventie onder spanning

Ref.	Horizontale verdeelklemmen HX <sup>3</sup> van 125 A
405230	Capaciteit van de klemmen: • voeding: 10 tot 35 mm <sup>2</sup> (soepel of stijf) • beperkt tot 25 mm <sup>2</sup> bij voeding met doorvoerbekabeling • uitgangen: 0,5 tot 6 mm <sup>2</sup> (soepel of stijf) Voor volledige rij Montage in de wand- en vloerkasten XL <sup>3</sup> 400/800/4000 3 x 9 uitgangen per fase + 18 uitgangen nulleider
405231	Voor 1/2 rij Montage in de wand- en vloerkasten XL <sup>3</sup> 160/400/800/4000 3 x 4 uitgangen per fase + 8 uitgangen nulleider


### ■ Technische kenmerken

Gebruiksspanning (U<sub>e</sub>): 230/400 V<sub>~</sub>  
Werkingsfrequentie: 50/60 Hz  
Toelaatbare kortsluitstroom (I<sub>pk</sub>): 20 kÅ  
Isolatiespanning (U<sub>i</sub>): 500 V<sub>~</sub>  
Impulsspanning U<sub>imp</sub>: 6 kV - vervuilingsgraad: 3  
Gebruiksstroom: 125 A  
Beschermingsgraad: IP XXB

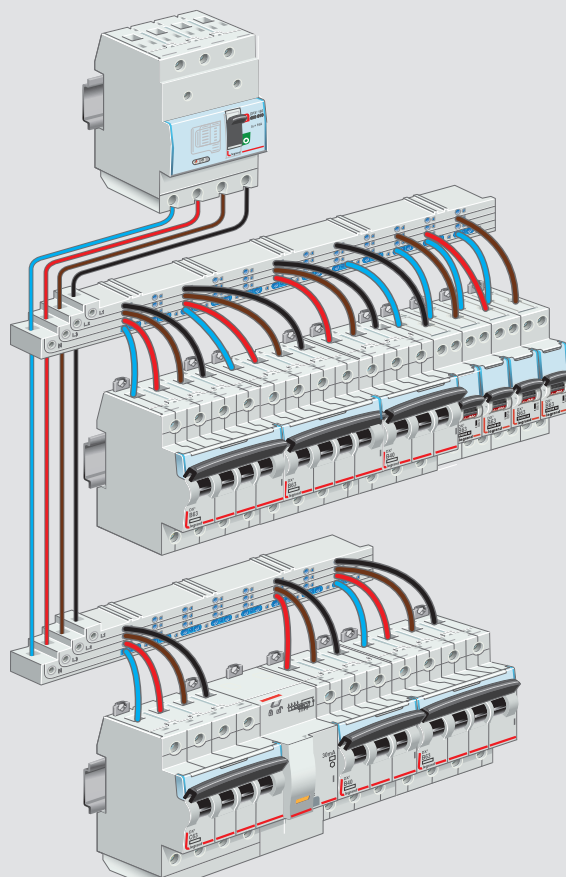


### ■ Afmetingen

Ref. 405230

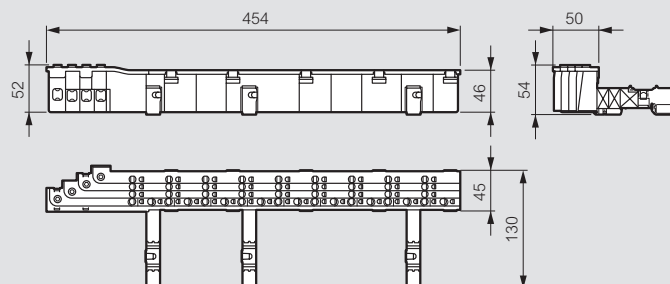

Ref. 405231

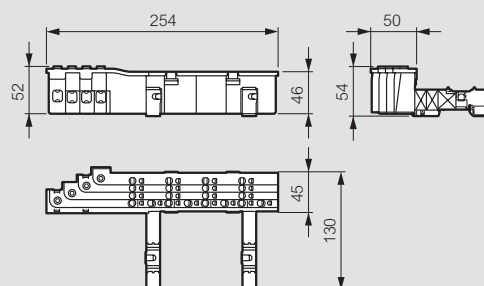

Rijverdeelklemmen Lexiclic 250 A  
Zie blz. 227

