


Geoptimaliseerde horizontale verdeling HX³ tot 400 A

in wand- en vloerkasten XL³ 400, 800, 4000

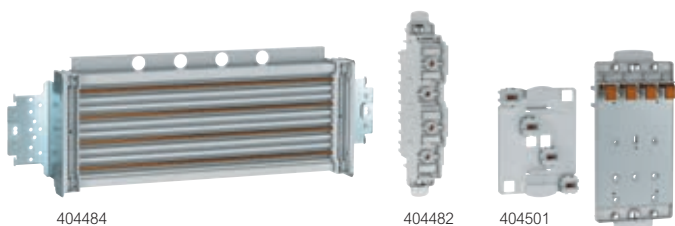

Ref.	Rijverdeelklemmen HX ³ van 250 A
404480	Worden gemonteerd in wand- en vloerkasten XL ³ 400 Hierop worden de basissen voor DPX ³ en de basissen voor apparaten DX ³ gemonteerd Capaciteit 24 modules
404481	Met directe verbinding op railstel VX ³ van 250/400 A op de achterwand
404482	Zonder directe verbinding Zijdelingse voedingsmodule voor verdeelklem zonder directe verbinding 250 en 400 A

Ref.	Rijverdeelklemmen HX ³ van 400 A
404483	Worden gemonteerd in wand- en vloerkasten XL ³ 800 en vloerkasten XL ³ 4000 Hierop worden de basissen voor DPX ³ en voor modulaire apparaten gemonteerd Capaciteit 24 modules
404484	Met directe verbinding op railstel VX ³ van 800 A op de achterwand
404482	Zonder directe verbinding Zijdelingse voedingsmodule voor verdeelklem zonder directe verbinding 250 en 400 A

Ref.	Basissen HX ³ voor vermogenautomaten DPX ³
404500	Voor de automatische verbinding van automaten DPX ³ op de rijverdeelklemmen HX ³ van 250 A en 400 A Geleverd met klemmenafschermingen
404501	Voor DPX³ 160 3P 4P met of zonder differentieel
404502	Voor DPX³ 250 3P
404503	4P met of zonder differentieel

Ref.	Basissen HX ³ voor modulaire apparaten DX ³
404508	Voor de automatische verbinding van apparaten DX ³ op de rijverdeelklemmen HX ³ van 250 en 400 A De basissen worden gevoed door de verdeelklem
404509	Basissen plug-in voor DX³ met 1 module/pool Voor vierpolige DX ³
404510	Voor driepolige DX ³
404511	Voor eenpolige DX ³ - Fase L1
404512	Voor eenpolige DX ³ - Fase L2
404513	Voor eenpolige DX ³ - Fase L3
404515	Voor eenpolige DX ³ - Nulleider N
404516	Basissen met draad voor DX³ met 1,5 module/pool Voor vierpolige DX ³
404517	Voor driepolige DX ³
404518	Voor eenpolige DX ³ - Nulleider N
404519	Voor eenpolige DX ³ - Fase L1
404520	Voor eenpolige DX ³ - Fase L2
404521	Voor eenpolige DX ³ - Fase L3

Ref.	Basissen met draad voor DX ³ met 1 module/pool - In \leq 63 A
404521	Voor vierpolige DX ³
404522	Voor driepolige DX ³
404523	Voor eenpolige DX ³ - Nulleider N
404524	Voor eenpolige DX ³ - Fase L1
404525	Voor eenpolige DX ³ - Fase L2
404526	Voor eenpolige DX ³ - Fase L3
404527	Universele basis Lege basis 1 module zonder voeding

Geoptimaliseerde horizontale verdeling HX³ tot 400 A

in wand- en vloerkasten XL³ 400, 800, 4000


■ Technische kenmerken

Gebruiksspanning (U_e): 230/400 V~
Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
Toelaatbare kortsluitstroom (I_{pk}): 52 kA
Isolatiespanning (U_i): 1000 V
Gebruiksstroom: maximaal 250/400 A (centrale voeding)
Beschermingsgraad: IP 20
Maximale aansluitcapaciteit van de voedingsmodule: soepele staven 32 x 4 mm

■ Plaatsing


Directe voeding

Door railstel op achterwand

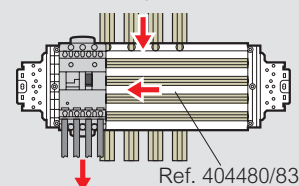


Indirecte voeding

Door hoofdapparaat op de rij

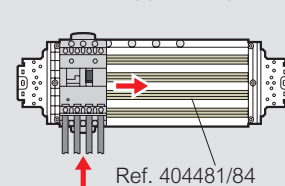


Door railstel in kabelmantel

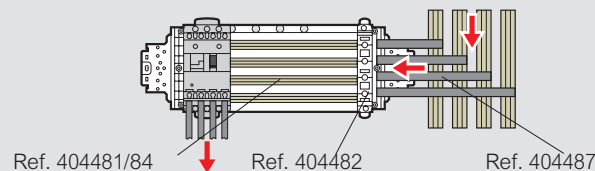


■ Afmetingen

Ref. 404480/81/83/84

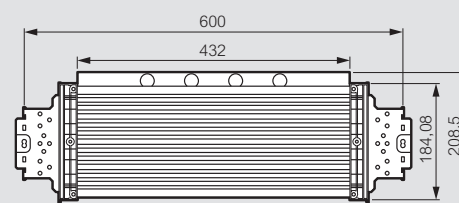


Ref.	A	B
404480/81	515	208,5
404483/84	600	202

Ref. 404482

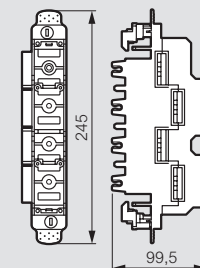

Ref. 404500/01/02/03

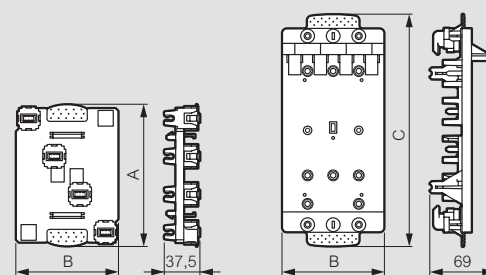

Ref.	A	B	C
404500	150	108	245
404501	150	108	245
404502	150	139,5	266,5
404503	150	139,5	266,5

Basissen voor DX³

