


## Geoptimaliseerde verticale verdeling VX<sup>3</sup> tot 400 A

in vloerkast XL<sup>3</sup> 400

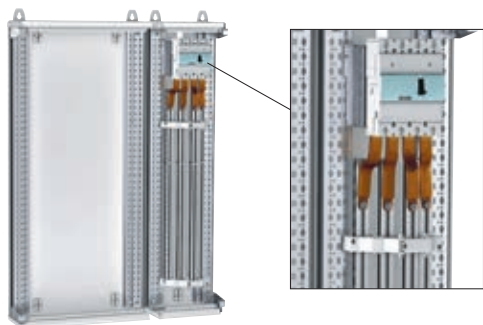

C-staven ref. 404430 + houders ref. 404450  
+ aansluitingskit ref. 404453

Technische kenmerken **zie hiernaast**

Ref.	Railstellen in aluminium VX <sup>3</sup> van 250/400 A
	Bestaande uit C-staven in koperen vertind aluminium, geplaatst in een isolerende bodem en vastgehouden door isolerende houders Afstand tussen de staven 43 mm
	<b>Railstellen op achterwand</b> Worden gemonteerd in vloerkast XL <sup>3</sup> 400 Isolerende bodem voor vloerkast van 1900 mm hoog, Isolerende houder voor aluminium C-staaf Isolerende hielsteun voor aluminium C-staaf Set van isolerende profielen voor de bescherming IP 2x van de staven
404436	
404437	
404438	
404439	
	<b>Aluminium railstel in kabelmantel</b> Wordt gemonteerd in externe kabelmantel XL <sup>3</sup> 400 of in interne kabelmantel XL <sup>3</sup> 800 Isolerende houder voor aluminium C-staaf Isolerende hielsteun voor aluminium C-staaf
404450	
404451	
	<b>C-staven in koperen vertind aluminium</b> Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper
404430	250 A - 1600 mm hoog
404431	400 A - 1600 mm hoog
	<b>Toebehoren voor aluminium staven van 250 en 400 A</b>
404490	Klem voor aftakking IP 2X van 250 A
404493	Hamermoeren lengte 22 mm


	Geprefabriceerde aansluitingskits
	Stijve koperen staven voor de aansluiting van apparaten op het aluminium railstel VX <sup>3</sup> van 250/400 A Geleverd met schroeven
	<b>Voor voeding van een railstel op de achterwand</b>
404440	Door een DPX <sup>3</sup> 160 met of zonder differentieel
404441	Door een DPX <sup>3</sup> 250 met of zonder differentieel
404442	Door een DPX <sup>3</sup> 630 met of zonder differentieel
404443	Door een DPX-IS 250
404444	Door een DPX-IS 630
	<b>Voor voeding van een railstel in een kabelmantel door een apparaat in een kabelmantel</b>
404452	Door een DPX <sup>3</sup> 160 met of zonder differentieel
404453	Door een DPX <sup>3</sup> 250 met of zonder differentieel
404454	Door een DPX <sup>3</sup> 630 met of zonder differentieel
	<b>Voor aansluiting van een horizontaal apparaat in een vloerkast op een railstel in een kabelmantel</b>
404455	Voor een DPX <sup>3</sup> 250 met of zonder differentieel
404457	Voor een DPX <sup>3</sup> 160 met of zonder differentieel
404458	Voor een DPX <sup>3</sup> 630 zonder differentieel
	<b>Voor aansluiting van een rijverdeelklem HX<sup>3</sup> van 250 A op een railstel in een kabelmantel</b>
404487	Voor een rijverdeelklem ref. 404481 uitgerust met een voedingsmodule ref. 404482

## Geoptimaliseerde verdeling HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup>


in vloerkast XL<sup>3</sup> 400

### Montagemogelijkheden

#### Railstel op achterwand

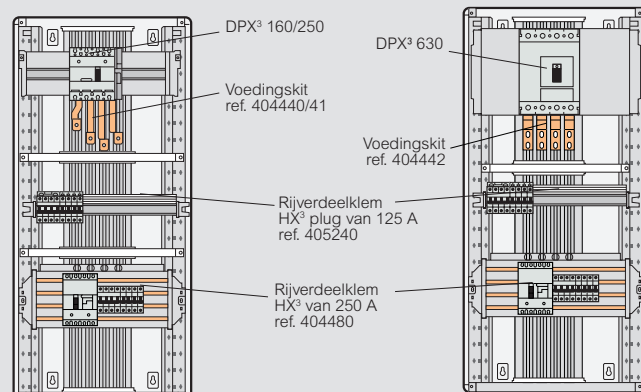

#### Railstel en hoofdapparaat in externe kabelmantel

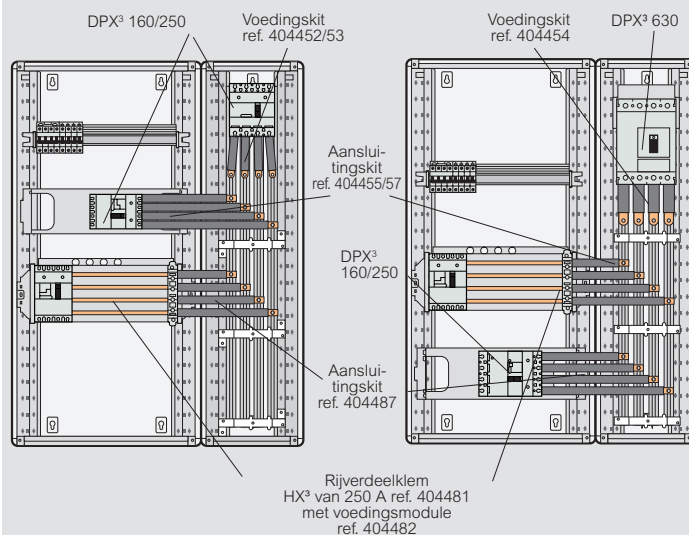

De rijverdeelklemmen die met een zijdelings railstel worden gevoed, moeten uitgerust zijn met een voedingsmodule ref. 404482

#### Railstel in externe kabelmantel en hoofdapparaat in vloerkast

