



Verticale IS-verdeling VX³ IS tot 2000 A

in vloerkast XL³ 4000

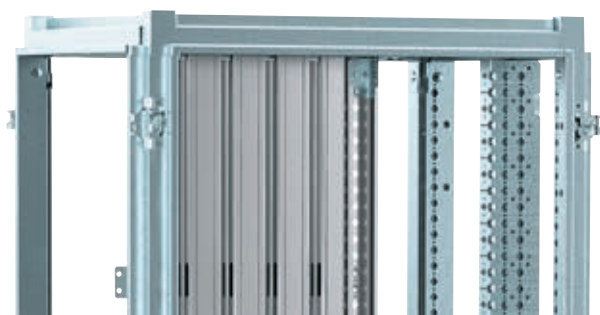

404600

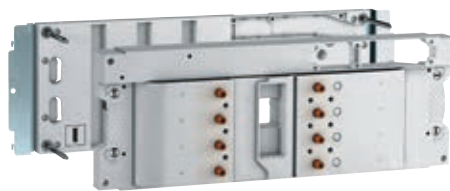

404623



404659

Ref.	Kolomframe VX ³ IS xx3
	Railstel in koperen vertind aluminium Speciaal profiel voor automatische verbinding met tangen Hierop worden de basissen VX ³ IS voor apparaten en de rijverdeeklemmen HX ³ IS gemonteerd Voor een verdeling conform IS 223, 233 en 333 naargelang de geïnstalleerde basissen en verdeeklemmen Geleverd met schotten Wordt gemonteerd in vloerkast XL ³ 4000
	Frame VX³ IS Frame bestaande uit stijprofielen en isolerende houders voor aluminium staven Omkeerbare installatie van horizontaal railstel in de hoogte of in de laagte van de vloerkast Voor vloerkast XL ³ 4000 hoogte 2200 mm
diepte vloerkast (mm)	
725	975
404600 ¹	404602 ¹
020855	Vast kader voor vloerkast van 725 mm of 975 mm breed zonder interne kabelmantel
020856	Vast kader voor vloerkast van 975 mm breed met interne kabelmantel
	Staven in koperen vertind aluminium VX³ IS xx3 Profiel op voorzijde voor automatische verbinding van C-profiel op achterzijde voor voeding Uitgerust met isolerende profielen IP 2X Hoogte 1800 mm
404604	1250 A
404606	2000 A

Ref.	Basissen VX ³ IS voor apparaten
	Worden vastgemaakt op de functionele bevestigingsplaten Voeding door tangen Automatische aansluiting en loskoppeling op kolomframe VX ³ IS
	Basissen VX³ IS 223 (WFD) Automatische aansluiting stroomopwaarts Aansluiting stroomafwaarts met vooraansluiting Voor DPX ³ 160 met of zonder differentieel
3P	4P
404610	404611
404612	404613
404616	404617
	Basissen VX³ IS 233 (WWD) Automatische aansluiting stroomopwaarts Automatische aansluiting stroomafwaarts Voor DPX ³ 160 zonder differentieel
404620	404621
404622	404623
404626	404627
	404631
	404633
404636	404637
	Basissen VX³ IS 333 (WWW) Automatische aansluiting stroomopwaarts Automatische aansluiting stroomafwaarts Sokkel voor automatische aansluitmodule voor hulpstukken
404640	404641
404642	404643
404646	404647
	404651
	404653
404656	404657

Ref.	Uitrusting voor IS-verdeling
	Specifieke afdekplaten IS 223/233 Afdekplaten met scharnieren en slot Voor DPX ³ 160/250 3P/4P zonder toebehoren Hoogte 200 mm
404670	
404671	Voor DPX ³ 630 3P/4P zonder toebehoren Hoogte 300 mm
404672	Voor DPX ³ 160/250 3P/4P met draaibediening of gemotoriseerde bediening - Hoogte 200 mm
404673	Voor DPX ³ 630 3P/4P met draaibediening of gemotoriseerde bediening - Hoogte 300 mm
404674	Voor rijverdeeklem HX ³ IS van 400 A Hoogte 300 mm
404675	Voor rijverdeeklem HX ³ IS van 125 A Hoogte 200 mm
	Specifieke afdekplaten IS 333 Voor DPX ³ 160/250 3P/4P zonder toebehoren Hoogte 200 mm
404680	
404681	Voor DPX ³ 630 3P/4P zonder toebehoren Hoogte 300 mm
404682	Voor DPX ³ 160/250 3P/4P met draaibediening of gemotoriseerde bediening - Hoogte 200 mm
404683	Voor DPX ³ 630 3P/4P met draaibediening of gemotoriseerde bediening - Hoogte 300 mm
404676 ²	Voor verdeeklem HX ³ 400 Hoogte 300 mm
404677 ²	Voor verdeeklem HX ³ 125 Hoogte 200 mm
	Bevestigingsbeugels voor afdekplaten met schroeven Set van 4 beugels (uitsluitend voor IS 333)
404679	
	Universele basissen (hoogte 300 mm) IS 223 IS 233 IS 333
404665	
404666	
404667	
	Aansluitingskits op horizontaal railstel Verbindingsstaven voor voeding van kolomframe VX ³ IS door het horizontale hoofd railstel boven of beneden Geleverd met schotomhulsel van horizontaal railstel
404690	Voor koperen railstel van 4000 A In 1250 A (afstand 125 mm)
404691	Voor koperen railstel van 4000 A In 2000 A (afstand 125 mm)
404692	Voor koperen railstel van 1600 A - In 1250 A (afstand 75 mm)
404693	Voor koperen railstel van 3200 A - In 2000 A (afstand 75 mm)
	Aansluitmodule voor hulpstukken Voor basissen IS 223 en IS 233 (geleverd met de basissen IS 333)
404659	
	Schotten voor scheidingsvorm Schottenkit voor horizontaal railstel in interne kabelmantel
404685	
404686	Schottenkit voor horizontaal railstel in externe kabelmantel
404687	Schottenkit achterzijde IS 233/333 hoogte 200 mm
404688	Schottenkit achterzijde IS 233/333 hoogte 300 mm
404689	Reserveschot hoogte 300 mm

1 : Voor vloerkastmontage met interne kabelmantel, te gebruiken met tussenliggende stijprofielen ref. 020851 met dwarssteunen ref. 020522/23
2 : Opgelet, deze functionele eenheid wordt IS 223