

XL³ 125 wandkasten

18 modules per rij



401634



401642



401844




401850 + 077111 (blz. 1108)

Kasten kunststof klasse II - IP 40 – IK 09 met deur
Zelfdovend volgens 750 °C
Conform de norm IEC 60670-24
Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-3

Ref.	Verdeelkasten 18 modules per rij																																										
	Capaciteit: 18 modules per rij Wit RAL 9003 Volledig omkeerbaar kast (frame, kast, deur) Geleverd met: <ul style="list-style-type: none"> • omkeerbaar deurkader • uittrekbaar en kantelend frame (uitgerust met rails) • L-rails met 2 posities (voor integratie van niet-modulaire producten of een DPX³ 160). De rails kunnen individueel verwijderd worden zonder gebruik van gereedschap • kabelingangen (boven en beneden) demonteerbaar zonder gereedschap • afzonderlijk afneembare afdekplaten met kwartslagsluiting voorzien van etikethouder voor markering van de kringen • aardingsklemmenblok met steekklemmen, demonteerbaar zonder gereedschap • afdekstrip(s), scheidbaar per module of halve module (zie blz. hiernaast) • zelfklevende etikethouder voor identificatie van de kringen (markering per module) • Bevestigingstoebereiden voor het schakelaargamma Mosaic (ref. 401850) Hartafstand tussen de rails 150 mm Horizontaal of verticaal koppelbaar (ref. 401845) Koppeling met tellerkast mogelijk dankzij voorgesneden kabelingangen op de zijkant Kan worden uitgerust met geperforeerde of met volle platen om niet-modulaire producten te installeren (uitsluitend bij 2, 3 of 4 rijen)																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Met deur</th> <th rowspan="2">Aantal rijen</th> <th rowspan="2">Aantal modules van 17,5 mm</th> <th rowspan="2">Hoogte (mm)</th> <th rowspan="2">Breedte (mm)</th> <th rowspan="2">Diepte (mm)</th> </tr> <tr> <th>Witte</th> <th>Transparante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>401631</td> <td>401641</td> <td>1</td> <td>18</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401632</td> <td>401642</td> <td>2</td> <td>36</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401633</td> <td>401643</td> <td>3</td> <td>54</td> <td>600</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>401634</td> <td>401644</td> <td>4</td> <td>72</td> <td>750</td> <td>450</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>						Met deur		Aantal rijen	Aantal modules van 17,5 mm	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Witte	Transparante	401631	401641	1	18	300	450	150	401632	401642	2	36	450	450	150	401633	401643	3	54	600	450	150	401634	401644	4	72	750	450	150
Met deur		Aantal rijen	Aantal modules van 17,5 mm	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)																																					
Witte	Transparante																																										
401631	401641	1	18	300	450	150																																					
401632	401642	2	36	450	450	150																																					
401633	401643	3	54	600	450	150																																					
401634	401644	4	72	750	450	150																																					

Ref.	Toebehoren											
401851	Slot met sleutel Voor XL ³ 125 verdeelkasten Geleverd met sleutel nr. 850											
401845	Koppingsset Voor verticale of horizontale koppeling van 2 XL ³ 125 verdeelkasten											
401856	Bevestigingsbeugels Set van 4 wandbevestigingsbeugels voor bevestiging van de verdeelkast zonder te boren in de achterwand											
401844	Planhouder Zelfklevende houder voor bewaring van documenten in de kast											
001660	Afdekstrips Scheidbaar per module of halve module 5 modules - RAL wit 9003											
401855	Volle afdekplaat 18 modules Voor XL ³ 125 verdeelkasten met 2, 3 of 4 rijen Voor het installeren van niet-modulaire producten (bedienings- en signalisatiestoebereiden)											
401853	Geperforeerde plaat Kan gebruikt worden ter vervanging van een L-rail voor het installeren van niet-modulaire producten Hoogte 150 mm											
401850	Bevestigingstoebereiden voor Mosaic schakelmateriaal Om een mechanisme met 2 modules op de zijkant van de kast te bevestigen											
401857	Bevestigingssteun voor klemmenblokken Set van 2 steunen voor bijkomende klemmenblokken											
005054	Klemmenblok IP2X met steekklemmen Aansluitingen <table border="1"> <thead> <tr> <th>met schroeven (mm²)</th> <th>met steekklemmen (mm²)</th> <th>Lengte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 x 6 tot 25</td> <td>45 x 1,5 tot 4</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>+ 5 x 6 tot 35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			met schroeven (mm ²)	met steekklemmen (mm ²)	Lengte (mm)	5 x 6 tot 25	45 x 1,5 tot 4	385	+ 5 x 6 tot 35		
met schroeven (mm ²)	met steekklemmen (mm ²)	Lengte (mm)										
5 x 6 tot 25	45 x 1,5 tot 4	385										
+ 5 x 6 tot 35												
404821	Legge houder voor klemmenblok Geschikt voor onbeschermd schroefklemmenblokken (blz. 225) Legge houder 50 gaten (lengte 385 mm) voor kasten Plexo ³ 18 modules en XL ³ 125											

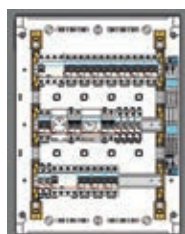

CONFIGUREER UW BORD MET XL PRO³ BORDEN

Zie blz. 121