

# XL<sup>3</sup> 125 wandkasten

18 modules per rij

## ■ Aantal verbindingen per aardingsklemmenblok (meegeleverd)


Ref. verdeelkast	Klemmen		
	Steekklemmen 1,5 tot 4 mm <sup>2</sup>	Schroefklemmen 6 tot 25 mm <sup>2</sup>	Schroefklemmen 6 tot 35 mm <sup>2</sup>
401631/41	18	5	-
401632/42	27	5	-
401633/43	36	5	-
401634/44	45	5	5

## ■ Aantal afdekstrips meegeleverd bij de verdeelkast

Ref. verdeelkasten	Aantal afdekstrips 5 modules
401631/41	1
401632/42	2
401633/43	3
401634/44	3

## ■ Afmetingen


Vooranzicht

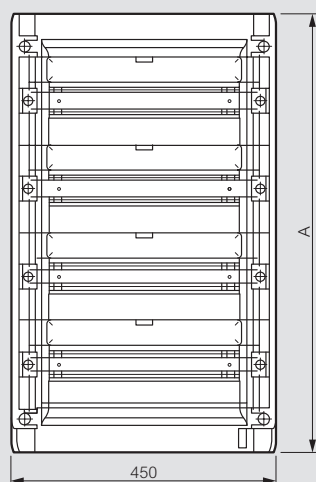

Zijaanzicht met deur




Hartafstand voor bevestiging en afstand tussen rails

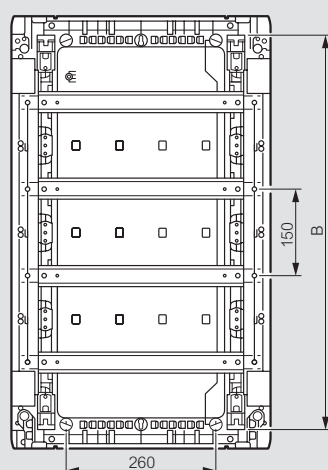


Ref. verdeelkast	A (mm)	B (mm)
401631/41	300	250
401632/42	450	365
401633/43	600	515
401634/44	750	665

## ■ Uittrekbaar en kantelend frame


Uittrekbaar frame

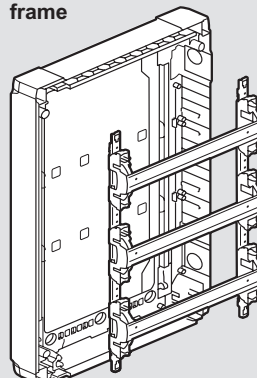


Verwijderbare rails

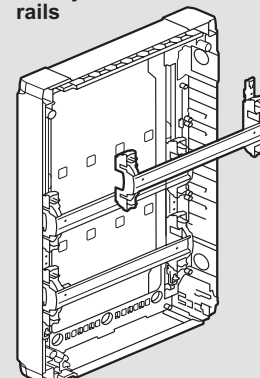

Kantelend frame

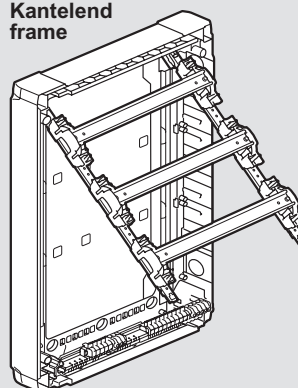

## ■ Demonteerbare kabelinvoeren

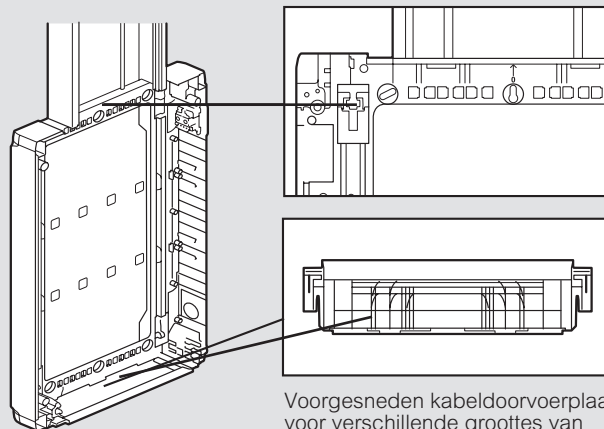

Voorgesneden kabeldoorvoerplaat voor verschillende groottes van kabelgoten

## ■ Demonteerbare afdekplaten

Verdeelkast met rail, geperforeerde plaat, afdekplaat voor modulaire apparaten en volle afdekplaat

