

Practibox S wandkasten

18 modules per rij



137538



137529

Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-3
 Conform de norm IEC 60670-24
 Zelfdovend volgens IEC 60695-2-11: 650°C
 Beschermingsgraad: IP40 - IK07 met deur volgens IEC 60670-24
 Kleur deksel: wit RAL 9003
 Kleur deur: wit RAL 9003 of transparant (gefumeerd)
 Deze kasten zijn enkel voorzien voor wandbevestiging
 Geleverd met aardingsklemmenblok
 Kasten zonder halogeen
 Ruimte onder rails: 10 mm
 Hartafstand tussen rails: 150 mm
 Klasse II
 Kunststof materiaal
 Geleverd met deur

Verdeelkasten 18 modules per rij

Ref.		Geleverd met aardingsklemmenblok				
Met deur		Aantal rijen	Totaal aantal modules	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
Wit	Gefumeerd					
137526	137536	1	18	235	436	107
137527	137537	2	36	385	436	108
137528	137538	3	54	615	436	108
137529	137539	4	72	765	436	108

Klemmenblok

134805 Conform de norm IEC 60998-2-1
 Capaciteit : 1 x (1x25² + 26x16²) ; Icc : 10 kA

Toebehoren

134100 Slot met sleutel nr. 850
 Bevestiging mogelijk voor alle afmetingen
 401856 Set van 4 bevestigingsbeugels voor muurbevestiging van XL³ 125 en Practibox S kasten


Afdekstrips

Scheidbaar per module of halve module
 001660 5 modules
 001662 13 modules
 001664 18 modules

Practibox S wandkasten


technische kenmerken

Samenstelling verdeelkasten van 18 tot 72 modules

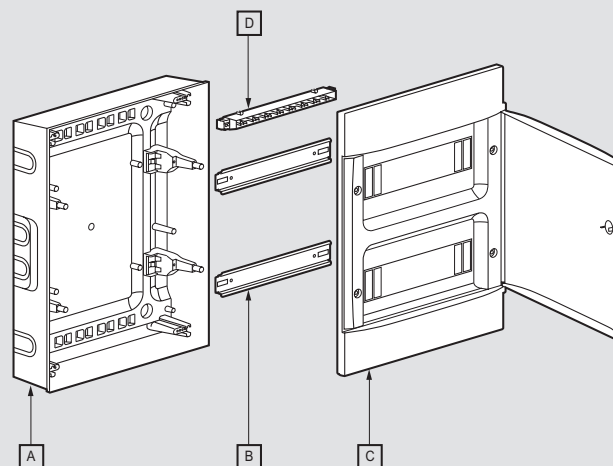

A : opbouwbehuizing
 B : rail
 C : afneembare afdekplaat met witte of gefumeerde deur
 D : onbeschermd aardingsklemmenblok

Afmetingen

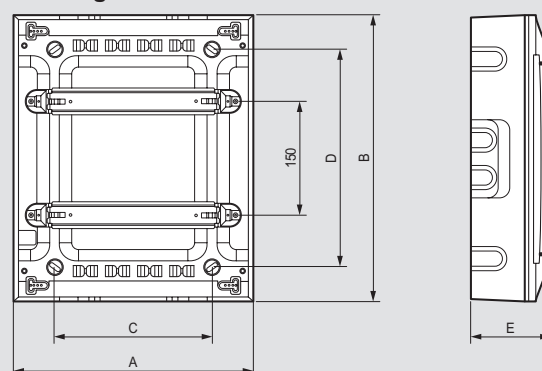

Ref.	Afmetingen (mm)				
	A	B	C	D	E
137526 / 137536	436	235	320	140	107
137527 / 137537	436	385	320	290	108
137528 / 137538	436	615	320	470	108
137529 / 137539	436	765	320	620	108

Aantal afdekstrips meegeleverd bij de verdeelkast

Ref.	Aantal afdekstrips 5 modules
137526 / 137536	1
137527 / 137537	1
137528 / 137538	2
137529 / 137539	2

Aardingsklemmenblokken en aansluitingen

Ref.	Aardingsklemmenblok meegeleverd bij de verdeelkast		Max. klemmen per kast	Bijkomende klemmenblokken
	Aantal	Capaciteit van de aansluitingen	Aantal	Max. toe te voegen
137526 / 137536	1	1x(6 tot 25 ²) + 16(1,5 tot 16 ²)	2	1 x Ref. 134805
137527 / 137537	1	1x(6 tot 25 ²) + 26(1,5 tot 16 ²)	2	1 x Ref. 134805
137528 / 137538	1	2x(6 tot 25 ²) + 33(1,5 tot 16 ²)	4	3 x Ref. 134805
137529 / 137539	1	2x(6 tot 25 ²) + 33(1,5 tot 16 ²)	4	3 x Ref. 134805