


DRIVIA™ toebehoren voor wandkasten

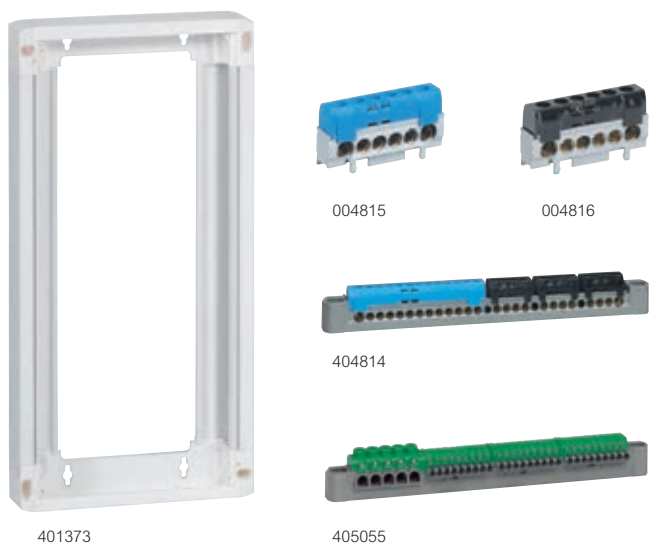

Zelfdovend: gloeidraadbestendigheid 750 °C
Conform de norm IEC 60670-24

Ref. Verhogingskaders voor DRIVIA-wandkasten

Ref.	Verhogingskaders voor DRIVIA-wandkasten
	Wit RAL 9003 Dikte 50 mm Maken het mogelijk het bekabelingsvolume van de wandkasten te vergroten
401371	Voor wandkast met 1 rij
401372	Voor wandkast met 2 rijen
401373	Voor wandkast met 3 rijen
401374	Voor wandkast met 4 rijen

Toebehoren voor DRIVIA-wandkasten

Aardingsklemmenblok met automatische steekklemmen

Steekklemmen voor soepele of stijve draden
Loskoppeling met behulp van een platte schroevendraaier (3,5 mm)

Aansluitingen

	schroef (mm ²)	steekklem (mm ²)	Lengte (mm)
405055	5 x 6 tot 25	27 x 1,5 tot 4	227

Driefasig geïsoleerd klemmenblok + nulleider IP 2X

404814 1 nulleider 1 x 4 tot 25 mm² + 12 x 1,5 tot 16 mm² + 3 fasen: 4 x 1,5 tot 16 mm² (lengte 227 mm)

Lege houder voor bijkomende klemmenblokken

404818 Lege houder met 28 gaten (lengte 227 mm)
Voor onbeschermde schroefklemmenblokken (blz. 225)

Geïsoleerde klemmenblokken IP X

004815 1 x 10 tot 35 mm² + 5 x 6 tot 25 mm² (lengte 62 mm)

004816 Nulleider (blauw)

Fase (zwart)

Slot met sleutel

401391 Nr. 850

Planhouder

401389 Zelfklevend, wordt op de wandkasten of deuren bevestigd

Witte afdekstrips

001660 RAL 9003


001662 scheidbaar per module en halve module

5 modules

13 modules

Klemmenkasten en DRIVIA™ afmetingen, montage

■ Klemmenkasten

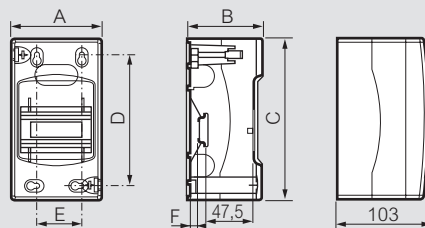


Ref. 001301/02/04/06/08

Ref. 001308 met deur

Ref.	A	B	C	D	E	F
001301	30	72	140	120	10	7
001302	50	72	140	115	25	7
001304	90	74	160	130	45	7
001306	128	74	160	125	80	7
001308	190	83	180	130	120	14,5


■ Drivia wandkasten 13 modules per rij

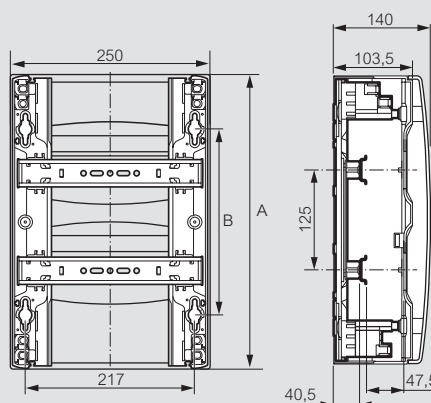

Hartafstand tussen de rails: 125 mm

Ref.	A	B
401216	250	113
401217	375	238
401218	500	363
401219	625	488

Kantelbare en uittrekbare rails

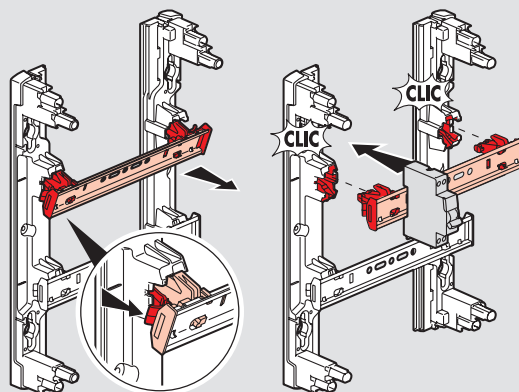

■ Capaciteit van de klemmenblokken (aantal aansluitingen) en afdekstrips

Referenties	Aantal klemmen op aardingsklemmenblok		Aantal afdekstrips	
	Schroefklem 6 - 25 mm ²	Steekklem 1,5 - 4 mm ²	5 modules	13 modules
401216	5	9	1	-
401217	5	18	2	-
401218	5	27	1	1
401219	5	27	2	1