

Isolerende wandverdeelkasten XL³ 160

24 modules per rij




Afmetingen zie www.ecatalog.be

Vuurbestendig volgens CEI 60695-2-11 - 750 °C / 5 s
 Uitneembaar frame met reeds gemonteerde L rails
 Voorgemonteerde aardingsklemmenblok uit messing:
 36 gaten van 1,5 tot 10 mm² en 2 gaten van 35 mm²
 Capaciteit van 24 modules per rij. RAL 7035
 Volledig geleverd met rails en afdekplaten
 Deuren zijn afzonderlijk te bestellen (zie hiernaast)
 Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2 en 3

Metalen wandverdeelkasten XL³ 160

24 modules per rij

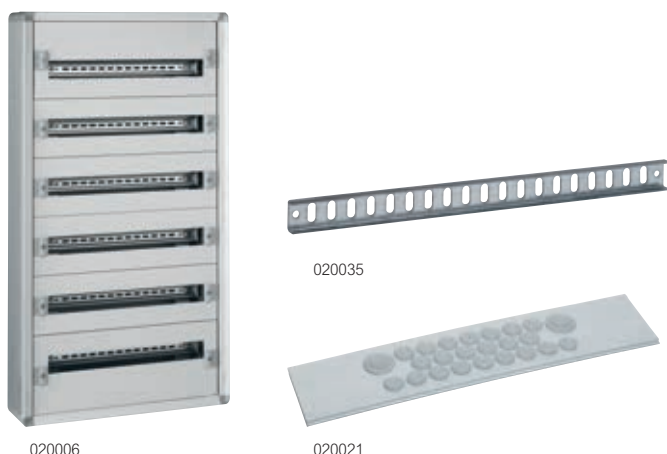

Afmetingen zie www.ecatalog.be

Vuurbestendig volgens CEI 60695-2-11 - 750 °C / 5 s
 Uitneembaar frame met reeds gemonteerde L rails
 Voorgemonteerde aardingsklemmenblok uit messing:
 36 gaten van 1,5 tot 10 mm² en 2 gaten van 35 mm²
 Capaciteit van 24 modules per rij. RAL 7035
 Volledig geleverd met rails en afdekplaten
 Deuren zijn afzonderlijk te bestellen (zie hiernaast)
 Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2 en 3

Ref.	Isolerende wandkasten				
	IP 43 – IK 07 met dichtingsring en deur IP 40 – IK 07 met deur IP 30 – IK 04 zonder deur Kasten klasse II volgens norm IEC EN 60439-1/3. Uitschuifbare panelen en afneembaar kader Geleverd met geleidingsringen voor verticale circulatie van de bedrading (1 per rij) Standaard geleverd met een systeem voor de bevestiging van de binnenkomende kabels Geschikt voor de plaatsing van een DPX ³ 160				
	Aantal rijen	Aantal modules	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
020052	2	48	450	575	147
020053	3	72	600	575	147
020054	4	96	750	575	147
020055	5	120	900	575	147
020056	6	144	1050	575	147

020071	Kabeldoorvoerplaat	Kabeldoorvoerplaat 2 x Ø 4 tot 32 mm en 22 x Ø 4 tot 20 mm
--------	---------------------------	--

020022	Kit voor verticale koppeling	Koppelingskit voor isolerende XL ³ 160 wandkast Bestaande uit: 2 vooruitgesneden en geboorde flanken, 2 metalen verstevigingen en 8 schroeven met sluitringen
--------	-------------------------------------	---

020150	Muurbevestigingsbeugels	Set van 4 beugels in kunststof
--------	--------------------------------	--------------------------------

Ref.	Metalen wandkasten				
	IP 43 – IK 08 met dichtingsring en deur IP 40 – IK 08 met deur IP 30 – IK 07 zonder deur Kasten klasse I. Uitschuifbare zijpanelen Afneembare en uitsnijdbare boven en onderkant voor het plaatsen van een kabeldoorvoerplaat Geschikt voor de plaatsing van een DPX ³ 160				
	Aantal rijen	Aantal modules	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
020002	2	48	450	575	147
020003	3	72	600	575	147
020004	4	96	750	575	147
020005	5	120	900	575	147
020006	6	144	1050	575	147

Kabeldoorvoerplaten voor metalen XL³ 160 kasten

020020	Uitsnijdbare plaat
020021	Kabeldoorvoerplaat 2 x Ø 4 tot 32 mm en 22 x Ø 4 tot 20 mm

020035	Steun voor kabelbevestiging	Voor het vasthechten van de voedingskabels op de achterwand van de kast
--------	------------------------------------	---

020100	Muurbevestigingsbeugels	Set van 4 metalen beugels
--------	--------------------------------	---------------------------