

XL³ 400

wandverdeelkasten IP 55



020182



020185

IP 55 - IK 08

Metalen monoblok wandkasten

Geleverd met omkeerbare volle deur met handvat(ten)⁽¹⁾ en

muurbevestigingsbeugels

Onderling verwisselbare cilinders zijn afzonderlijk te bestellen (zie blz. 301)

Capaciteit 24 modules per rij

Uitneembaar frame

Vuurbestendig volgens IEC 60695-2-11: 750 °C / 5 s

RAL 7035

Geschikt voor apparaten tot 250 A

Ref.	Wandkasten IP 55					
	Totale hoogte (mm)	Nuttige hoogte (mm)	Breedte (mm)		Diepte (mm)	Afstand (mm) deur/afdekplaat
			buiten	nuttige		
020182	515	400	655	515	215	48
020183	715	600	655	515	215	48
020184	915	800	655	515	215	48
020185	1115	1000	655	515	215	48

Toebehoren

036497 Cabstop wartelplaat
Plaat 28 ingangen Ø 5 tot 14 mm,
2 ingangen Ø 14 tot 24 mm en
2 reserves 100 mm

020135 Steun voor de bevestiging van kabels
Voor het vasthechten van de voedingskabels via
kabelbanden

020190 Scheidingsschot
Voor horizontale onderverdeling

Distributie-uitrusting en afdekplaten
(blz. 303 tot 306)

Bekabelingstoebereiden (blz. 307)

Verdeelsystemen (blz. 224 tot 248)

⁽¹⁾ Ref. 020182/83 1 handgreep
Ref. 020184/85 2 handgrepen


Wartels
Zie blz. 426 of www.ecatalog.be




XL³ 400

wandverdeelkasten IP 55

■ Installatieprincipe

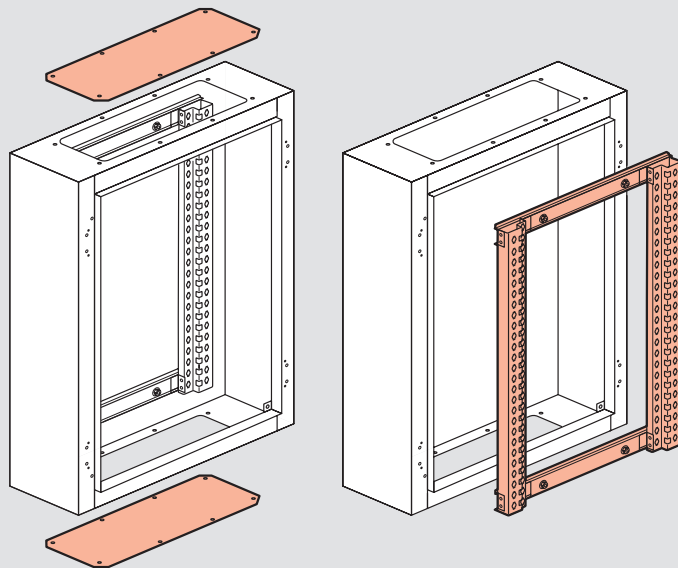

■ Afmetingen

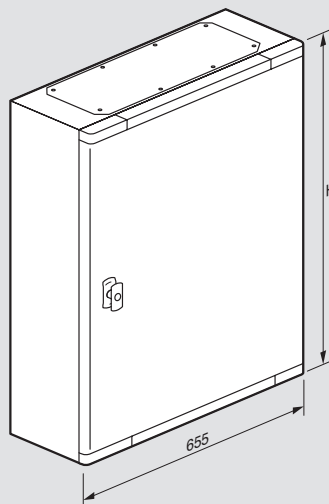

Ref.	H (mm)
020182	515
020183	715
020184	915
020185	1 115

