


XL³ 400

uitrustingen voor montage DPX³ 250 en DPX³ 630 op plaat

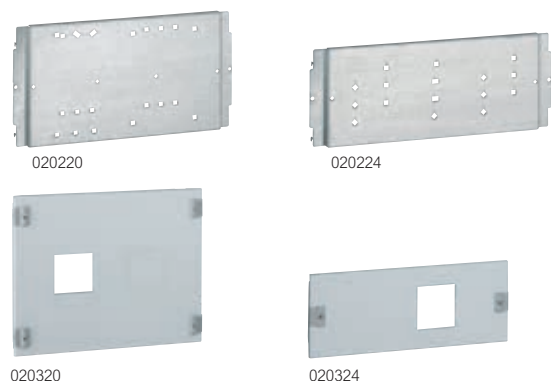

020320

020324

XL³ 400

uitrustingen voor montage SPX op plaat



020245

020249

020337

Ref.	
	Platen voor apparaten in vaste versie met vooraansluitingen
	Mogelijkheid om er een rail op te plaatsen Worden bevestigd op de functionele stijprofielen
	Apparaten in de verticale stand
020207 ¹	Voor 1 DPX-IS 630
020220 ¹	Voor 1 tot 2 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 en 1 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 enkel of 1 DPX ³ 250 met 1 verdeelklem ref. 037400
020221 ¹	Voor 1 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 in gecentreerde positie
020222 ¹	Voor 1 tot 2 DPX ³ 250 met differentieel of 1 DPX ³ 630 en 1 DPX ³ 250 met differentieel of 1 DPX ³ 630 enkel of 1 DPX ³ 250 met differentieel met 1 verdeelklem ref. 037400
020223 ¹	Voor 1 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 met differentieel in gecentreerde positie
	Apparaten in de horizontale stand
	Om de kabels te beschermen tegen de uitsnijding, gebruik dichting ref. 020240 (blz. 306)
020224	Voor 1 DPX ³ 250 met of zonder differentieel
020225 ¹	Voor 1 DPX ³ 630 zonder differentieelblok

Metaal	Isolerend	
		Afdekplaten voor apparaten in de verticale stand
		Met kwartuitslag en verzegelbaar grijpsysteem
020307 ¹		Voor DPX-IS 630 Hoogte 300 mm
		Voor DPX³ 250/630 1 tot 2 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 en 1 DPX ³ 250 of 1 DPX ³ 630 enkel of 1 DPX ³ 250 met 1 verdeelklem ref. 037400
020320 ¹	020370 ¹	Hoogte 400 mm
020321 ¹	020371 ¹	Voor 1 DPX³ 250 of 1 DPX³ 630 gecentreerd Hoogte 400 mm
		Voor 1 DPX³ 250 en 630 met differentieelblok 1 tot 2 DPX ³ 250 met differentieel of 1 DPX ³ 630 en 1 DPX ³ 250 met differentieel of 1 DPX ³ 630 met differentieel of 1 DPX ³ 250 met differentieel met 1 verdeelklem ref. 037400
020322 ¹	020372 ¹	Hoogte 600 mm
		Voor 1 DPX³ 250 of 1 DPX³ 630 met differentieelblok, gecentreerd
020323 ¹	020373 ¹	Hoogte 600 mm

Metaal	Isolerend	
		Afdekplaten voor apparaten in de horizontale stand
		Met kwartuitslag en verzegelbaar grijpsysteem
020324	020374	Hoogte 200 mm voor 1 DPX ³ 250
020325		Hoogte 300 mm voor 1 DPX ³ 630

1 : DPX³ 630 gelimiteerd tot 400 A

Ref.	
	Montage op plaat
	Worden bevestigd op de functionele stijprofielen
	Platen voor de verticale stand
020244	Voor maximaal 4 SPX 00 (DIN 00 - 160 A)
020245	Voor maximaal 2 SPX 1 (DIN 1 - 250 A)
020246	Voor maximaal 1 SPX 2 (DIN 2 - 400 A)
	Montage op het 60 mm railsysteem
	Montagesteunen
020248	Voor SPX 00
020249	Voor SPX 1 of SPX 2
	Railsteun
605246	Driepolige railsteun met binnenin bevestigingsgaten Voor koperen staven 12, 15, 20, 25 en 30x5 - 10 mm Maximale temperatuur 120 °C Hartafstand tussen rails: 60 mm
	Afdekplaten kwartsagsluiting
	Afdekplaten voor apparaten in de verticale stand
020336	Voor max. 4 SPX 00 (DIN 00 - 160 A) Hoogte 300 mm
020337	Voor max. 2 SPX 1 (DIN 1 - 250 A) Hoogte 400 mm
020338	Voor max. 1 SPX 2 (DIN 2 - 400 A) Hoogte 400 mm



Lastzekerings-scheiders SPX
Zie blz. 136

