

XL³ 400

uitrustingen voor montage van apparaten in kabelmantels



020203



020303



020217

 


020318

Bevestiging op rail met afdekplaten voor modulaire apparaten
Bevestiging op platen voor DPX³ 160, 250 en DPX³ 630

Ref.	┌ rail voor modulaire apparaten en Vistop tot 160 A
020203	Geheel bestaande uit een ┌ rail en 2 bevestigingsbeugels Wordt bevestigd op de functionele stijprofielen Geschikt voor draadgeleidingsbeugels ref. 020094 Capaciteit 9 modules

Ref.	Afdekplaten kwartslagsluiting
020303	Met verzegelbaar grijpsysteem voor apparaten op ┌ rail
020353	Voor modulaire apparaten
020304	Voor modulaire apparaten en Vistop tot 160 A
020304	Metaal




Ref.	Platen voor apparaten in vaste versie met vooraansluitingen
020217	Apparaat in de verticale stand
020228*	Worden bevestigd op de functionele stijprofielen
020229*	Voor DPX ³ 160 en DPX ³ 250 Voor DPX ³ 250 of DPX ³ 630 Voor DPX ³ 250 of DPX ³ 630 met differentieelblok onderaan

Ref.	Afdekplaten voor apparaten op plaat
020318	Met kwartslagsluiting en verzegelbaar grijpsysteem
020327	Voor DPX ³ 160 / 250 en DPX-IS 250
020328*	Hoogte 300 mm Hoogte 400 mm voor DPX ³ 250 met klemmen-afschermingen
020329*	Voor DPX ³ 250 en 630 Hoogte 400 mm Voor DPX ³ 250 en 630 met differentieelblok in kabelmantel
020329*	Hoogte 800 mm


(1) DPX³ 630 beperkt tot 400 A

XL³ 400

Afmetingen

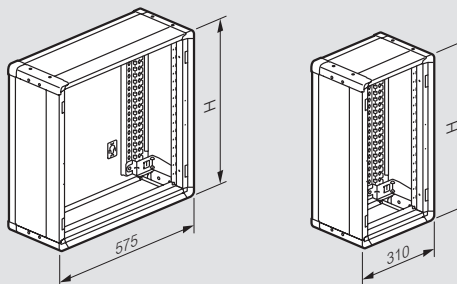


Isolerend		Metaal		H (mm)
Wand-kasten	Kabel-mantels	Wand-kasten	Kabel-mantels	
020153	020173	020103	020123	600
020154	020174	020104	020124	750
020155	020175	020105	020125	900
020156	020176	020106	020126	1050
020157	020177	020107	020127	1200
		020108	020128	1500

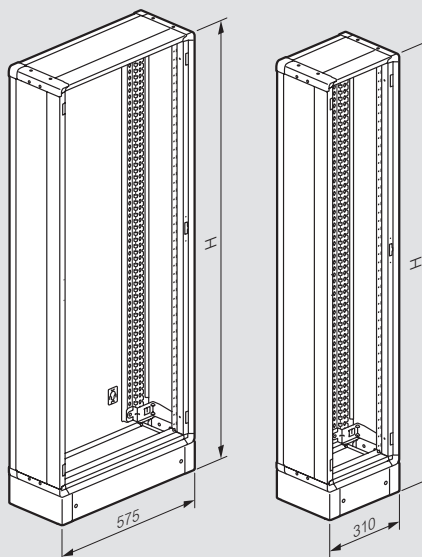


Metaal		H (mm)
Vloer-kasten	Kabel-mantels	
020118	020138	1600
020119	020139	1900

Met platte deur

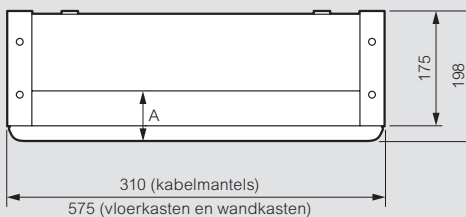

Deur	A (mm)
Glas	34
Metaal	38

Met gewelfde deur

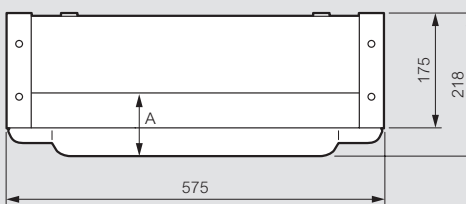

Deur	A (mm)
Glas	53
Metaal	57