

XL³ 400


toebehoren voor aansluiting en circulatie van de draden



020170



020080

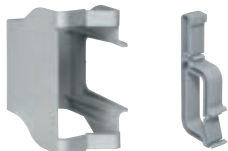

020193


405225



020094



037300

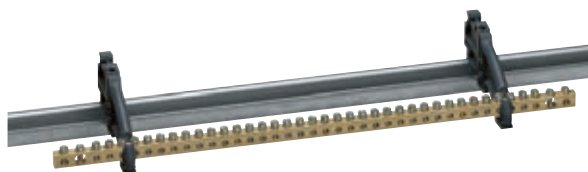

2 x 037512 + 1 x 037300 gemonteerd

Ref.	Circulatie van de draden								
020170	Bevestigingssteun voor bedradingskokers Lina 25 Set van 2 steunen Voor de bevestiging en de hoogteregeling van de bedradingskokers Lina 25 <ul style="list-style-type: none"> • verticaal: 40 x 60 of 40 x 80 • horizontaal: 40 x 60 Geleverd met isolerende klinknagels Rechtstreeks te monteren op de ingebouwde functionele stijprofielen Niet geschikt voor een hartafstand van 150 mm tussen de rails behalve indien men een koker met breedte 25 mm gebruikt								
636002	Bedradingskokers Lina 25 Lengte: 2 m <table border="1"> <thead> <tr> <th>Breedte (mm)</th> <th>Hoogte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	25	60	40	60	40	80
Breedte (mm)		Hoogte (mm)							
25		60							
40	60								
40	80								
636007									
636008									
036774	Isolerende schroef Isolerende schroef M6 x 10								
020080	Isolerende klinknagel Voor bevestiging van de bedradingskoker op de functionele stijprofielen								
020193	Draadgeleidingsbanden Voor een verticale circulatie van de draden Rechtstreeks te bevestigen op de functionele stijprofielen van wand- en vloerkasten XL ³ 400								
020094	Voor een horizontale circulatie van de draden Rechtstreeks te bevestigen op de rail Kan uitgerust worden met een messing staaf ref. 037300 en met een staaf 12x4 met beugels ref. 037302								
405225	Voor een horizontale circulatie van de draden Rechtstreeks te bevestigen op de aluminium rail 2 standen Kan uitgerust worden met de deksels van de Lina 25 kokers								

Ref.	Aansluiting van de beschermgeleiders (vervolg)										
037302	Platte koperen staaf 12 x 4 met klembeugels Geleverd met klembeugels (40 van 1,5 tot 4 mm ² , 4 van 6 tot 16 mm ² , 1 van 35 mm ²) Lengte 455 mm Te bevestigen op de functionele stijprofielen van de wand- en vloerkasten XL ³ 400 of op rail met draadgeleidingsbanden ref. 020094										
037385	Equipotentiaalverbinding Lengte 350 mm Doorsnede 6 mm ² , verzekert een gelijk equipotentiaalniveau bij de montage van hulpstukken op de deur (UCS Osmoz > 50 V)										
037349	Niet-geperforeerde koperen staaf <table border="1"> <thead> <tr> <th>Doorsnede (mm)</th> <th>Toegelaten I (A)</th> <th>Lengte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 4</td> <td>180</td> <td>991,5</td> </tr> </tbody> </table>	Doorsnede (mm)	Toegelaten I (A)	Lengte (mm)	12 x 4	180	991,5				
Doorsnede (mm)	Toegelaten I (A)	Lengte (mm)									
12 x 4	180	991,5									
037360	Klembeugels voor niet-geperforeerde staaf 12 x 4 1,5 tot 4 mm ² 6 tot 16 mm ² 10 tot 35 mm ² (geleverd met M6 schroef CHC 5 mm)										
037361											
037362											
037389	Koperen staaf met getapte gaten <table border="1"> <thead> <tr> <th>Doors. (mm)</th> <th>Toegel. I (A)</th> <th>Getapte gaten Ø mm</th> <th>Spoed</th> <th>Lengte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 x 4</td> <td>160</td> <td>M5</td> <td>18</td> <td>990</td> </tr> </tbody> </table>	Doors. (mm)	Toegel. I (A)	Getapte gaten Ø mm	Spoed	Lengte (mm)	12 x 4	160	M5	18	990
Doors. (mm)	Toegel. I (A)	Getapte gaten Ø mm	Spoed	Lengte (mm)							
12 x 4	160	M5	18	990							
037365 ¹	Verbindingsklemmen voor staaf 12 x 4 mm met getapte gaten 1 of 2 geleiders van 1,5 tot 10 mm ² (geleverd met schroef Ø 5 mm)										
037512	Eindblok voor railklemmen Voor rails diepte 15 mm en EN 60175 diepte 7,5 mm (uitgezonderd rail bevestigd op plaat) en 15 mm Kan worden voorzien van een staaf voor beschermgeleiders of afscherming <ul style="list-style-type: none"> • Staven uit messing ref. 037300/01 • Koperen staaf 12 x 4 mm met beugels ref. 037302 • IP 2X klemmenblok met platte stalen staaf 12 x 2 mm ref. 004819 • Koperen staaf 12 x 4 mm ref. 037349 of 037389 • Afschermstaaf 10 x 3 mm ref. 037534 (blz. 411) 										

(1) 1 beschermingsgeleider per verbindingsklem

Ref.	Aansluiting van de beschermgeleiders
004819	Platte staaf 12 x 2 Uitrustbaar met klemmenblokken IP 2X Te bevestigen op de functionele stijprofielen van de wand- en vloerkasten XL ³ 400 of op de isolerende steunen ref. 020090 Lengte 1 meter
037300	Aardingsstaaf uit messing Lengte 416 mm, doorsnede 12 x 6,5 mm Wordt direct bevestigd op de geïntegreerde steunen in de XL ³ 160 kasten of op de rail met band ref. 020094 of op eindblokken ref. 037512 36 gaten Ø 5,3 mm (1,5 tot 10 mm ²) 2 gaten Ø 9 mm (35 mm ²)
037301	Aardingsstaaf uit messing met beugels Lengte 456 mm, doorsnede 12 x 6,5 mm: <ul style="list-style-type: none"> • 36 gaten Ø 5,3 mm (1,5 tot 10 mm²) • 2 gaten Ø 9 mm (35 mm²) • 4 gaten Ø 6,5 mm (2,5 tot 16 mm²) Te bevestigen op de functionele stijprofielen via de meegeleverde steunen