



XL³ 800

universele platen en rails, volle afdekplaten, bordverlichting en toebehoren

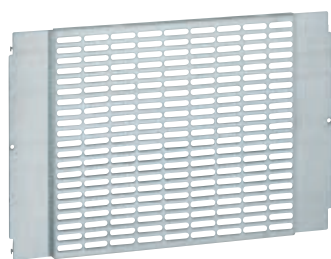

020642

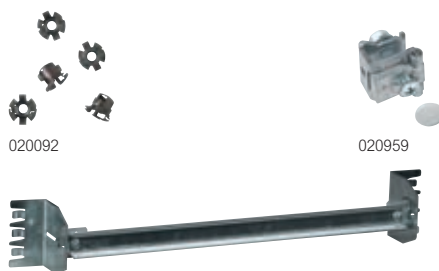

020092

020959

020602



020945

Ref.	Universele bevestigingsplaten
020641	Te bevestigen op de functionele stijprofielen
020642	Geperforeerde platen breedte 600 mm Hoogte 200 mm Hoogte 400 mm
020643	Volle platen breedte 600 mm Hoogte 200 mm
020644	Hoogte 400 mm
020645	Hoogte 600 mm
020646	Volle plaat breedte 850 mm Hoogte 400 mm
Ref.	Universele rails
020604	Te bevestigen op de functionele stijprofielen
020654	Breedte 600 mm (24 modules) Breedte 850 mm (36 modules)
Ref.	Universele regelbare bevestigingshulpstukken
020602	Bestaan uit een rail en regelbare bevestigingsbeugels. Worden bevestigd op de functionele stijprofielen
020652	Voor wand- en vloerkasten 24 modules Voor wand- en vloerkasten 36 modules
Ref.	Circulatie van de draden
020470	Bevestigingssteunen bedradingskokers Lina 25™ Voor de horizontale en verticale bevestiging en de hoogteregeling van de bedradingskokers Lina 25 Geleverd met isolerende klinknagels Direct te bevestigen op de functionele stijprofielen Niet geschikt voor een hartafstand van 150 mm tussen de rails, behalve indien men een koker met breedte 25 mm gebruikt Set van 2 steunen Voor wand- en vloerkasten 36 modules
020570	Set van 2 steunen Voor wand- en vloerkasten 24 modules
636007	Bedradingskokers Lina 25™ Lengte: 2 m
636008	Breedte x Hoogte (mm) 40 x 60
636012	40 x 80
636013	60 x 60
	60 x 80
020080	Isolerende klinknagel Voor bevestiging van de bedradingskoker op de functionele stijprofielen
405225	Draadgeleidingsbanden Voor een horizontale circulatie van de draden Rechtstreeks te bevestigen op de aluminium rail 2 standen. Kan uitgerust worden met de deksels van de Lina 25 kokers

Ref.	Volle metalen afdekplaten
	Kwartsagsluiting Verloodbaar en met grijpsysteem
Aantal modules	Hoogte (mm)
24	50
020840	100
020841	150
020842	200
020843	300
020844	400
020845	600
020846	
	Met onverliesbare schroeven Scharnieren ref. 020959 optioneel
Aantal modules	Hoogte (mm)
24	50
020940	100
020941	150
020942	200
020943	300
020944	400
020945	600
020946	
020990	
020991	
020992	
020993	
020994	
020995	
020996	
Ref.	Toebehoren
020092	Klipmoeren en schroeven Montage via kwartsag op de voorzijde van de functionele stijprofielen Klipmoer voor M6 schroef M6 schroef
020091	
020098	Verfspuitbus (400 ml) RAL 7035
020959	Scharnieren Set van 2 scharnieren Geschikt voor de afdekplaten met schroeven
020051	Afdekstrips Voor metalen of isolerende afdekplaat 24 modules, afsnijdbare gladde strip
001665	18 modules, die per module of 1/2 module van elkaar kunnen worden gescheiden
020399	Zelfklevende etikettenhouder Geleverd met een strook om een rij te markeren op een afdekplaat
020989	Bordverlichting Metalen afdekplaat, hoogte 100 mm uitgerust met een flouolamp en een bewegingsdetector Voor wand- en vloerkasten XL ³ 800/4000 breedte 24 modules



Aansluiting van beschermgeleiders
Zie blz. 307

