


XL³ 4000

samenstelbare vloerverdeelkasten, kabelmantels en uitrustingen

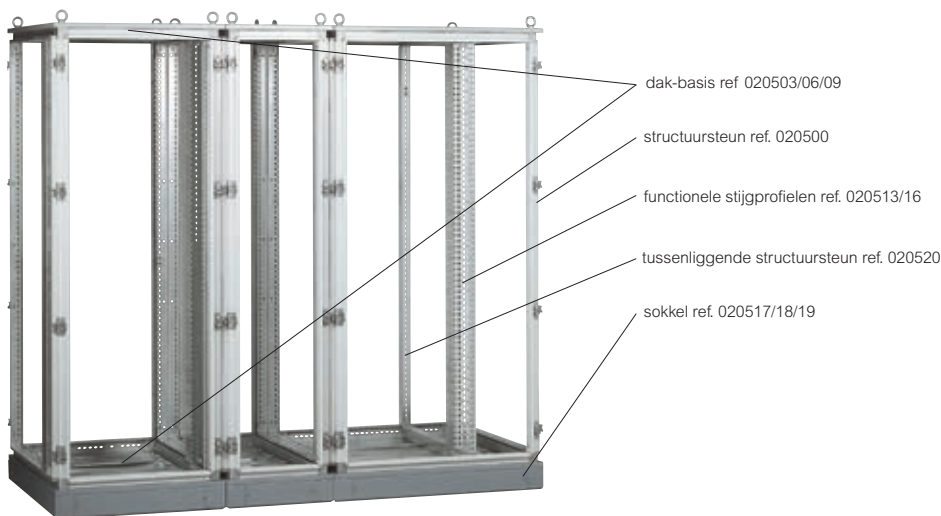

020512

Afmetingen zie www.ecatalog.be
 Samenstellingstabel blz. 328

IP 30 - IK 07

IP 55 - IK 08 met deur en dichtingskit in geval van koppeling

Opbouw door de combinatie van de elementen: "dak-basis", structuursteunen, functionele stijprofielen, achter- en zijpanelen RAL 7035 (sokkel RAL 7004). Hoogte buitenzijde 2000 of 2200 mm

Capaciteit van 24 modules (vloerkasten breedte 725 mm of 975 mm met interne kabelmantel) of 36 modules (vloerkasten breedte 975 mm)

Nuttige hoogte van 1800 mm (enkel 1700 mm bij gebruik van een opendraaiend steunkader) of 2000 mm

Geschikt voor het realiseren van verdeelborden conform IEC 61439-2

Ref.	Metalen samenstelbare vloerkasten en kabelmantels		
	Structuursteunen		
	Worden bevestigd op het geheel "dak-basis"		
	Ontvangen de zij- en achterpanelen		
020500	2000	2200	020850
	Set van 4 steunen		
	Tussenliggende structuursteun		
020520	2000	2200	020851
	Wordt bevestigd op de "dak-basis" structuur		
	"Dak-basis" voor vloerkast		
	Voorzien van kabeldoorvoerplaten		
	Ontvangen de structuursteunen		
	Diepte (mm)	Buiten (mm)	Nuttige (mm)
020504	475	725	600
020505	725	725	600
020507	475	975	850
020508	725	975	850
020506	975	725	600
020509	975	975	850
	"Dak-basis" voor kabelmantel		
	Voorzien van kabeldoorvoerplaten		
	Ontvangen de structuursteunen		
020501	475	475	350
020502	725	475	350
020503	975	475	350
	Achter- en zijpanelen		
	Bevestiging met schroeven		
	Externe hoogte (mm)		
	2000	2200	
020541	020857	Breedte 475 mm	
020542	020858	Breedte 725 mm	
020543	020859	Breedte 975 mm	
	Bekleding		
020561	020831	IP 30 breedte 475 mm	
020562	020832	IP 30 breedte 725 mm	
020563	020833	IP 30 breedte 975 mm	
020565	020847	IP 55 afdekstrip (bij koppeling)	
	Sokkels, onderling koppelbaar		
	Externe hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
	100		
020511		475	475
020514		725	475
020515		725	725
020517		975	475
020518		975	725
020519		975	975

Réf	Uitrustingen		
	Functionele stijprofielen		
	Set van 2 functionele stijprofielen		
	Voor bevestiging van montage-uitrusting (platen, rails...)		
020512	2000	2200	020852
	Compacte functionele steunen voor vloerkasten met diepte 475 mm		
020513	2000	2200	020853
	Functionele steunen voor vloerkasten zonder kabelmantel		
020516	2000	2200	020854
	Functionele steunen voor vloerkasten met kabelmantel		
	Steunkaders voor afdekplaten		
020558	2000	2200	020855
	Vast voor vloerkast breedte 725 mm of vloerkast breedte 975 mm zonder interne kabelmantel		
020559	2000	2200	020856
	Vast voor vloerkast breedte 975 mm met interne kabelmantel		
020568	2000	2200	
020569	2000	2200	
	Opendraaiend voor vloerkast breedte 725 mm		
	Opendraaiend voor vloerkast breedte 975 mm zonder interne kabelmantel		
	Opendraaiend voor vloerkast breedte 975 mm met interne kabelmantel		
020579	2000	2200	
	Verhoging van functionele profielen		
	Voor montage van DPX op regelbare bevestigingshulpstukken of bevestigingsplaten		
020750	2000	2200	
	Vaste dwarsprofielen		
	Worden bevestigd op de structuursteunen		
	De vaste dwarsprofielen zijn nodig voor de uitvoering van een interne kabelmantel		
020521	2000	2200	
020522	2000	2200	
020523	2000	2200	
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 350 mm		
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 600 mm		
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 850 mm		
	Regelbare dwarsprofielen		
	Worden bevestigd op de structuursteunen		
	Geschikt voor railstelhouders		
020551	2000	2200	
020552	2000	2200	
020553	2000	2200	
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 350 mm		
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 600 mm		
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 850 mm		
	Uitrustingen voor partiële ramen		
	Set van vier beugels voor de realisatie van een dubbel partiële raam voor de compacte steunen ref. 020512		
020530	2000	2200	
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 350 mm		
020531	2000	2200	
020532	2000	2200	
	Set van 2 dwarsprofielen lengte 600 mm		
	Voorplaten met scharnieren en slot		
020547	2000	2200	020866
	Voor interne kabelmantel		
020548	2000	2200	020867
	Voor externe kabelmantel		