

XL³ 4000

uitrustingen voor montage DPX-IS 250, 630, 1600 op plaat




020605



XL³ 4000

uitrustingen voor montage DPX³ 160 en DPX³ 250 op plaat

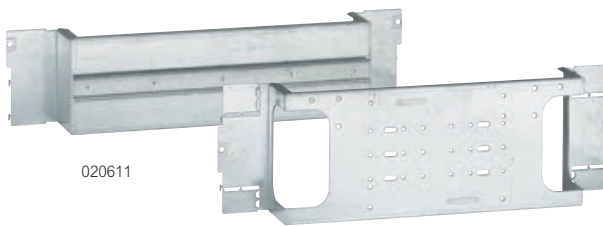

020611



020810

020910

Ref.	Platen voor DPX-IS	
	Directe bevestiging op stijprofielen	
	Vaste afdekplaten voor apparaat in de verticale stand	
24 modules	36 modules	
020605	020655	Voor 1 of 2 DPX-IS 250 met voor- of achteraansluitingen
020607	020657	Voor 1 DPX-IS 630 met voor- of achteraansluitingen
021100		Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX ³ 1600 met vooraansluitingen
021106	021103	Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX ³ 1600 met achteraansluitingen
	Vaste afdekplaten voor apparaat in de horizontale stand	
020618		Voor 1 DPX-IS 250 met voor- of achteraansluitingen
020619		Voor 1 DPX-IS 630 met voor- of achteraansluitingen

Ref.		Metalen afdekplaten	
24 modules	36 modules	Voor 1 DPX-IS 250 in de verticale stand	
020810 ²	020960 ¹	Kwartsagsluiting	
020910 ¹	020960 ¹	Met onverliesbare schroeven	
020806 ²	020906 ¹	Voor 2 DPX-IS 250 in de verticale stand	
020906 ¹	020960 ¹	Kwartsagsluiting	
		Met onverliesbare schroeven	
020918		Voor 1 DPX-IS 250 in de horizontale stand	
		Met onverliesbare schroeven	
020807 ²	020957 ¹	Voor 1 DPX-IS 630 in de verticale stand	
020907 ¹	020957 ¹	Niet geschikt voor de montage van klemmenafschermingen ref. 026245	
		Kwartsagsluiting	
		Met onverliesbare schroeven	
020919		Voor 1 DPX-IS 630 in de horizontale stand	
		Met onverliesbare schroeven	
24 modules		Voor 1 DPX-IS 1600 in de verticale stand	
021113 ²		Met onverliesbare schroeven	
020836		Voor 1 DPX-IS 1600 in de horizontale stand	
		Met onverliesbare schroeven	

(1) Scharnieren ref. 020959 optioneel
(2) Verzegelbaar en met grijpsysteem

Ref.	Platen voor DPX ³ in vaste versie met vooraansluiting	
	Directe bevestiging op stijprofielen	
	Apparaten in de verticale stand	
24 modules	36 modules	
020611	020661	Plaat uitgerust met een L rail voor DPX ³ met een bevestigingsadapter ref. 421068/69/71/72 of plaat voor manuele net-noodomschakelaar ref. 421058
		Geschikt voor de combinatie van verschillende apparaten en de montage van modulaire apparaten met verhoging ref. 026299
020608		Plaat voor DPX ³ met directe draaibediening met adapter ref. 421068/69
020613		Plaat voor gemotoriseerde net-noodomschakelaar
	Apparaten in de horizontale stand	
	Bescherming van de opening van de kabeldoorvoer, gebruik ref. 020240 (blz. 306)	
	24 modules	Voor 1 DPX ³ 160
	020615	Voor 1 DPX ³ 250
	020617	

Ref.		Metalen afdekplaten	
24 modules	36 modules	Voor DPX³ in verticale stand zonder directe draaibediening	
020810 ¹	020960 ²	Kwartsagsluiting	
020910 ²	020960 ²	Met onverliesbare schroeven	
020927		Met onverliesbare schroeven voor DPX ³ 250 met klemmenafschermingen	
24 modules		Voor DPX³ in verticale stand met directe draaibediening	
020805 ¹		Kwartsagsluiting	
020905 ²		Met onverliesbare schroeven	
020813 ¹		Voor DPX³ 160	
020913 ²		Kwartsagsluiting	
		Met onverliesbare schroeven	
020817 ¹		Voor DPX³ 250	
020917 ²		Kwartsagsluiting	
		Met onverliesbare schroeven	

(1) Verzegelbaar en met grijpsysteem
(2) Scharnieren ref. 020959 optioneel