


XL³ 4000

uitrustingen voor montage van DPX³ 125/250 HP op vaste plaat



XL³ 4000

uitrusting voor montage DPX³ 630 en 1600 op vaste plaat

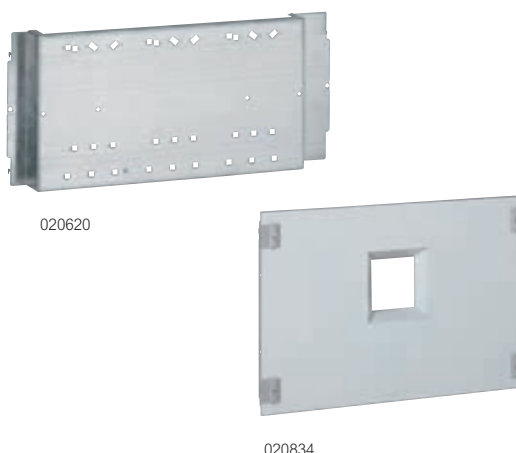

Platen voor DPX³ 125 HP vaste versie met vooraansluiting

Ref.	Directe bevestiging op stijprofielen
021300	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 125 HP
021301	Apparaten in de horizontale stand Voor DPX ³ 125 HP

Metalen afdekplaten voor DPX³ 125 HP vaste versie

021302	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 125 HP Met onverliesbare schroeven
021303	Apparaten in de horizontale stand Voor DPX ³ 125 HP Met onverliesbare schroeven

Platen voor DPX³ 250 HP vaste versie met vooraansluiting

021304	Directe bevestiging op stijprofielen
021305	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 250 HP Voor DPX ³ 250 HP met gemotoriseerde- of draaibediening
021308	Apparaten in de horizontale stand Voor DPX ³ 250 HP

Platen voor DPX³ 250 HP uitrijdbare of uittrekbare versie, vooraansluiting

021306	Directe bevestiging op stijprofielen
021307	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 250 HP Apparaten in de horizontale stand Voor DPX ³ 250 HP

Metalen afdekplaten voor DPX³ 250 HP vaste of uittrekbare versie

021310	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 250 HP Met onverliesbare schroeven	
021313	Apparaten in de horizontale stand Voor 1 DPX ³ 250 HP Met onverliesbare schroeven	

Metalen afdekplaten voor DPX³ 250 HP uitrijdbare versie

021311	Apparaten in de verticale stand Voor DPX ³ 250 HP Kwartsagsluiting	
021314	Apparaten in de horizontale stand Voor 1 DPX ³ 250 HP Kwartsagsluiting	

Platen voor DPX³ in vaste versie met vooraansluiting

Ref.	Directe bevestiging op stijprofielen
24 modules 36 modules	Apparaten in de verticale stand
020620 ¹ 020670	Voor 1 tot 3 DPX ³ 630 zonder differentieel
020622 ¹ 021102	Voor 1 tot 3 DPX ³ 630 met differentieel
021100 021102	Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX ³ 1600 met vooraansluitingen
	Apparaten in de horizontale stand
020623 021102	Om de opening van de kabeldoorvoer te beschermen, gebruik dichting ref. 020240 (blz. 306)
021100 021102	Voor 1 DPX ³ 630 met of zonder differentieel
	Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX ³ 1600 met vooraansluitingen

Metalen afdekplaten - Apparaten in de verticale stand

24 modules 36 modules	Voor 1 tot 3 DPX³ 630 alleen Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven	
020820 ² 020970 ³		
020920 ³ 020970 ³	Voor 1 tot 3 DPX³ 630 met differentieelblok onderaan Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven	
020822 ² 020972 ³		
020922 ³ 020972 ³		
021110 ² 021111 ³ 021112 ³	Voor 1 DPX³ 1600 Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven	

Metalen afdekplaten - Apparaten in de horizontale stand

24 modules 36 modules	Voor 1 DPX³ 630 met of zonder differentieel zonder draaibediening of gemotoriseerde bediening Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven	
020823 ² 020921 ³		
020923 ³	Voor 1 DPX³ 630 met of zonder differentieel met draaibediening of gemotoriseerde bediening Met onverliesbare schroeven	
24 modules 36 modules	Voor 1 DPX³ 1600 Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven	
020834 ³ 020984 ³		

(1) Mogelijkheid om 2 DPX³ 630 4P te monteren
(2) Verzegelbaar en met grijpsysteem
(3) Scharnieren ref. 020959 optioneel