


XL³ 4000

uitrustingen voor montage DPX³ 160 en DPX³ 250
in vaste versie op regelbare plaat

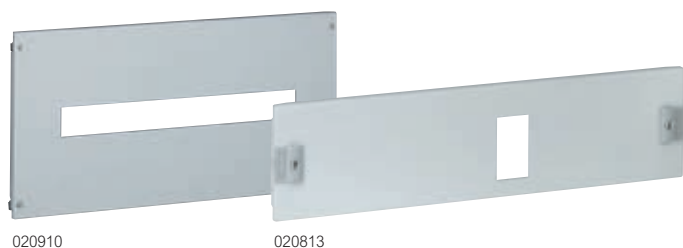


020910

020813

Ref.	
	Bevestiging van DPX³ in vaste versie, voor- of achteraansluitingen
	Regelbare bevestigingssystemen - Apparaten in de verticale stand
	Montage van apparaten door middel van specifieke platen (hieronder)
	Voor de montage van directe draaibedieningen en gemotoriseerde bedieningen aan de voorzijde
24 modules	Voor 1 tot 3 DPX ³
36 modules	Voor 2 DPX ³ met net-noodomschakelaar
020790	
020761	
020663	
	Montageplaten - Apparaten in de verticale stand
020749	Voor 1 DPX ³ 160
020671	Voor 1 DPX ³ 160 met net-noodomschakelaar
020764	Voor 1 DPX ³ 250
020673	Voor 1 DPX ³ 250 met net-noodomschakelaar
	Regelbare platen - Apparaten in de horizontale stand
24 modules	Voor 1 DPX ³ 160
020794	
020796	Voor 1 DPX ³ 250

XL³ 4000

uitrustingen voor montage DPX³ 160 en DPX³ 250
in uittrekbare versie op regelbare plaat

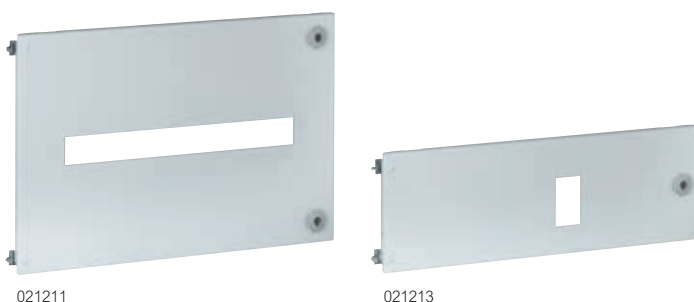

021211

021213

Regelbare platen om voor- en achteraansluitingen op aan te koppelen, evenals een gemotoriseerde bediening of draaibediening op te monteren

Ref.	
	Bevestiging van DPX³ in uittrekbare versie, voor- of achteraansluitingen
	Regelbare bevestigingssystemen - Apparaten in de verticale stand
	Montage van apparaten door middel van specifieke platen (hieronder)
	Voor de montage van directe draaibedieningen en gemotoriseerde bedieningen aan de voorzijde
24 modules	Voor 1 tot 3 DPX ³
020791	
020669	Voor 2 DPX ³ met net-noodomschakelaar
	Montageplaten - Apparaten in de verticale stand
020759	Voor 1 DPX ³ 160
020681	Voor 1 DPX ³ 160 met net-noodomschakelaar
020769	Voor 1 DPX ³ 250
020683	Voor 1 DPX ³ 250 met net-noodomschakelaar
	Regelbare platen - Apparaten in de horizontale stand
020795	Voor 1 DPX ³ 160
020797	Voor 1 DPX ³ 250

Ref.		
	Metalen afdekplaten - Apparaten in de verticale stand	
	Voor DPX³ met of zonder gemotoriseerde bediening	
24 modules	Kwartsagsluiting	
36 modules	Met onverliesbare schroeven	
020810 ¹		
020910 ²	020960 ²	
	Voor 1 tot 3 DPX³ met directe draaibediening	
020805 ¹	Kwartsagsluiting	
020905 ²	Met onverliesbare schroeven	
020965 ²		

Ref.		
	Metalen afdekplaten - Apparaten in de verticale stand	
	Voor 1 tot 3 DPX³ met of zonder gemotoriseerde bediening aan voorzijde	
24 modules	Met scharnieren en slot	
021211		
	Voor 1 tot 3 DPX³ met directe draaibediening	
021208	Met scharnieren en slot	

Ref.		
	Metalen afdekplaten - Apparaten in de horizontale stand	
	Voor de montage van gemotoriseerde bedieningen aan voorzijde	
24 modules	Voor 1 DPX³ 160	
020813 ²	Kwartsagsluiting	
020913 ¹	Met onverliesbare schroeven	
	Voor 1 DPX³ 250	
020817 ²	Kwartsagsluiting	
020917 ¹	Met onverliesbare schroeven	

Ref.		
	Metalen afdekplaat - Apparaten in de horizontale stand	
	Voor de montage van gemotoriseerde bedieningen aan voorzijde	
24 modules	Voor 1 DPX³	
021213	Met scharnieren en slot	

Bevestiging voor net-noodomschakelaar DPX³ - Apparaten in horizontale positie

24 modules	Geheel bestaande uit een regelbare plaat en een afdekplaat
020688	Voor vaste versies
020738	Voor uitrijdbare versies

(1) Scharnieren ref. 020959 optioneel

(2) Verzegelbaar en met grijpsysteem