



## XL<sup>3</sup> 4000

montage van DPX<sup>3</sup> 1600 vaste versie op regelbare bevestigingsplaat

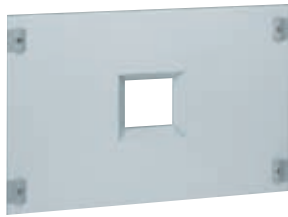


021110

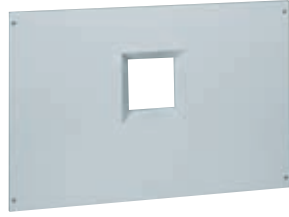


020934

## XL<sup>3</sup> 4000

montage van DPX<sup>3</sup> 1600 uitrijdbare versie en bronwisselaar op regelbare bevestigingsplaten

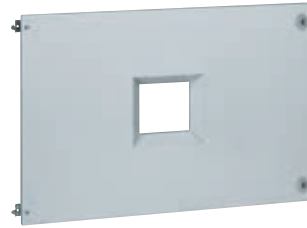

021115


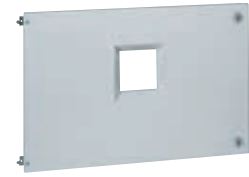


021234



De regelbare platen laten een voor- of achteraansluiting toe alsook de plaatsing van een draai- of motorbediening

Ref.	Bevestiging van apparaten vaste versie
24 modules   36 modules 021104   021103	<b>Regelbare platen - Apparaten in verticale stand</b> Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600 vooraansluiting
021106   021103	Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX <sup>3</sup> 1600 achteraansluiting
021100 <sup>3</sup>   021102	<b>Vaste platen - Apparaten in horizontale of verticale stand</b> Voor 1 DPX-IS 1600 of 1 DPX <sup>3</sup> 1600 vooraansluiting
020736	<b>Regelbare bevestigingsplaten - Apparaten in horizontale stand</b> De regelbare platen laten een voor- of achteraansluiting toe alsook de plaatsing van een draai- of motorbediening Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600 achteraansluiting


Ref.	Metalen afdekplaten voor apparaten in verticale stand
24 modules   36 modules 021110 <sup>1</sup>   021112 <sup>2</sup>	<b>Voor DPX<sup>3</sup> 1600 alleen</b> Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven
24 modules 021114 <sup>2</sup>   021113	<b>Voor 1 DPX<sup>3</sup> 1600 met gemotoriseerde of draai-bediening</b> Met onverliesbare schroeven Voor 1 DPX-IS 1600 verticaal Met onverliesbare schroeven

  


Ref.	Metalen afdekplaten voor apparaten in horizontale stand
24 modules   36 modules 020834 <sup>1</sup>   020984 <sup>2</sup>	<b>Voor DPX<sup>3</sup> 1600 alleen</b> Kwartsagsluiting Met onverliesbare schroeven
24 modules 020935 <sup>2</sup>	<b>Voor 1 DPX<sup>3</sup> 1600</b> Met onverliesbare schroeven voor achteraansluiting met gemotoriseerde of draai-bediening en vooraansluiting met draai-bediening
020936 <sup>2</sup>	Met onverliesbare schroeven voor vooraansluiting met gemotoriseerde bediening
020836	<b>Voor 1 DPX-IS 1600</b> Met onverliesbare schroeven

  

Ref.	Bevestiging DPX uitrijdbare versie, voor- of achteraansluiting
24 modules 021105	<b>Apparaten in verticale stand</b> Regelbare bevestigingsplaten Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600
020735	<b>Apparaten in horizontale stand</b> Regelbare bevestigingsplaten Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600 achteraansluiting
24 modules 021115	<b>Metalen afdekplaten voor uitrijdbare versie</b> Afdekplaten met scharnieren en slot <b>Apparaten in verticale stand</b> Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600
021116	Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600 met draai- of gemotoriseerde bediening
021234	<b>Apparaten in horizontale stand</b> Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600
021235	Voor 1 DPX <sup>3</sup> 1600 met draai- of gemotoriseerde bediening

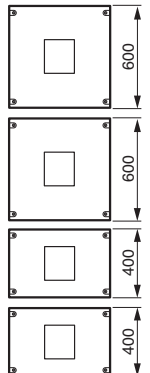

Ref.	Bevestiging DPX versie net-noodomschakelaar
24 modules 020686   020687	<b>Apparaten in horizontale stand</b> Voor 2 DPX <sup>3</sup> 1600 vast Voor 2 DPX <sup>3</sup> 1600 uitrijdbaar
24 modules 020986 <sup>1</sup>   020987 <sup>1</sup>	<b>Metalen afdekplaten voor net-noodomschakelaar</b> <b>Voor DPX<sup>3</sup> vaste versie</b> Met onverliesbare schroeven Voor 2 DPX <sup>3</sup> 1600 Voor 2 DPX <sup>3</sup> 1600 met gemotoriseerde bediening

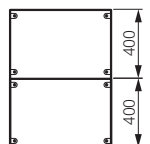

(1) Verzegelbaar en met grijpsysteem  
(2) Scharnieren ref. 020959 optioneel  
(3) Bevestiging van DPX-IS is uitsluitend verticaal

(1) Scharnieren ref. 020959 optioneel