


XL³ 6300

samenstelbare vloerverdeelkasten en uitrustingen

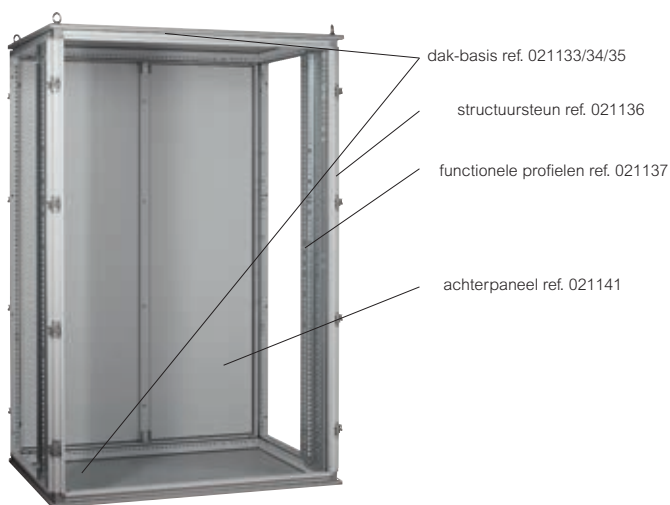

021140



021139

Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 30 - IK 07

Samengesteld uit de combinatie van een "dak-basis"-geheel, structuurprofielen, functionele profielen, een achterpaneel en zijpanelen RAL 7035 (sokkel RAL 7004)

Hoogte buitenzijde 2200 mm (nuttige hoogte 2000 mm)

Breedte buitenzijde 1425 mm (nuttige breedte 1300 mm)

Kunnen uitgerust worden met DMX³ 6300

Koppeling mogelijk met de XL³ 4000 vloerkasten

Ref.	Metalen samenstelbare vloerkasten		
	"Dak-basis" van vloerkast		
	Uitgerust met kabeldoorvoerplaten		
	Te voorzien van structuurprofielen		
	Diepte (mm)	Breedte buitenzijde (mm)	Nuttige breedte (mm)
021133	475	1425	1300
021134	725	1425	1300
021135	975	1425	1300
	Structuurprofielen		
	Worden bevestigd op het "dak-basis"-geheel		
	Kunnen uitgerust worden met zijpanelen en een achterpaneel		
021136	Set van 4 stijpprofielen		
	Achterpaneel		
	Bevestiging met schroeven		
021141	Breedte 1300 mm		
	Zijpanelen		
	Bevestiging met schroeven		
020857	Breedte 475 mm		
020858	Breedte 725 mm		
020859	Breedte 975 mm		
	Bekleding IP30		
021148	Breedte 1300 mm		
	Samenstelbare sokkels		
	Hoogte buitenzijde 100 mm		
	Breedte (mm)	Diepte (mm)	
021130	1425	475	
021131	1425	725	
021132	1425	975	

Ref.	Railstelhouders 6300 A
	Isolerende versterkte 4P railhouders
	Ondersteuning van de platte koperen staven tot 3 rails van 200 x 10 per pool
037312	Vaste steun
037313	Zwevende steun
	Wordt gemonteerd ter aanvulling van de vaste steunen ref. 037312 om de afstanden te respecteren (naargelang van de lpk)

Ref.	Uitrustingen
	Functionele stijpprofielen
	Maken het mogelijk de montage-uitrustingen (bevestigingsplaten, rails ...) te bevestigen
021137	Set van 2 functionele stijpprofielen
	Kader voor afdekplaten
020855	Vast kader
	Bevestigingshulpstukken voor DMX³ 6300
021138	Voor 1 DMX ³ vaste versie 3P/4P
021140	Voor 1 DMX ³ uitrijdbare versie 3P/4P
	Rail
021142	Maakt het mogelijk de modulaire apparaten te monteren
	Breedte 36 modules
	Metalen afdekplaten
021139	Afdekplaat met scharnier en slot voor DMX ³ 6300 vaste en uitrijdbare versie hoogte 600 mm
021143	Afdekplaat met schroeven voor modulaire apparaten
	Hoogte 200 mm
021144	Volle afdekplaat met schroeven hoogte 200 mm
021145	Volle afdekplaat met schroeven hoogte 400 mm
	Montage-uitrustingen
	Koppeling
020586	Schroefwerk voor structuurkoppeling
020588	Set van 2 versterkingsplaten in L-vorm
020589	Set van 2 platte versterkingsplaten
	Hijsogen
020582	Set van 4 stuks
	Belasting max. 340 kg per ring