

Industriële klemmenkasten Atlantic metaal en inox IP 66 - IK 10



035608

035656 met scharnieren 035807


Afmetingen zie www.ecatalog.be

IP 66 volgens de normen IEC EN 60529
IK 10 volgens de normen IEC EN 62262 (EN 50102)
Omkeerbare klemmenkasten, 2 bevestigingswijzen:
• rechtstreekse bevestiging
• bevestiging met inox beugels ref. 036407
Onverliesbare schroeven

Ref.	Metaal RAL 7035		
	Voorzien van 2 verticale stijprofielen, geperforeerd met een interval van 25 mm (3 stijprofielen voor breedte 800 mm) voor bevestiging van de rails en van de volle platen Textuurverf RAL 7035		
	Vierkant model		
	Hoogte (mm)	Afmetingen Breedte (mm)	Diepte (mm)
035600 ⁽¹⁾	150	150	80
035603	200	200	80
035604	200	200	120
035608	300	300	120
035612	400	400	120
	Rechthoekig model		
035602	150	200	80
035605	150	300	120
035607	200	300	120
035610	200	400	120
035611	300	400	120
035614	200	500	120
035615	300	500	120
035617	200	600	120
035618	300	600	120
035619	400	600	120
035622	400	800	120

Ref.	Inox 304 L		
	Inox schroeven Voorzien van pennen voor de bevestiging van de rails en van de volle platen		
	Vierkant model		
	Hoogte (mm)	Afmetingen Breedte (mm)	Diepte (mm)
035650 ⁽¹⁾	150	150	80
035652	200	200	80
035651	150	150	120
035653	200	200	120
035655	300	300	120
	Rechthoekig model		
035656	200	400	120

Industriële klemmenkasten Atlantic metaal en inox uitrustingen

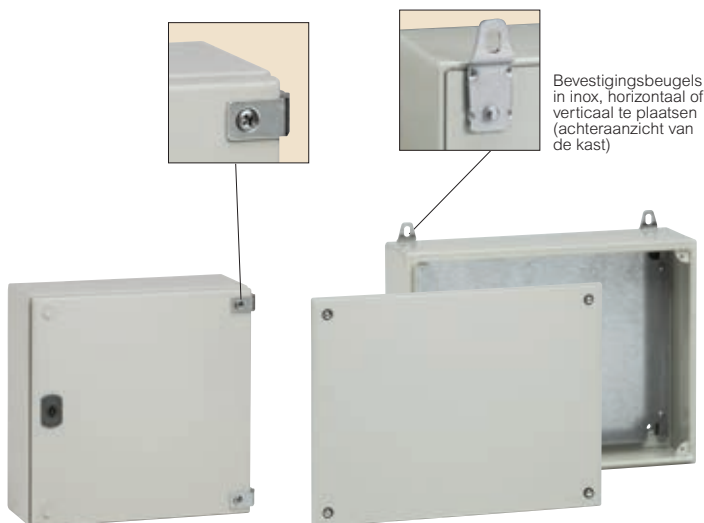

035608 met grendel 035808 en scharnieren 035807

035611 met plaat 035667 en bevestigingsbeugels 036407

Ref.	Uitrustingen		
	Volle platen Verzinkt staal		
	Afmetingen van de kast		
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	
035660	150	150	
035662	200	200	
035665	300	300	
035668	400	400	
035661	150	200	
035663	150	300	
035664	200	300	
035666	200	400	
035667	300	400	
035669	200	500	
035670	300	500	
035671	200	600	
035672	300	600	
035673	400	600	
035675	400	800	
	Symmetrische rails Verzinkt staal		
	Breedte van de kast (mm)	Lengte van de rail (mm)	Diepte van de rail (mm)
036790	150	130	7,5
036791	200	180	7,5
036792	300	280	7,5
036793	400	380	7,5
036794	500	480	15
036795	600	580	15
036796	800	780	15
	Inox muurbevestigingsbeugels		
036407	Set van 4 inox beugels, horizontaal of verticaal op de kast te plaatsen		
	Scharnieren		
035807	Set van 2 scharnieren in gegoten zamak, vernikkeld IP 66 verzekerd		
	Kit voor dubbelbaardslot		
035808	Voor kast uitgerust met scharnieren Bestaande uit: slot, sleutel en 4 afsluitdoppen IP 66 verzekerd met schroeven (IP 51 met afsluitdoppen) voor metalen kast IP 66 verzekerd met afsluitdoppen voor kast in inox Geschikt voor cilindersloten en andere afdrucken (blz. 355)		

1: IK 09