


Gladde wanden
Keuze in bevestiging:

- binnenzijde: 4 langwerpige gaten op de achterwand van de kast
- buiten bekabelingsvolume op de 4 hoeken met schroeven Ø 4 mm (bijgeleverd)
- via muurbevestigingsbeugels

Mogelijkheid tot bevestiging van de uitrustingen op rail of op volle plaat. Opening/sluiting van het deksel via 1/4-slag met een platte schroevendraaier

Ref.		Beperkte diepte		
		IP 55 - IK 07		
		Klasse II verzekerd door de beschermdoppen van de bevestigingsschroeven (bijgeleverd)		
		Bevestiging van de klemmenblokken IP 2X op een hoger gedeelte (behalve kasten 130 x 75 x 74 mm)		
		Onverliesbare deksels door verbindingen, behalve afmetingen 310 x 240 mm en 360 x 270 mm		
		Grijs RAL 7035		
Ondoorzichtig deksel	Doorzichtig deksel	Hoogte (mm)	Binnenmaten Breedte (mm)	Diepte (mm)
035900	035901	130	75	74
035930	035931	130	130	74
035940	035941	155	110	74
035950	035951	180	140	86
035960	035961	220	170	86
035970	035971	270	170	86
035980	035981	310	240	124
035990	035991	360	270	124
		IP 66 - IK 08		
		Grijs T029		
Ondoorzichtig deksel	Doorzichtig deksel	Hoogte (mm)	Binnenmaten Breedte (mm)	Diepte (mm)
035007		130	75	74
035013		130	130	74
035017		155	110	74
035022		180	140	86
035028		220	170	86
035033		270	170	86
035044		310	240	124
035047		360	270	124

Ref.		Grotere diepte		
		Grijs RAL 7035		
		IP 55 - IK 07		
Ondoorzichtig deksel	Afmetingen	Scharnieren	Aantal grendels	
092122	Hoogte (mm) 220 Breedte (mm) 170 Diepte (mm) 140	zonder	4	
		IP 55 - IK 08		
035043	265 174 154	met	2	
035058	359 265 154	met	2	
035054	310 240 160	met	2	
092284	310 240 160	zonder	4	

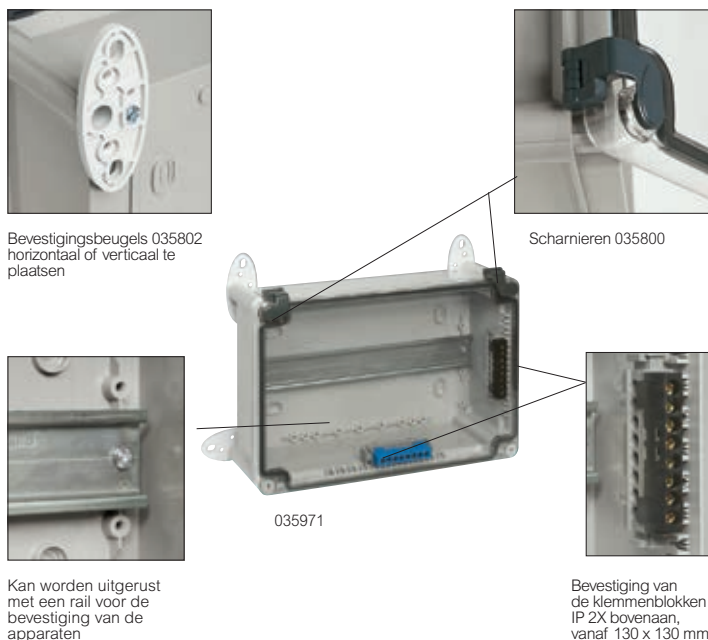

Kan worden uitgerust met een rail voor de bevestiging van de apparaten

Ref.	Toebehoren voor kasten met beperkte diepte
	Scharnieren
	RAL 7016
035800	Set van 2 Voor kasten IP 55 van 130 x 130 tot 270 x 170 mm en kasten IP 66 van 130 x 130 tot 220 x 170 mm
035801	Set van 2 Voor kasten van 310 x 240 tot 360 x 270 mm
	Metalen montageplaten
	Gegalvaniseerd staal dikte 15/10e
	Voor kasten:
035810	130 x 130 mm
035811	155 x 110 mm
035812	180 x 140 mm
035813	220 x 170 mm
035814	270 x 170 mm
035815	310 x 240 mm
035816	360 x 270 mm
	Muurbevestigingsbeugels
035802	Set van 4 beugels voor kast met minimum breedte 110 mm, geleverd met schroeven
Ref.	Toebehoren voor kasten met grotere diepte
	Metalen montageplaten
	Gegalvaniseerd staal dikte 15/10e
	Voor kasten:
035090	220 x 170 mm
035092	265 x 174 mm
035093	310 x 240 mm
035094	359 x 265 mm

Ref.	Bekabelingstoebereiden
	Kabeldoorvoerverbindingen
091903	Voor kabels Ø 5 tot 18 mm
091904	Voor kabels Ø 6 tot 20 mm
091905	Voor kabels Ø 6 tot 22 mm
091906	Voor kabels Ø 6 tot 28 mm
091907	Voor kabels Ø 25 tot 38 mm