


## Toebehoren voor wandkasten Marina (vervolg)

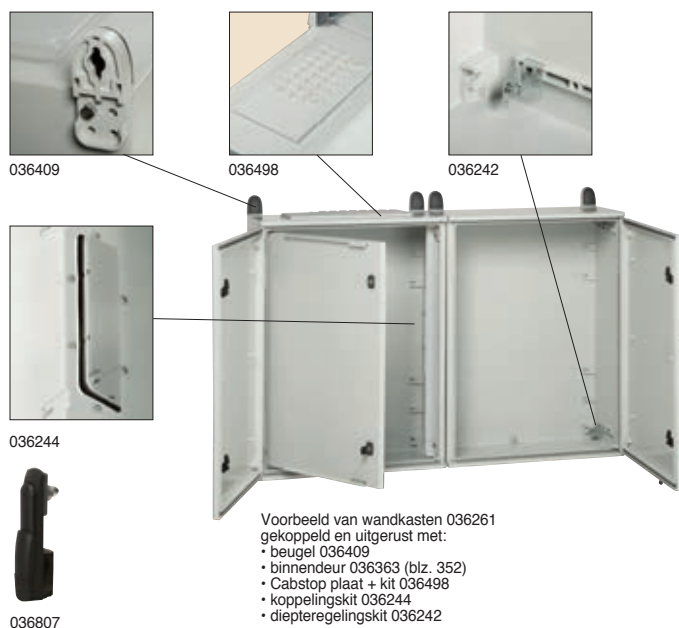


Ref.	Toebehoren
036242	Kit voor diepteregeling voor wandkasten met diepte $\geq 200$ mm, voor plaat of frame (blz. 349 en 350)
039449	Set van 4 beugels, geleverd met schroeven Geheel van 2 steunen voor de helling van een rail met 45° Geleverd met 4 schroeven M6, moeren en sluitringen
036498	Montagekit voor Cabstop platen Voor de montage van 2 Cabstop platen: ref. 036494 of 95 en 036496 of 97 (blz. 343) Geleverd met isolerende schroeven. IP 55 verzekerd
036244	Koppelingskit (horizontaal of verticaal) voor wandkasten hoogte $\geq 500$ mm Bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kader die voor de kabeldoorvoer en voor de afdichting zorgt</li> <li>• 2 verbindingstukken voor de bevestigingsbeugels (ref. 036409, afzonderlijk te bestellen)</li> </ul>
036513	Inox vergrendelingsbeugel voor wandkasten met hoogte $\geq 400$ mm ter aanvulling van de sloten Voor 3 hangsloten max. $\varnothing 7$ mm
036807	Handgreep met 3-puntsluiting Voor montage van een handgreep op wandkasten Marina met hoogte $\geq 700$ mm ter vervanging van de sloten Geleverd met regelbare stangverbinding Uitgerust met een Europese halve cilinder met sleutel 2433 A Andere sleutelcodes: gelieve ons te contacteren

Andere toebehoren voor sluitingen (blz. 355)

## Polyester wandkasten Marina kenmerken

### ■ Afmetingen en gewicht van de kasten

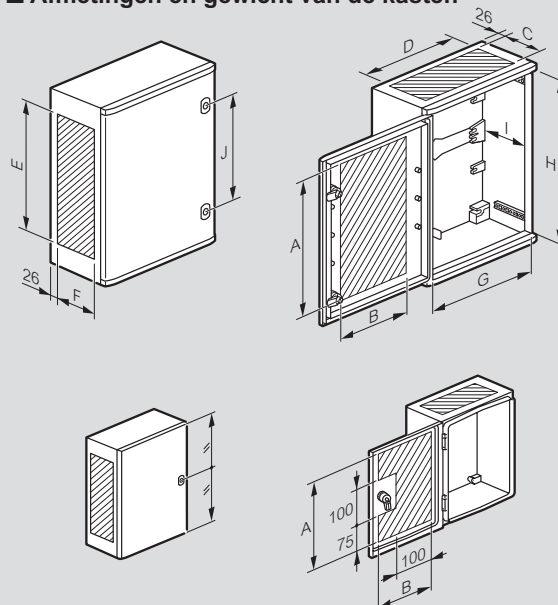

Ref.	Nuttige afmetingen (mm)										Gewicht (kg)	Gewicht met glazen deur (kg)
	A <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>	C	D	E	F	G	H	I max.	J		
036250	250	150	105	195	250	115	194	280	-	-	1,75	-
036251/71	300	180	130	250	260	150	260	350	178	200	3,7	4
036252/72	400	280	130	350	360	150	360	450	178	300	5,1	5,6
036255/75	500	280	180	350	460	180	360	560	225	400	6,4	7
036256/76	600	340	170	400	560	170	460	662	211	400	11,2	12,3
036261/81	700	440	220	500	660	230	560	762	261	500	15,2	16,7
036263/83	900	600	220	700	860	230	760	962	261	580	21,8	23,9
036264/84	1100	600	220	700	1060	230	960	1162	261	700	25	27,5

(1) Behalve kasten met glazen deur

### ■ Bevestiging van de uitrusting in de kasten

Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E <sup>(1)</sup> (mm)	F (mm)
036250	263	163	-	-	-	-
036251/71	325	225	125	225	102,5	228,5
036252/72	425	325	225	325	87,5	228,5
036255/75	525	325	325	325	95	328,5
036256/76	625	425	425	425	100	428,5
036261/81	725	525	525	525	100	528,5
036263/83	925	725	725	725	100	728,5
036264/84	1125	725	925	725	100	728,5

(1) 2 contactpunten op hoogte behalve ref. 036250

### Montage gedeeltelijke platen

Ref. coffret	Afmet. platen (mm)	Ref. platen		
		Volle	Lina 12,5	Lina 25
036252/72	300 x 400	036052	036004	036011
036255/75	400 x 400	036070	036005	036092
036256/76	500 x 500	036071	036014	036093
036261/81	600 x 600	036057	036024	036017
036263/83	800 x 800	036060	036034	036020
036264/84	1000 x 800	036061	036042	036021

### ■ Regeling van de uitrusting (optioneel)

Ref.	Plaat (mm)		Frame met 2 rails (mm)	
	A max	A min (met ref. 036242)	B max	B min (met ref. 036242)
036250	135	-	-	-
036251/71	170	70	155	55
036252/72	170	70	155	55
036255/75	220	70	205	55
036256/76	220	70	205	55
036261/81	270	70	255	55
036263/83	270	70	255	55
036264/84	270	70	255	55