



036285



036286 + sokkel 036296  
+ binnendeur 036367  
+ dak 036297


Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

IP 66 volgens IEC EN 60529  
IK 10 volgens IEC EN 62262 (EN 50102)  
Goedkeuringen Bureau Veritas  
Klasse II (geschikt voor het realiseren van volledig geïsoleerde borden Klasse II, volgens EN 61439-1). Glasvezelversterkt polyester Zelfdovend 960 °C volgens IEC EN 60695-2-11  
Bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen  
Geleverd met bevestigingskit voor volledige plaat of stijprofielen.  
Diepteregeling van de uitrustingen  
Voorzien van kabeldoorvoerplaten onderaan  
Omkeerbare deur met rechthoekig metalen frame met rasterboringen  
3-puntsluiting met handgreep, uitgerust met een Europese halve cilinder met sleutel 2433 A (andere sleutelcodes: gelieve ons te contacteren)  
Scharnierassen en inox scharnieren

Ref.	Vloerkasten RAL 7035			Equivalent metalen vloerkasten		
	Buitenmaten			Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
036285	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	1400	800	400
036286	1460	800	463	1600	800	400
036287	1660	800	463	1800	800	400

Ref.	Sokkel RAL 7035	
	036296	Hoogte 170 mm Met voor- en achterplaten Mogelijkheid om 2 sokkels op elkaar te plaatsen Voor vloerkasten met breedte 800 x diepte 400 mm

Ref.	Dak RAL 7035	
	036297	Voor vloerkasten met breedte 800 x diepte 400 mm Materie: ABS

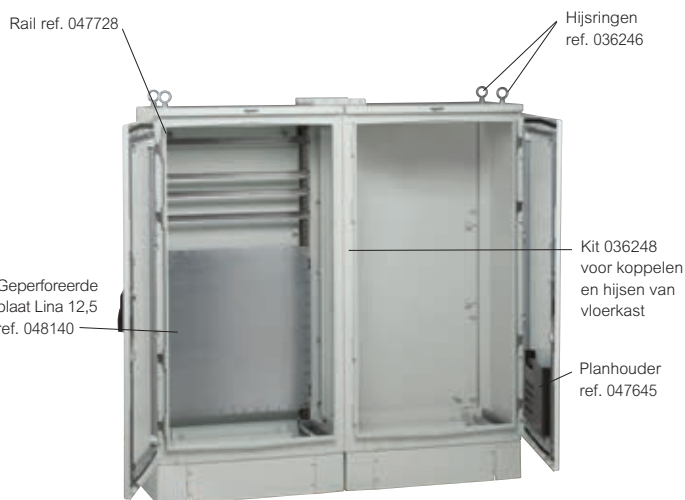

Voorbeeld van 2 vloerkasten 036285 op sokkel 036296, gemonteerd en uitgerust

Ref.	Uitrustingen					
	<b>Volle platen</b> Verzinkt staal. Voorgemarkeerd om de 100 mm Toelaatbare belasting: 200 kg/m <sup>2</sup> Voor vloerkasten					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Nettogewicht (kg)			
034959	1400	800	27			
034950	1600	800	30,5			
034418	1800	800	34			
	<b>Lina 12,5 platen</b> Verzinkt staal met doorboringen voor een plaatsing van de uitrustingen zonder aftekening Automatische haaksheid: • Ø 6,5 mm voor isolerende klinknagels ref. 036644 (bedradingskoker) • Ø 3,3 mm voor uitrustingen met schroeven ref. 034745 Worden gemonteerd met behulp van stijprofielen voor ref. 048140/43 Rechtstreekse plaatsing voor ref. 034608 (kasthoogte 1400 mm)					
	Hoogte (mm)	Platen Breedte (mm)	Nettogewicht (kg)	Toelaatbare belasting (kg/m <sup>2</sup> )		
048140	800	800	5,9	150		
048143	1000	800	7,6	150		
034608	1400	800	14,6	150		
	<b>Lina 25 geperforeerde platen</b> Verzinkt staal. Worden gemonteerd met behulp van stijprofielen voor ref. 047490/95 Rechtstreekse plaatsing voor ref. 034609 (kasthoogte 1400 mm)					
	Hoogte (mm)	Platen Breedte (mm)	Nettogewicht (kg)	Toelaatbare belasting (kg/m <sup>2</sup> )		
047490	800	800	3,9	150		
047495	1000	800	5	150		
034609	1400	800	6,7	150		
	<b>Binnendeuren RAL 7035</b> IP xxB. Staal bekleed met polyester structuur Dubbelbaardsluiting Geschikt voor cilindersloten en andere afdrucken (blz. 355) Afstand tussen kastdeur en interne deur: 78 mm Rechts of links openend, voorzien van vingergaten					
	Voor vloerkasten.		Afmetingen deuren		Nuttige afm. deuren	
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
036366	1400	800	1280	675	1200	580
036367	1600	800	1480	675	1400	580
036368	1800	800	1680	675	1600	580