


# Wandkasten Atlantic, Atlantic inox en Marina


## volle platen en geperforeerde platen



036058

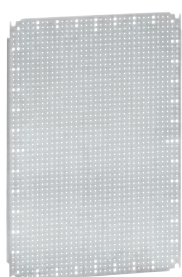

036031

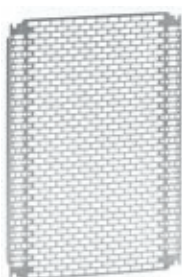

036018



Lina plaat 12,5  
Ref. 036022, montage  
verticaal in Atlantic  
wandkast ref. 036926



Lina plaat 12,5 ref. 036022,  
montage horizontaal in Atlantic wandkast  
Ref. 036977



Keuzetabel van wandkasten en uitrustingen **blz. 341**  
Technische kenmerken **zie [www.ecatleg.be](http://www.ecatleg.be)**

Ref.	Volle platen			Verzinkt staal		Horizontale montage van wandkasten	
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
036050 <sup>2</sup>	300	200	0,6				
036049 <sup>1</sup>	300	220	0,9				
036069	300	300	1				
036052	400	300	1,3	300	400		
036070	400	400	1,7				
036055	500	400	2,7				
036071	500	500	3,5				
036056	600	400	3,3	400	600		
036084	600	500	4,9				
036057	600	600	6,2				
036054	600	1000	10,6	1000	600		
036058	700	500	6				
036059	800	600	8,4	600	800		
036060	800	800	11,4				
036061	800	1000	14,4	1000	800		
036085	1200	600	12,1				
036064	1200	800	18,5				
036065	1200	1000	23	1000	1200		
036067 <sup>2</sup>	1400	800	26,4				

Ref.	Platen Lina 12,5			Verzinkt staal		Horizontale montage van wandkasten	
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)		
036000 <sup>2</sup>	300	200	0,4				
036001 <sup>1</sup>	300	220	0,47				
036002	300	300	0,6				
036004	400	300	0,8	300	400		
036005	400	400	1,1				
036009	500	400	1,5				
036014	500	500	1,85				
036022	600	400	2,2	400	600		
036024	600	600	3,7				
036040	600	1000	6,8	1000	600		
036031	700	500	3,7				
036033	800	600	5,2	600	800		
036034	800	800	7				
036042	1000	800	9,2	800	1000		
036046	1200	800	11,1				
036047	1200	1000	13,9	1000	1200		
036075 <sup>2</sup>	1400	800	13				

### Platen Lina 12,5

Verzinkt staal

Met boorgaten die toelaten de uitrusting te monteren zonder affekening

Automatische haakse plaatsing:

- Ø 6,5 mm voor klinknagel in kunststof ref. 036644 (bedradingskoker)

- Ø 3,3 mm voor uitrusting met schroef ref. 034745

Ref.	Geperforeerde platen Lina 25		Gewicht (kg)
	Hoogte x Breedte (mm)		
036007 <sup>2</sup>	300 x 200		0,4
036099 <sup>1</sup>	300 x 220		0,4
036091	300 x 300		0,5
036011	300 x 400		0,6
036012	400 x 300		0,6
036092	400 x 400		0,8
036013	400 x 600		1,1
036015	500 x 400		0,9
036093	500 x 500		1,1
036016	600 x 400		1,3
036017	600 x 600		2,1
036006	600 x 800		3,1
036008	600 x 1000		3,7
036018	700 x 500		2
036019	800 x 600		3,1
036020	800 x 800		4
036094	800 x 1000		5
036023	1000 x 600		3,7
036021	1000 x 800		4,9
036010	1000 x 1200		8,5
036087	1200 x 800		7,1
036088	1200 x 1000		8,5
036090 <sup>2</sup>	1400 x 800		7,8

### Klipmoeren voor geperforeerde platen

Geleverd zonder schroeven

Voor schroef M4

Voor schroef M5

Voor schroef M6

Ref.	Toebehoren
036644	Versterkte kunststof klinknagel Ø 6 mm voor boorgat Ø 6,5 mm
034745	Zelfborende-zelftappende schroefkop 4,8 x 16 mm voor Ø 3,3 mm
034750	Schroefafscherming voor isolatie van schroefkoppen ref. 034745 in de bedradingskokers

1 : Voor Marina wandkasten

2 : Voor Atlantic metaal en inox wandkasten