


Toebehoren voor vloerkasten Altis™ samenstelbaar metaal

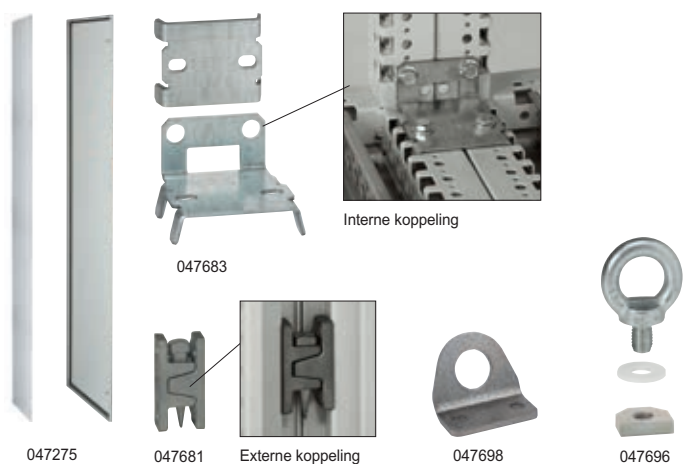

Ref.	Set van 2 zijpanelen RAL 7035	
	Geleverd met onverliesbare schroeven	
	Voor vloerkasten:	
	Afmetingen (mm)	
	Hoogte	Diepte
047261	1200	400
047262	1800	400
047263	2000	400
047265	1600	500
047266	1800	500
047267	2000	500
047268	1200	600
047270	1600	600
047271	1800	600
047272	2000	600
047275	2000	800

Koppelingskits voor vloerkasten

Behouden de IP-graad van de vloerkasten

Externe koppeling voor belasting van 500 kg/m³

Konische as die de uitlijning van de vloerkasten garandeert

Geheel bestaande uit:

- 12 koppelings-elementen
- 6 vergrendelingsassen
- dichtingsring

047681

Interne koppeling voor belasting van 500 kg/m³

Geheel bestaande uit:

- 6 koppelingsbeugels
- dichtingsring

047682

Interne koppeling voor belasting van 1000 kg/m³

Geheel bestaande uit:

- 4 beugels
- 2 koppelingsbeugels
- dichtingsring

047683

Hijsringen M14

Set van 4 ringen voor een belasting van 1000 kg/m³

047696

Hijsprofielen


Set van 2 hijsprofielen
Voor gekoppelde vloerkasten: 1000 kg/m³
Stabiliseert de lading tussen 2 vloerkasten tijdens het hijsen

047698

HET STANDAARD GAMMA VERDEELKASTEN TOT 4000 A

XL³ S 630

XL³S 630-kast uitgerust met een horizontaal en verticaal railstel in koper

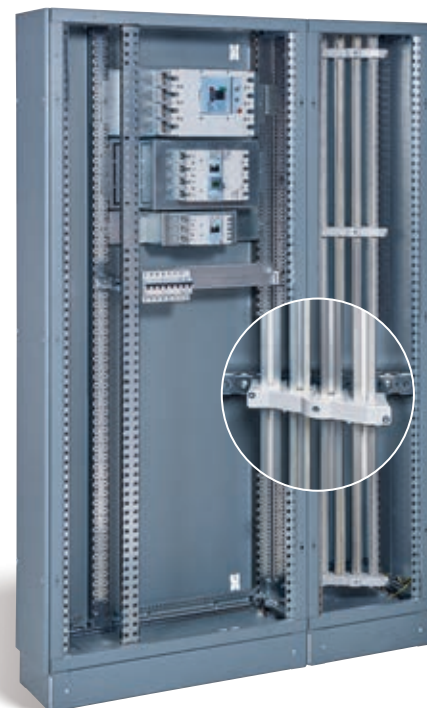

XL³ S 4000

XL³S 4000-kast uitgerust met C-vormige aluminium railstellen
Zijdelingse verticale montage in kabelmantel + horizontaal railstel



Zie blz. 284