


Kabeldoorvoerplaten voor vloerkasten Altis™ metaal

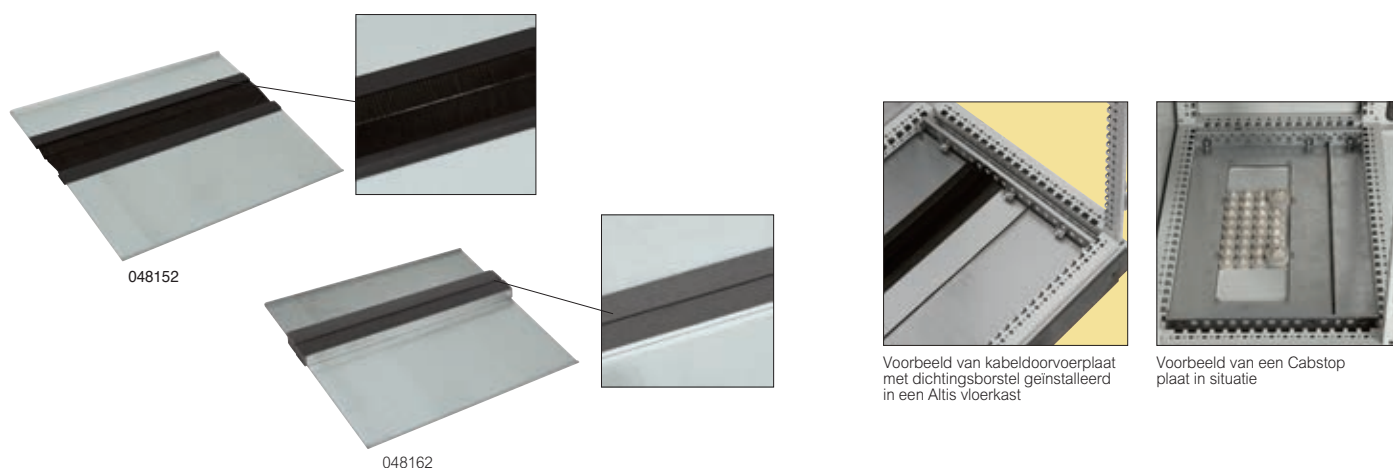

Technische kenmerken en plaatsingschema voor de platen zie www.ecatalog.be
Keuzetabellen blz. 356 tot 361

Kabeldoorvoerplaten onderaan in de vloerkasten Altis:

- kabeldoorvoer (met dichtingsborstels, elastisch klemprofiel, voor wartels en Cabstop)
- afsluitplaten, afzonderlijk te bestellen vanaf diepte 500 mm

Voor vloerkasten met breedte 1200 mm of 1600 mm, zijn 2 sets met breedte respectievelijk 600 mm of 800 mm nodig
Geleverd met schroeven en dichtingsring

Ref.	Platen met dichtingsborstel IP 43
	Bestaande uit 2 platen met dichtingsborstel Voor vloerkasten met diepte ≥ 400 mm
048150*	400
048152*	600
048154*	800
048156*	1000

Ref.	Platen met elastisch klemprofiel IP 43
	Bestaande uit 2 platen met een elastisch klemprofiel 25 x 30 mm Voor vloerkasten met diepte ≥ 400 mm
048160*	400
048162*	600
048164*	800
048166*	1000

Ref.	Platen voor wartels IP 55
	Voor vloerkasten met diepte ≥ 400 mm
048180 ¹	400
048181 ¹	600
048182 ¹	800
048183 ¹	1000

Ref.	Platen Cabstop IP 55
	Platen van vuurvast polypropyleen RAL 7035 Kabelingen bestaande uit een kabelspanner voor de mechanische trekbelasting en elastomeerstukken voor de waterdichtheid Ingang Ø 5 tot 14 gelijkwaardig aan wartel ISO 16/20 en wartel PG 9/11/13/16 Ingang Ø 14 tot 24 gelijkwaardig aan wartel ISO 25/32 en wartel PG 21/22 Rechtstreeks te perforeren met de kabel (zonder gereedschap) Sluit perfect af rond de kabel Vervanging van de kabel blijft mogelijk Geleverd met afdichtingsstoppen waarmee een geperforeerde ingang kan worden afgesloten, die IP 55 garanderen, en kabelafkoppelingshulpstukken
	Voor vloerkasten met diepte ≥ 400 mm
048170*	400
048172*	600
048174*	800
048176*	1000

Ref.	Voor vloerkasten		Aantal platen voor het geheel
	Breedte (mm)	Diepte (mm)	
048157	400	500	1
048158	400	600	1
048159	400	800	2
048167	600	500	1
048168	600	600	1
048169	600	800	2
048177	800	500	1
048178	800	600	1
048179	800	800	2
048187	1000	500	1
048188	1000	600	1
048189	1000	800	2

(1) Afsluitplaat afzonderlijk te bestellen vanaf diepte 500 mm

Wartels in kunststof en metaal
Zie blz. 426

