


Uitrustingen voor vloerkasten Altis™




Voorbeeld van een frame uitgevoerd met stijpprofielen 047552 en rails 047728



048020

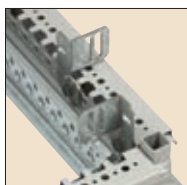

Voorbeeld van beugels ref. 048020 in reële omstandigheden

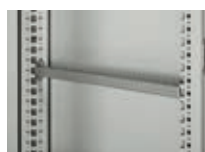

048015
Horizontale dwarssteun



Multifunctionele dwarsbalken ref. 048024 en 2 x 048025



Voorbeeld van een vloerkast met scheidingschot ref. 048043



034738



048043



047476

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Frames
	Geprofileerde stijpprofielen
	Voor rails (hieronder), of ref. 037402 (blz. 373), of gedeeltelijke platen
	Set van 2 gegalvaniseerde steunen
	Voor vloerkasten Hoogte (mm)
047550	1200
047552	1600
047553	1800
047554	2000
	Rails voor frame
	Gegalvaniseerd
	diepte 15 mm
	Breedte 1200 en 1600 mm met langwerpige gaten
	Voor vloerkasten Breedte (mm)
047724	400
047726	600
047728	800
047730	1000
047732	1200
047736	1600

048020	Bevestiging van andere stijpprofielen
	Set van 4 haken voor frame met andere stijpprofielen voor monoblok vloerkasten en samenstelbare vloerkasten of voor bevestiging van een aardingsstaaf in de monoblok vloerkasten

	Geperforeerde dwarsprofielen
	Set van 2 stuks. Voor de uitvoering van gedeeltelijke frames in samenstelbare vloerkasten. Voorpositionering door ophanging vóór de definitieve bevestiging met schroeven. Verzinkt staal
	Horizontaal
	Voor vloerkasten Breedte of diepte (mm)
048014	400
048015	500
048016	600
048017	800
048018	1000
	Multifunctioneel
	Perforaties voor clipmoeren met tussenafstand van 25 mm
	Voor vloerkasten Breedte, hoogte of diepte (mm)
048024	400
048025	500
048026	600
048027	800
048028	1000
048029	1200
048031	1600
048032	1800
048033	2000

Ref.	Scheidings- en isolatieschotten
	Verticale plaatsing tussen 2 samenstelbare vloerkasten over de volledige hoogte, behalve met volle platen over totale breedte
	Geleverd met schroeven en dichting
	Verzinkt staal
	Hoogte 1800 mm
	Voor vloerkasten
	Diepte (mm)
048035	400
048036	500
	Hoogte 2000 mm
048040	400
048041	500
048042	600
048043	800

	Profielen
	Voor vastklemmen van de kabels met klem ref. 034738
	Rechtstreekse bevestiging op stijpprofielen, platen of frames van samenstelbare vloerkasten
	Voor vloerkasten met breedte 1600 mm, bestel 2 profielen ref. 047236
	Geleverd met bevestigingssysteem
	Verzinkt staal
	Voor vloerkasten Breedte (mm)
047235	600
047236	800/1600
047237	1000
047238	1200

034738	Inox flens
	Voor kabel met Ø 10 tot 35 mm

	Sets van 2 steunen voor zware belasting	
	Worden rechtstreeks onderaan in de vloerkast bevestigd	
	Regelbare bevestiging van uitrustingen	
	Geleverd met bevestigingssysteem M6, M8 en M10	
	Voor vloerkasten breedte (mm)	Maximale belasting (kg)
047475	600	300
047476	800	300
047477	1000	300

	Kabelgeleidingsroosters
	Om in vloerkasten kabelgoten te maken met multifunctionele dwarsprofielen (blz. hiernaast), afzonderlijk te bestellen
	Voor het vastzetten van de kabelbundels
	Lengte 3 m en hoogte 54 mm
046469	Breedte 200 mm
046470	Breedte 400 mm

Schroefwerk zie blz. 373