


Railklemmen met schroefaansluiting Viking™ 3

voor koperen geleiders

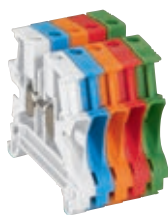

TN-C-S schema
Scheiding PEN
037198 + 037104 + 037542



037161 + 037101 + 037121
+ 037131 + 037177



037169




037168




037174



037176

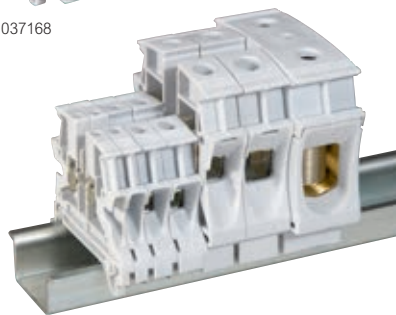

Identiek profiel tot spoed van 10 mm,
identieke hoogte voor spoed van 12 tot 22 mm

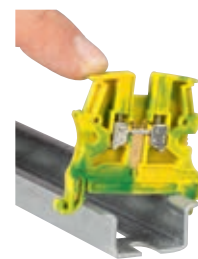

037170 op rail

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Doorvoer	Capaciteit			Spoed (mm)
	Kleur	Nominale doorsnede (mm ²)	Stijve geleider (mm ²)	Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm ²)	
037160	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
037100	Blauw				
037120	Orange				
037130	Rood				
037161	Grijs	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
037101	Blauw				
037121	Orange				
037131	Rood				
037177	Groen	6	0,5 tot 10	0,25 tot 6	8
037162	Grijs				
037102	Blauw				
037178	Groen				
037163	Grijs	10	1,5 tot 16	2,5 tot 10	10
037103	Blauw				
037164	Grijs	16	1,5 tot 25	4 tot 16	12
037104	Blauw				
037198	Groen				
037165	Grijs	35	2,5 tot 50	4 tot 35	15
037105	Blauw				
037199	Groen				
037166 ¹	Grijs	70	25 tot 95	16 tot 70	22
1 verbinding - 1 ingang / 1 uitgang					
037169	Grijs	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
037109	Blauw				
2 verbindingen - 2 boven elkaar					
037167	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
037107	Blauw				
037168	Grijs	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
037108	Blauw				
3 verbindingen - 3 boven elkaar					
037151 ²	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5

Ref.	Voor beschermingsgeleider	Capaciteit			Spoed (mm)
	Kleur	Nominale doorsnede (mm ²)	Stijve geleider (mm ²)	Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm ²)	
037170 ³	Groen/geel	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
037171 ³	Groen/geel	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
037172 ³	Groen/geel	6	0,5 tot 10	0,25 tot 6	8
037173 ³	Groen/geel	10	1,5 tot 16	2,5 tot 10	10
037174	Groen/geel	16	1,5 tot 25	4 tot 16	12
037175	Groen/geel	35	2,5 tot 50	4 tot 35	15
1 verbinding - onbeschermd					
037176	-	35	2,5 tot 50	4 tot 35	15
1 verbinding - 2 ingangen / 2 uitgangen					
037179	Groen/geel	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6

Ref.	FNA - Fase / Nulleider / Aarding	Capaciteit			Spoed (mm)
	Kleur	Nominale doorsnede (mm ²)	Stijve geleider (mm ²)	Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm ²)	
037152 ²	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5

(1) Geïntegreerd scheidingsschot
(2) Capaciteit stijve geleider: max. 2,5 mm² met equipotentiale verbindingsrail
(3) Producten niet beschikbaar voor verkoop in Duitsland

Specifieke kleuren van schroefklemmen (wit, bruin, geel, donkergrijs, paars)
Contacteer ons

