


# Railklemmen met schroefaansluiting Viking™ 3 (vervolg)

voor koperen geleiders

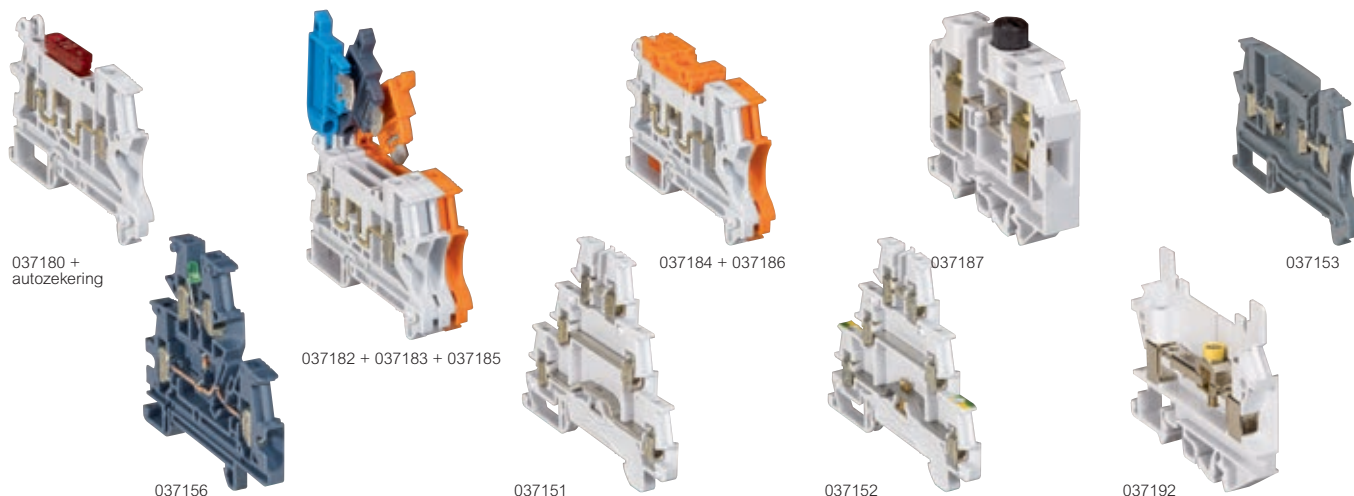


Technische kenmerken zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Om de elektrische verbinding tot stand te brengen tussen 2 soepele (met of zonder draadbusje) of stijve koperen geleiders 2 verbindingrailszones voor equipotentiaalverbinding met automatische aansluiting tot spoed 8 (uitsluitend bovenste verbinding voor etage-klemmen). Voor rails diepte 15 mm, rails EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm

Ref.	Deelbaar 1 verbinding				
	Onderbreking door grijper of door mini-grijper met gereedschap				
	<b>Open, uitrustbaar</b>				
	Rechtstreekse montage mogelijk van de grijpers ref. 037515/16/17/18, of in ZLS van een auto-zekering of een mini-automaat				
	Kleur	Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037180	Grijs	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037181	<b>Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper</b>				
	Grijs	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037182	<b>Voor nulleiderring met blauwe grijper</b>				
	Grijs/ Blauw	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037183	<b>Voor standaardkring met grijper</b>				
	Grijs	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037184	<b>Voor standaardkring met mini-grijper</b>				
	Grijs	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037185	<b>Voor niet-onderbroken kring met grijper</b>				
	Oranje	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037186	<b>Voor niet-onderbroken kring met mini-grijper</b>				
	Oranje	2,5	0,25 tot 2,5	0,25 tot 2,5	6
037187	<b>Voor patroon 5 x 20 met schroefdp</b>				
	Grijs	10	0,25 tot 10	0,25 tot 10	12

**Grijpers, verbindingstaafjes en smeltverklikkers** (blz. 409)

Markersysteem CAB 3  
Zie blz. 412

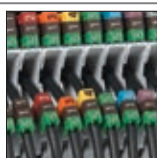

Ref.	Met functie				
	<b>1 verbinding - uitrustbaar</b>				
	Aansluiting van de component met schroef				
	Kleur	Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037153	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
037154	<b>1 verbinding - met diode</b>				
	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
037155	<b>2 verbindingen - 2 boven elkaar - met diode</b>				
	Grijs	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
037156	<b>2 verbindingen - 2 boven elkaar - met led</b>				
	Spanningscontrole (12/24 V <sub>=</sub> en ~)				
	Grijs	4	0,25 tot 6	0,25 tot 4	6
	<b>Voor sensoren en actuatoren</b>				
	Voor de aansluiting van de sensoren (ref. 037151) of actuatoren (ref. 037152), en hun gemeenschappelijke voeding dankzij de equipotentiale verbindingrails ref. 037546/47				
	<b>3 verbindingen - 3 boven elkaar - voor sensor</b>				
	Kleur	Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037151 <sup>1</sup>	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
	<b>3 verbindingen - 3 boven elkaar - voor actuator</b>				
	Groen/gele markering voor onderste niveau				
	Metalen voet. Schroefloze bevestiging op rail				
037152 <sup>1</sup>	Grijs	2,5	0,25 tot 4	0,25 tot 2,5	5
	<b>Deelbare klem voor meting</b>				
	<b>1 verbinding</b>				
	Maakt het mogelijk, met zijn toebehoren, een interventie (metingen, onderhoud, ...) uit te voeren op een stroom-, spannings-, vermogenmeetkring terwijl de secundaire kring van de stroomtransformator gesloten blijft				
	Kleur	Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (met of zonder draadbusje) (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037192	Grijs	4	0,25 tot 4	0,25 tot 4	8

**Toebehoren** (blz. 408 en 409)

**Eindblokken** (blz. 408)

(1) Capaciteit stijve geleider: max. 2,5 mm<sup>2</sup> met equipotentiale verbindingrail