

# Railklemmen met veeraansluiting Viking™ 3 voor koperen geleiders



037260 + 037200 + 037220



037201




037221




037263




037240

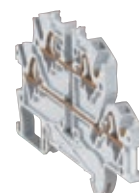

037267

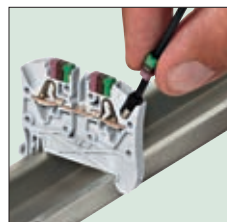


Steekbare klemmen voor soepele draad met draadbusje of stijve draad tot een spoed van 6 mm

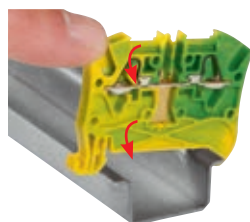

037270 Automatische bevestiging op rail



037272

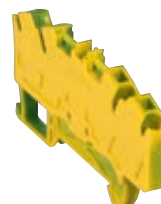

037279

Technische kenmerken **zie [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)**

Systeem met schroefloze aansluiting, van het veerdruktype uit inox. Maakt het mogelijk de elektrische verbinding tot stand te brengen tussen 2 stijve of soepele geleiders met of zonder draadbusje (zie blz. 418). Een stijve geleider of een soepele geleider met draadbusje, tot een spoed van 6 mm, kan direct en zonder gereedschap worden ingestoken. 2 verbinderailzones voor equipotentiaalverbinding met automatische aansluiting (uitsluitend bovenste verbinding voor klemmen 2 verbindingen). Voor rails diepte 15 mm, rails EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm.

Ref.	Doorvoer					
	Grijs voor standaardkring, blauw voor nulleider, oranje voor een kring die niet wordt onderbroken door de hoofdscheider					
<b>1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang</b>						
	Kleur	Nominale doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (mm <sup>2</sup> )	Soepele geleider met busje (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037260	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037200	Blauw					
037220	Oranje					
037261 <sup>1</sup>	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
037201 <sup>1</sup>	Blauw					
037221 <sup>1</sup>	Oranje					
037262 <sup>1</sup>	Grijs	6	0,5 tot 6	0,5 tot 6	0,5 tot 6	8
037202 <sup>1</sup>	Blauw					
037263 <sup>1</sup>	Grijs	10	0,75 tot 10	0,75 tot 10	0,75 tot 10	10
037203 <sup>1</sup>	Blauw					
037264 <sup>1</sup>	Grijs	16	4 tot 16	4 tot 16	4 tot 16	12
037204 <sup>1</sup>	Blauw					
<b>1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen</b>						
037240	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037241	Blauw					
037242	Oranje					
037243 <sup>1</sup>	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
037244 <sup>1</sup>	Blauw					
<b>1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen</b>						
037246	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037247	Blauw					
037269 <sup>1</sup>	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
037209 <sup>1</sup>	Blauw					
<b>2 verbindingen - 4 geleiders - 2 boven elkaar</b>						
037267	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037207	Blauw					
037268 <sup>1</sup>	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
037208 <sup>1</sup>	Blauw					

Ref.	Voor beschermingsgeleider					
	Metalen voet Schroefloze bevestiging op rail PEN vanaf 10 mm <sup>2</sup>					
<b>1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang</b>						
	Kleur	Nominale doorsn. (mm <sup>2</sup> )	Stijve geleider (mm <sup>2</sup> )	Capaciteit Soepele geleider (mm <sup>2</sup> )	Soepele geleider met busje (mm <sup>2</sup> )	Spoed (mm)
037270 <sup>2</sup>	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037271 <sup>1,2</sup>	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
037272 <sup>1,2</sup>	Groen/geel	6	0,5 tot 6	0,5 tot 6	0,5 tot 6	8
037273 <sup>1,2</sup>	Groen/geel	10	0,75 tot 10	0,75 tot 10	0,75 tot 10	10
037274 <sup>1,2</sup>	Groen/geel	16	0,5 tot 6	4 tot 16	4 tot 16	12
<b>1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen</b>						
037210	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037211 <sup>1</sup>	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6
<b>1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen</b>						
037212	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037279 <sup>1</sup>	Groen/geel	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 4	6

(1) Geïntegreerd scheidingsschot  
(2) Producten niet beschikbaar voor verkoop in Duitsland



Starfix draadbusjes en tangen  
**Zie blz. 418**

