


Railklemmen met veeraansluiting Viking™ 3 (vervolg)

voor koperen geleiders

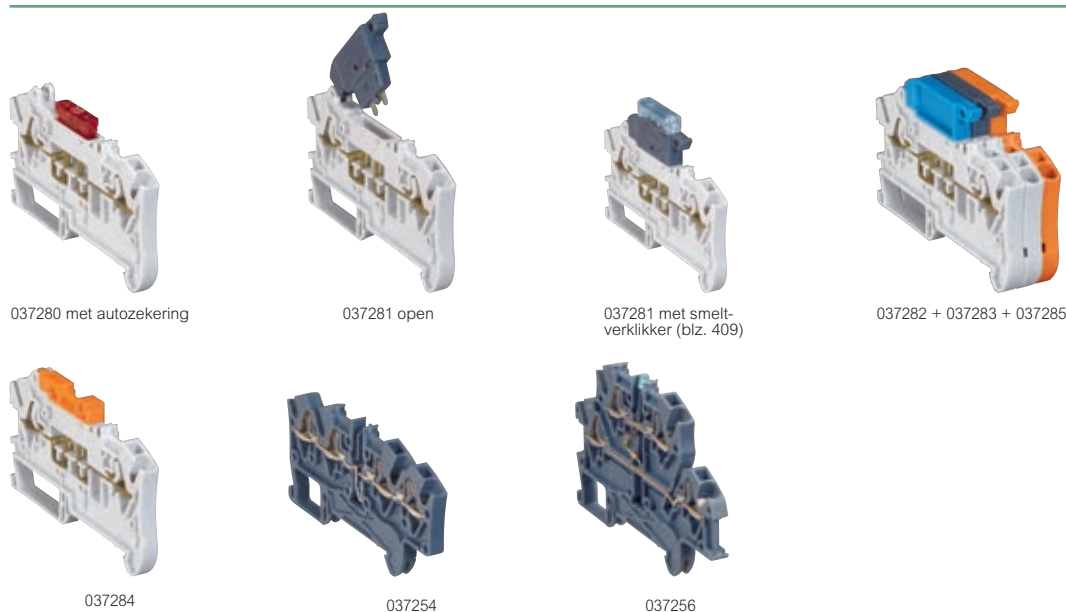

Technische kenmerken **zie www.ecatalog.be**

Systeem met schroefloze aansluiting, van het veerdruktype uit inox
 Maakt het mogelijk de elektrische verbinding tot stand te brengen tussen 2 stijve of soepele geleiders met of zonder draadbusje (zie blz. 418)
 Een stijve geleider of een soepele geleider met draadbusje, tot een spoed van 6 mm, kan direct en zonder gereedschap worden ingestoken
 2 verbindingrailzones voor equipotentiaalverbinding met automatische aansluiting (uitsluitend bovenste verbinding voor klemmen 2 verbindingen)
 Voor rails diepte 15 mm, rails EN 60715 diepte 7,5 mm en 15 mm)

Ref.	Deelbaar 1 verbinding - 2 geleiders					
	Onderbreking door grijper of door mini-grijper met gereedschap					
	Open, uitrustbaar					
	Rechtstreekse montage mogelijk van de grijpers ref. 037515/16/17/18, of in ZLS van een auto-zekering of een mini-automaat					
	Kleur	Nominale doorsn. (mm ²)	Stijve geleider (mm ²)	Capaciteit Soepele geleider (mm ²)	Soepele geleider met busje (mm ²)	Spoed (mm)
037280	Grijs	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037281	Voor smeltpatroon 5 x 20 met grijper					
	Grijs	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037282	Voor nullederkring met blauwe grijper					
	Grijs/blauw	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037283	Voor standaardkring met grijper					
	Grijs	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037284	Voor standaardkring met mini-grijper					
	Grijs	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037285	Voor niet-onderbroken kring met grijper					
	Kring niet onderbroken door de hoofdscheider					
	Oranje	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6
037286	Voor niet-onderbroken kring met mini-grijper					
	Kring niet onderbroken door de hoofdscheider					
	Oranje	2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	0,5 tot 2,5	6

Grijpers, verbindingstaafjes en smeltverklikkers (blz. 409)

Ref.	Met functie					
	1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen - met diode					
	Kleur	Nominale doorsn. (mm ²)	Stijve geleider (mm ²)	Capaciteit Soepele geleider (mm ²)	Soepele geleider met busje (mm ²)	Spoed (mm)
037254	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037255	2 verbindingen - 4 geleiders - 2 boven elkaar - met diode					
	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5
037256	2 verbindingen - 4 geleiders - 2 boven elkaar - met led					
	Spanningsaanwezigheid (12/24 V= en ~)					
	Grijs	4	0,5 tot 6	0,5 tot 4	0,5 tot 2,5	5

Toebehoren (blz. 408)
Eindblokken (blz. 409)

Universeel markeersysteem CAB 3
Zie blz. 412

