


Toebehoren voor railklemmen Viking™ 3 (vervolg)

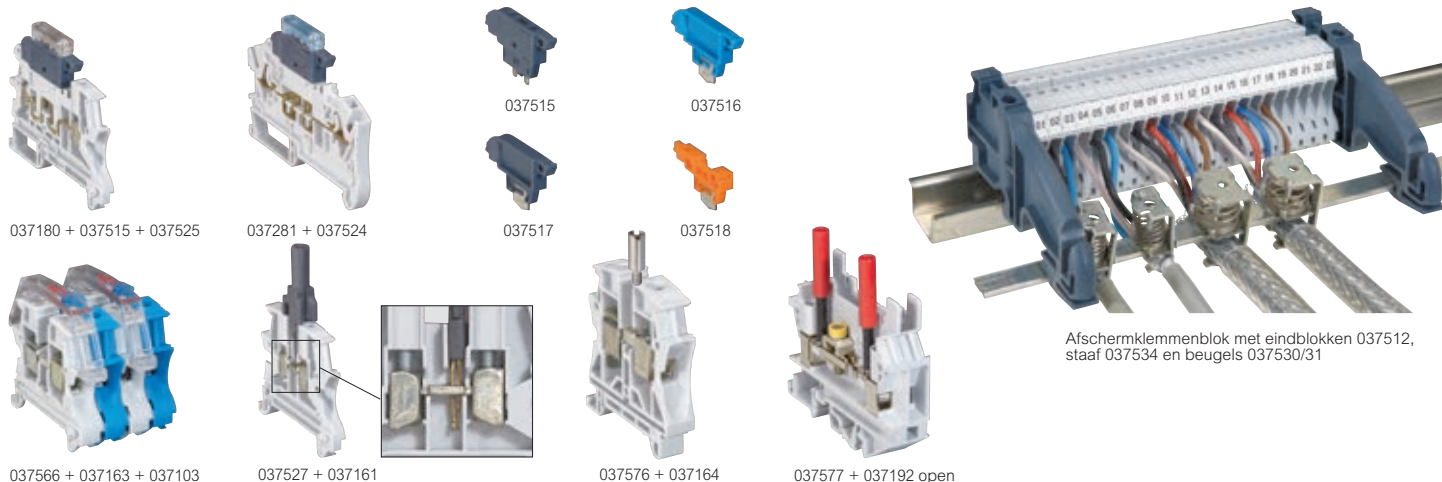

Afschermklemmenblok met eindblokken 037512, staaf 037534 en beugels 037530/31

Technische kenmerken zie www.ecatalog.be

Ref.	Equipotentiaalverbindingstoebehoren (vervolg)	Ref.	Afschermingstoebehoren
037540 037542 ¹ 037544	Staven voor schroefklemmen Frontale schroefmontage. Voorgemonteerd, niet geïsoleerd. Doorlopende of afwisselende verbinding Voor 12 klemmen met spoed van 10 mm Voor 12 klemmen met spoed van 12 mm Voor 12 klemmen met spoed van 15 mm		Voor een veilige en eenvoudige aansluiting van de afscherming van de kabels Afschermbeugels Voor schroef- en veerklemmen
037546 037547	Verbindingsrails voor schroefklemmen met 3 lagen Voor onderste en tussenlagen van de klemmen ref. 037151/52. Zijmontage Geïsoleerd en afsnijdbaar	037530 037531 037532	<ul style="list-style-type: none"> • montage door rotatie op verzamelstaaf 10 x 3 mm ref. 037534 • montage met schroef M4 (meegeleverd) op plaat • montage op rail met ref. 036469 (zie blz. 373) Voor kabel diameter 3 tot 8 mm Voor kabel diameter 4 tot 13,5 mm Voor kabel diameter 10 tot 20 mm
037582 037585	Verbindingsrails voor veerklemmen Frontale montage met automatische inbreng, zonder schroeven. Geïsoleerd. Kleur rood Voor 2 klemmen met spoed van 10 mm Voor 2 klemmen met spoed van 12 mm	037534 037535	Stalen afschermstaaf Voor schroef- en veerklemmen. Lengte 1 m Te gebruiken met eindblokken ref. 037512 10 x 3 mm Staaf voor doorlopende afscherming Voor schroefklemmen 1 ingang/1 uitgang spoed van 5, 6, 8 en 10 mm. Aansluiting met klemmen 2,8 x 0,8 mm of door las Capaciteit: 1 mm ²
	Toebehoren voor deelbare klemmen Voor schroef- en veerklemmen		Adapter voor bevestiging op asymmetrische rail Voor montage op rail van een apparaat geschikt voor een rail Breedte 17 mm. Verhoging van het apparaat met 6 mm Materiaal: PC - ABS
037515 037516 037517 037518	Grijpers Voor open, uitrustbare klemmen ref. 037180 en 037280. Manuele onderbreking met grijper, gereedschap nodig voor mini-grijper Grijper smeltpatroon 5 x 20 Blauwe grijper nulleider Grijs grijper Mini-grijper	036466	
037521 037522	Verbindingsstaafjes Voor grijper en mini-grijper Voor 2 klemmen Voor 3 klemmen		
037524 037525	Smeltverklidders Opklikbaar op de klemmen ref. 037181, 037281 of grijper 037515 (spanningsloos) 12/24/48 V _~ en \sim voor klem met smeltpatroon 5 x 20 met grijper 110/250 V _~ voor klem met smeltpatroon 5 x 20 met grijper	037527 ² 037575 037576 037577	Voor schroef- en veerklemmen Meetcontactbus voor contactstop Ø 4 mm voor klemmen met spoed 5, 6 en 8 mm Voor schroefklemmen Meetcontactbus voor contactstop Ø 2 mm voor klemmen met spoed 10 mm ref. 037103/63 Meetcontactbus voor contactstop Ø 4 mm voor klemmen met spoed van 12 en 15 mm ref. 037104/05/64/65 Meetcontactbus voor contactstop Ø 4 mm voor deelbare meetklem ref. 037192
037565 037566 037567	Veiligheidsschermen Enkelpolig Voor schroefklemmen 1 ingang/1 uitgang Spoed van 5 en 6 mm Spoed van 8 en 10 mm Spoed van 12 en 15 mm		
037568 037569	Op maat te snijden Lengte 1 m. Te monteren op scheidings- en isolatieschot Voor schroefklemmen 1 ingang / 1 uitgang Uitrustbaar met CAB 3 markering Spoed van 5, 6, 8 en 10 mm (schot ref. 037560) Spoed van 12 en 15 mm (schot ref. 037561)		