


## Markeersysteem CAB 3™ voor bedrading en railklemmen Viking 3 (vervolg)

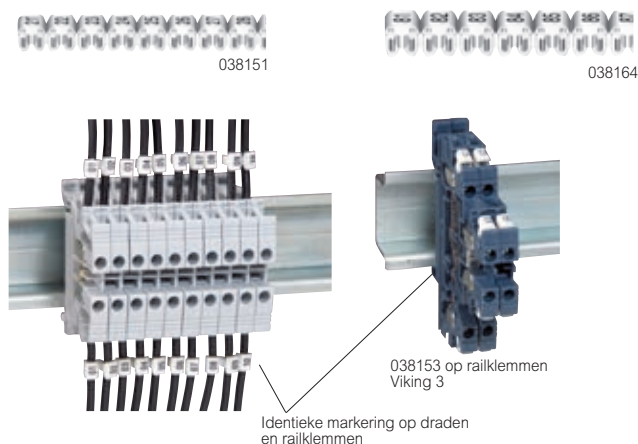


Voor markering van draden of railklemmen Viking 3  
Stroken van 20 merktekens  
Kunnen niet geplaatst worden met de doorzichtige laders

Ref.	<b>Merktokens voor bedrading 0,5 tot 1,5 mm<sup>2</sup> en railklemmen</b>
0,5 tot 1,5 <sup>2</sup>	<b>Nummers:</b> zwart op witte achtergrond
038150	01 tot 20
038151	21 tot 40
038152	41 tot 60
038153	61 tot 80
038154	81 tot 100
038155	Blanco

Ref.	<b>Merktokens voor bedrading 1,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup></b>
1,5 tot 2,5 <sup>2</sup>	<b>Nummers:</b> zwart op witte achtergrond
038160	01 tot 20
038161	21 tot 40
038162	41 tot 60
038163	61 tot 80
038164	81 tot 100
038165	Blanco

## Merktokenplaten voor railklemmen Viking 3

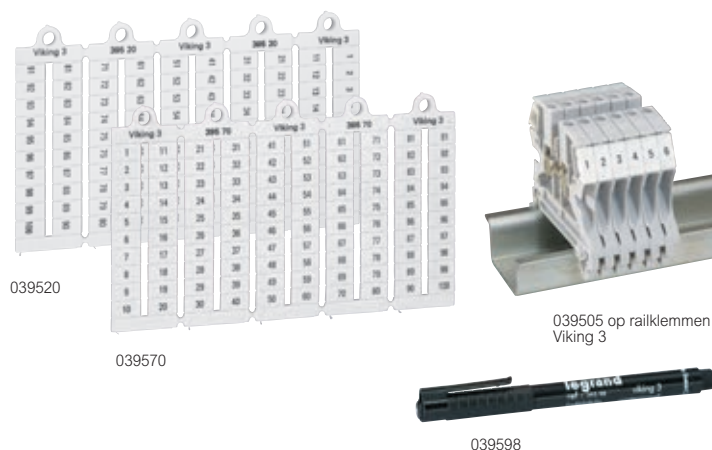

Ref.	<b>Blanco merktokenplaten</b>
	Platen met 100 vooruitgesneden blanco merktokens Handmatige markering
039500	Voor klemmen met spoed van 5 mm
039501	Voor klemmen met spoed van 6 mm
039502	Voor klemmen met spoed van 8 mm

Leesrichting geplaatst merktokens		<b>Cijfers</b>
horizontaal	verticaal	<b>Spoed van 5 (mm)</b>
039505	039555	Van 1 tot 10 (10 keer)
039506	039556	Van 11 tot 20 (10 keer)
039507	039557	Van 21 tot 30 (10 keer)
039508	039558	Van 31 tot 40 (10 keer)
039509	039559	Van 1 tot 50 (2 keer)
039510	039560	Van 1 tot 100
039511	039561	Van 101 tot 200
039512		Van 201 tot 300
		<b>Spoed van 6 (mm)</b>
039515	039565	Van 1 tot 10 (10 keer)
039516	039566	Van 11 tot 20 (10 keer)
039517	039567	Van 21 tot 30 (10 keer)
039518	039568	Van 31 tot 40 (10 keer)
039519	039569	Van 1 tot 50 (2 keer)
039520	039570	Van 1 tot 100
039521	039571	Van 101 tot 200
039522		Van 201 tot 300
039523		Van 301 tot 400
039524		Van 401 tot 500
		<b>Spoed van 8 (mm)</b>
039525		Van 1 tot 10 (10 keer)
039526		Van 11 tot 20 (10 keer)
039527		Van 21 tot 30 (10 keer)
039528		Van 31 tot 40 (10 keer)
039529		Van 1 tot 50 (2 keer)
039530		Van 1 tot 100
039531		Van 101 tot 200

Ref.	<b>Zwarte markeerstift</b>
039598	Voor markering, onuitwisbaar