


Installatiekabelbanden Colson™

■ Karakteristieken

Volgens de norm EN 62225 type 1 "kabelbandjes voor elektrische installaties"

Testomstandigheden:

- Temperatuur: 23 °C
- Relatieve luchtvochtigheidsgraad: 50 %
- Testsnelheid: 25,4 mm/min

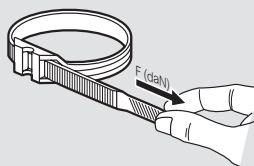

Trekweerstand

Referenties	Trekweerstand	
	Proefdiameter (mm) volgens EN 50146	Min. trekkracht (daN)
031910	20	36
031913 / 031870	20	36
031916 / 031871	26	53
031919 / 031872	26	53
031920	74	53
031921	74	53
031922	20	22
031925	20	22
031928	20	36
031929	20	45
031930	20	45
031932	20	45

Temperatuurbestendigheid

- gebruikstemperatuur (permanent) - 40 °C tot +85 °C
- 40 °C tot +85 °C voor ref. 031928/29/30/32
- minimum temperatuur installatie - 30 °C tot +0 °C voor ref. 031928/29/30/32

Bestendigheid tegen externe invloeden

Goede bestendigheid tegen basen, oliën, vetten, zoutnevel, petroleumproducten, verdunde zuren
Zuurgevoelig

Brandweerstand

- Brandvertragend
- Overeenkomstig de UL 94 normen, rangschikking HB
- Getest met de brander van de vlam van de naald volgens IEC 60695-11-5
- Zuurstofindex (LOI) volgens EN ISO 4589-1/ASTM D 2863-00: 20 %
- Corrosiviteit van de rook volgens NFC 20-453: < 5 %
- Polyamide zonder halogeen

UV-bestendigheid volgens norm IEC 62275 Type 1

UV-beschermde kabelbandjes voor buiteninstallatie


De zwarte kabelbandjes doorstaan met succes de verouderingstests in klimaatomstandigheden vergelijkbaar met de werkelijke gebruiksomstandigheden

Deze cycli combineren een straling van 1000 u onder boog- of xenonlamp ISO 4892-2 methode 1/

■ Universele bevestiging Colson

De Colson toebehoren laten toe de kabelbanden te gebruiken ongeacht het type van steunen


Muur

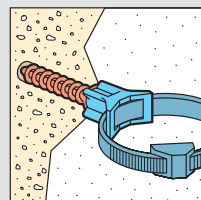


Ref. 031950 + 031957

■ Afmetingen van de toebehoren


Ref. 031959

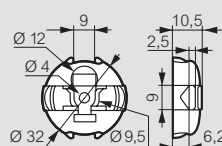


Ref. 031950/031877

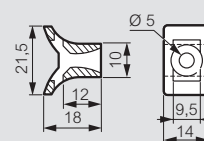


Ref. 031955/031880

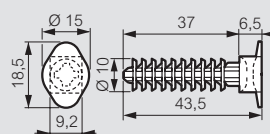


Ref. 031958

 

Ref. 031957/031882

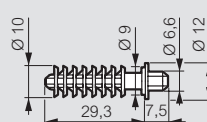

Ref. 031980/81

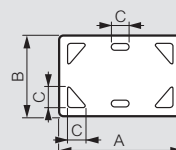

Ref.	A	B	C
031980	75	50	12
031981	50	32	8

■ Bevestiging van de toebehoren met Spit Pulsa nagelklinker 700 E

