


Bedradingskokers Lina 25™ en Transcab

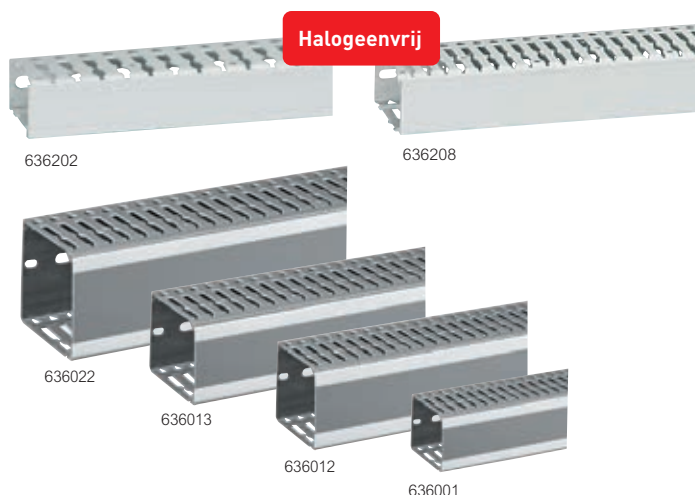

Perforaties aan de zijkant met spoed 12,5 mm (6/6,5)
Geleverd met deksel

Ref.	Bedradingskokers Lina 25		
	PVC-materiaal. Kleur: grijs RAL 7030 Witte streken op deksel voor markering door graving of onuitwisbare markerstift		
Lengte 2 m	Breedte x Hoogte (mm)	Nuttige doorsnede (mm ²)	
636000	25 x 25	391	
636005	40 x 25	692	
636001	25 x 40	720	
636006	40 x 40	1246	
636011	60 x 40	1932	
636002	25 x 60	1159	
636007	40 x 60	2008	
636012	60 x 60	3115	
636016	80 x 60	4200	
636008	40 x 80	2717	
636013	60 x 80	4216	
636017	80 x 80	5716	
636025	120 x 80	8730	
636009	40 x 100	3354	
636014	60 x 100	5216	
636018	80 x 100	7079	
636022	100 x 100	8960	

Ref.	Bedradingskokers Transcab halogeenvrij		
	Materie PC/ABS Kleur: lichtgrijs		
Lengte 2 m	Breedte x Hoogte (mm)	Nuttige doorsnede (mm ²)	
636200	25 x 25	391	
636201	25 x 40	720	
636206	40 x 40	1245	
636202	25 x 60	1159	
636207	40 x 60	2007	
636212	60 x 60	3115	
636208	40 x 80	2717	
636213	60 x 80	4216	
636217	80 x 80	5715	
636225	120 x 80	8729	



Verwijderen van lamellen met tang
ref. 036710




De koker is met de hand opeelbaar

Ref.	Tang Lina 25
036710	Maakt het mogelijk de bedradingskokers af te snijden zonder bramen

Ref.	Linafix isolerende bevestigingstoebereiden
	Materie: polyamide 6/6 Voor een bevestiging via kwartslag van bedradingskokers op alle onderdelen:
	Op rails diepte 15 mm Kwartslagrotatie
036640	Op geperforeerde platen Lina 25 Vastklikken met kwartslag
036641	Op kastdeuren Kunnen worden bevestigd onder de bedienings- en signalisatiehulpstukken Osmoz (Ø 22) Maakt eveneens de directe bevestiging mogelijk van testlampen
036642	Op stijprofielen Lina 25 Dubbele instelling voor de uitlijning met de bodemperforaties van de koker. Voor de bevestiging van een verticale en horizontale bedradingskoker (versteviging mogelijk met rail diepte 15 mm) Vast te klikken
036643	Op volle platen Kunststof klinknagel lengte 12 mm Voor volle platen tot 30/10 ^e Ø boring 5,5 tot 6 mm
036644	Voor volle platen, Lina 12,5 en geperforeerde platen Verstevigde kunststof klinknagel Ø 6 mm Ø boring 6,5 mm
034745	Voor platen Lina 12,5 Zelfborende-zelftappende schroef met kop H 4,8 mm x 16 voor Ø 3,3 mm
034750	Schroefafscherming voor isolatie van schroefkoppen ref. 034745 binnen in de kabelgoten
036701	Staaftje voor het tegenhouden van kabels Staaftje

Ref.	Doorgangsmantels voor deuren
	Zwart polyester Afwikkeldoos van 50 meter met indicator op 3 m van het einde van de rol
036638	Ø 20 mm
036639	Ø 30 mm
	Variaties in diameter van 10 tot 30 mm van 18 tot 54 mm

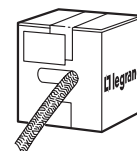

Ref.	Zwarte markerstift
039598	Onuitwisbare markering

