

Keor multiplug

UPS - 600 en 800 VA



310084

Line interactive

Enkelfasige UPS voor kleine apparatuur :

- in een ééngesinswoning : televisie, computer, box, switch, spelconsole ...
- in hotel of kleine winkel : klein CCTV netwerk ...
- in een tertiair/commercieel gebouw : computer/terminal, modem, telefonie...

UPS met 6 x 2P+A contactdozen die beveiligd zijn tegen overspanningen:
4 noodcontactdozen en 2 autonome contactdozen

Snel verwisselbare, geïntegreerde zekering

USB lader - 1 A

Mogelijkheid tot muurbevestiging

Opmerking: De autonomie waarden, uitgedrukt in minuten, zijn geschat en kunnen variëren als gevolg van belastingskarakteristieken, gebruikscondities en de omgeving waarin de UPS geplaatst is

Ref.	UPS met meervoudige contactdozen 2P+A			
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min)	Aantal contactdozen 2P+A
310083	600	360	10 tot 15	4 + 2
310084	800	480	10 tot 15	4 + 2


Keor multiplug

UPS - 600 en 800 VA

Kenmerken

Algemene kenmerken	310083	310084
Nominaal vermogen (VA)	600	800
Actief vermogen (W)	360	480
Golfvorm	Pseudo-sinusvormig	
Ingang		
Ingangsspanning (nominaal)	180 Vac - 270 Vac	
Frequentie	50-60 Hz	
Uitgang		
Uitgangsspanning	230 V ± 10 %	
Frequentie (nominaal)	50/60 Hz ± 1 Hz	
Batterijen		
Laadtijd	8 u max. (voor 90 % capaciteit)	
Mechanische kenmerken		
Afmetingen H x B x D (mm)	190 x 296 x 89,5	
Netto gewicht (kg)	4	4
Omgevingsomstandigheden		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C	
Relatieve vochtigheid	0 tot 90 %	
Maximaal hoorbaar geluid op 1 m van de eenheid (dBA)	Werking op netwerk	< 40
	Werking op batterij	< 45
Conformiteit		
Normering	EN 62040-1, EN 62040-2	

Afmetingen (mm)

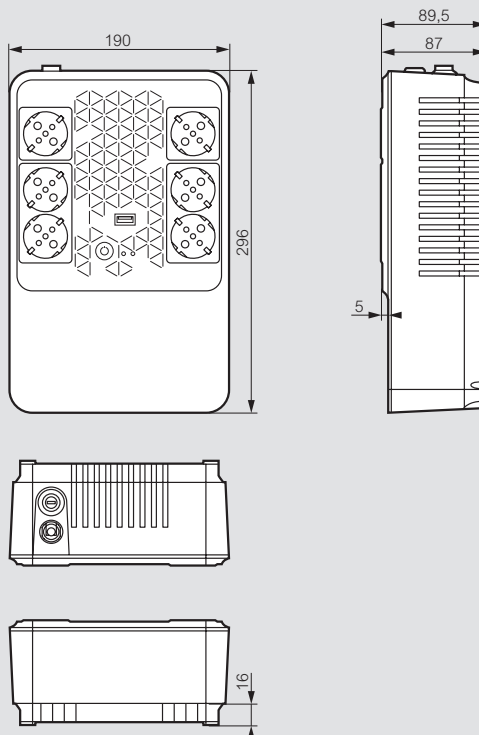

Meervoudige contactdozen
blz. 788

