

Keor SPE RT

UPS (rack/toren) - 750 tot 3000 VA



Line interactive



311070

Eenfasige UPS-systemen voor meervoudige werkstations, servers, switches/routers, modems, computernetwerken
 Beveiliging tegen overspanning, overbelasting en kortsluiting
 Sinusvormige uitgang
 Geïntegreerde zelfdiagnose en elektronische AVR-spanningsregelaar
 Functie voor koude start
 Controle via microprocessor
 Aanpasbaar:
 - torenversie
 - rackversie voor installatie in de verdeelkasten met een diepte van 800 of 1000 mm met legplank of schuifrail apart te bestellen
 LCD-scherm dat 1/4 slag gedraaid kan worden
 Vermogensfactor uitbreidbaar van 0,7 tot 0,9
 Batterij vervangbaar zonder UPS uit te schakelen
 Identieke externe batterijkasten
 Frequentieomvormer toegankelijk via het LCD-scherm
 2 droge contacten
 Ingebouwd slot voor de installatie van een afzonderlijk te bestellen communicatie-interface (blz. 489) voor aansluiting op het Ethernet-netwerk
 Geavanceerd beheer in functie van het ontladingsniveau van de batterij
 Opmerking: de autonomiewaarden worden geschat in minuten en kunnen variëren afhankelijk van de kenmerken van de belasting, de gebruiksomstandigheden en de omgeving

Ref.	UPS met IEC-uitgangscontactdoos met batterij					
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min)	Aantal IEC contactdozen 10 A	Aantal IEC contactdozen 16 A	Communicatiepoorten
311065	750	525	10	5	-	USB - RS232
311066	1000	700	7	5	-	USB - RS232
311067	1000	800	8	8	-	USB - RS232
311068	1500	1050	8	5	-	USB - RS232
311069	1500	1200	10	8	-	USB - RS232
311070	2200	1980	8	8	1	USB - RS232
311071	2200	1980	8	8	1	USB - RS232
311072	3000	2700	6	8	1	USB - RS232
311073	3000	2700	6	8	1	USB - RS232

Batterijkasten

311074	Voor UPS ref. 311067
311075	Voor UPS ref. 311069
311076	Voor UPS ref. 311070/71
311077	Voor UPS ref. 311072/73

Toebehoren

310952	Vermindert de oplaadtijd Bevestigingssteunen voor de installatie van de UPS in een VDI-wandkast
310953	Verstelbare diepte vanaf een diepte van 800 mm Externe manuele By-pass

 
Keor SPE RT

UPS (rack/toren) - 750 tot 3000 VA

Kenmerken

750 - 1000 VA - 1U

Ref. 311065/66




1500 VA - 1U

Ref. 311068




1000 - 1500 VA - 2U

 Ref. 311067/69




2200 VA - 2U

 Ref. 311070




3000 VA - 2U

 Ref. 311072



2200 VA - 3U

Ref. 311071

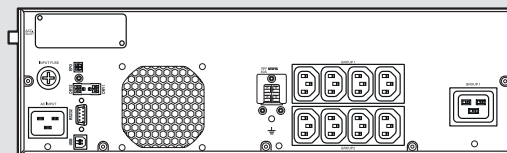

3000 VA - 3U

Ref. 311073

