

## Keor S

conventionele enkelfasige UPS met dubbele conversie online VFI



310121



310741

Ref.	UPS Enkelfasig			
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min.)	Gewicht (kg)
310121	3000	2400	10	53
310122	3000	2400	27	75
310123	3000	2400	50	97
310128	6000	5400	22	106
310131	10000	9000	10	114

	UPS Enkelfasig met isolatietransformator			
	Nominaal vermogen (VA)	Actief vermogen (W)	Autonomie (min.)	Gewicht (kg)
310125	3000	2400	10	85
310129	6000	5400	0	100
310135	10000	9000	0	126

	Batterijkasten
310740	Lege batterijkast
310741	Batterijkast met 2x6x12 Ah (voor Keor S 3000)
310742	Batterijkast met 3x6x12 Ah (voor Keor S 3000)
310743	Batterijkast met 6x6x12 Ah (voor Keor S 3000)
310744	Batterijkast met 20x12 Ah (voor Keor S 6000/10000)
310745	Batterijkast met 2x20x12 Ah (voor Keor S 6000/10000)

	Toebehoren
310961	Batterijladers voor batterijkast (voor 310741/42/43)
310954	Batterijladers voor batterijkast (voor 310744/45)

### Toebehoren


- Lege batterijkast met kabels en beveiliging
- Levensduur van de batterijen: 5 jaar / 10 jaar in kasten of rack
- Bewakingssysteem voor de batterijen
- Isolatie-transformator
- Externe onderhoudsbypass voor parallelle systemen
- Afstandsbedieningspaneel

Bezoek [www.ups.legrand.com](http://www.ups.legrand.com)


## Keor S

conventionele enkelfasige UPS met dubbele conversie online VFI


### ■ UPS met interne batterijen, autonomie tot 50 min voor 3 kVA

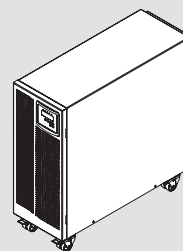

### ■ UPS voor lange autonomie met bijkomende batterijkast

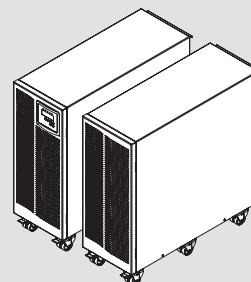

### ■ UPS met ingebouwde transformator

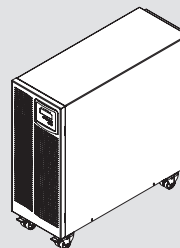

### ■ Achteraanzicht



### ■ Tabel uitgebreide autonomie

Vermogen	UPS	Batterijkast	Autonomie (min.)
6000	310128	310744	55
6000	310128	310745	85
10000	310131	310744	27
10000	310131	310745	50
6000	310129	310745	55
6000	310129	310744	22
10000	310135	310744	10
10000	310135	310745	27