

## Toebehoren UPS

sensoren en andere toebehoren



310900/01



310897/98



310899



310902




310903

| Ref.   | Sensoren   |
|--------|--|
| 310897 | Temperatuursensor voor een rechtstreekse verbinding met de poort COM2 van de interfaces 310930/32<br>Niet bruikbaar met de Sensor Manager ref. 310899  |
| 310898 | Gecombineerde temperatuur- en vochtigheidssensor voor een rechtstreekse verbinding met de poort COM2 van de interfaces 310930/32<br>Niet bruikbaar met de Sensor manager ref. 310899   |
| 310899 | Sensor Manager: wordt verbonden met de poort COM2 van de interfaces ref. 310930/32 (sensor manager) en beheert maximaal 8 analoge ingangen, 4 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen.<br>De configuratie wordt rechtstreeks beheerd door de eerder beschreven interface ref. 310930/32<br>De configuratiefuncties "Scale Divisor" en "Off set" maken het mogelijk de Sensor Manager ref. 310899 te gebruiken met om het even welk analogo toestel (zie de kenmerken).<br>Deze bevat 1 temperatuursensor ref. 310900 |
| 310900 | Temperatuursensor - uitsluitend te gebruiken met de Sensor Manager ref. 310899<br>Biedt de mogelijkheid tot aansluiting van een andere sensor ref. 310900 met behulp van een speciale connector.   |
| 310901 | Gecombineerde temperatuur- en vochtigheidssensor, uitsluitend te gebruiken met de Sensor Manager en ref. 310899  |
| 310902 | Deursensor, bestaande uit een reedschakelaar en een magneet.<br>Compatibel met alle netwerkinterfaces (behalve standaardversies) en de Sensor Manager ref. 310899  |
| 310903 | Knipperlichtsignalisatie.<br>Uitsluitend compatibel met de Sensor Manager  |

## Toebehoren UPS

sensoren en andere toebehoren

### ■ Kenmerken

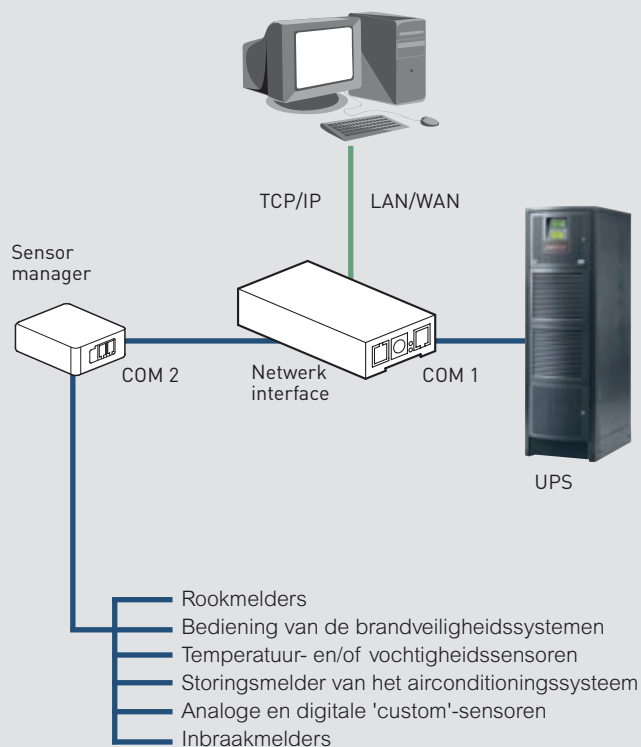

### ■ Technische kenmerken van de sensormanager ref. 310899

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Voedingsspanning (Vdc)             | 9 tot 24      |
| Temperatuur (°C)                   | 0 tot 65      |
| Niet-condenserende vochtigheid (%) | 10 tot 80     |
| Analoge ingangen (V)               | 0 tot 10      |
| Digitale ingangen (V)              | 9 tot 24      |
| Digitale uitgangen 100 mA (V)      | 9 tot 24      |
| Afmetingen (BxDxH) (mm)            | 70 x 130 x 30 |

### ■ Technische kenmerken van de sensoren

|                                 | 310897       | 310898       | 310900      | 310901      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Voedingsspanning (Vdc)          | 9 tot 15*    | 9 tot 15*    | 15 tot 24** | 15 tot 24** |
| Temperatuurbereik (°C)          | -25 tot +100 | -25 tot +100 | 0 tot +100  | 0 tot +100  |
| Relatieve vochtigheid ± 5 % (%) |              | 0 tot 100    |             | 0 tot 100   |
| Aansluitkabel inbegrepen (m)    | 1,8          | 1,8          | 5           | 5           |
| Afmetingen (HxBxD) (mm)         | 27 x 70 x 70 |              |             |             |

\* Rechtstreeks vanuit netwerkinterface.

\*\* Rechtstreeks vanuit Sensor Manager ref. 310899