


Green'up™ Premium laadstations met geïntegreerde 6 mA DC-beveiliging voor het opladen van elektrische voertuigen

■ Installatieprincipe


Enkelfasige metalen laadstations mode 2 en 3 met 6 mA DC beveiliging

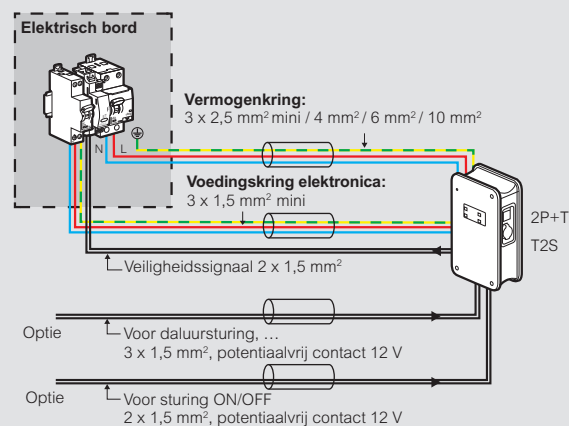

Geïntegreerde 6 mA DC beveiliging

| Ref. | 058012/13 | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 058010/11 | | | |
| Mode | 2 en 3 | | | |
| Vermogensregeling (kW) | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| Stroomsterkte paal (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Stroomsterkte beveiliging vermogenkring | 20 A curve C | 25 A curve C | 32 A curve C | 40 A curve C |
| Differentieel | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F |
| Differentieel automaat beveiliging vermogenkring | 411106 | 411107 | 411108 | 411109 |
| Doorsnede vermogenkring (mm² minimum) | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Stroomuitschakelspoel / veiligheidssignaal | 406276 | 406276 | 406276 | 406276 |
| Stroomsterkte beveiliging kring voeding elektronica | 2 A curve C | 2 A curve C | 2 A curve C | 2 A curve C |
| Differentieel | 30 mA Type A | 30 mA Type A | 30 mA Type A | 30 mA Type A |
| Automaat + differentieel beveiliging kring voeding elektronica | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 |
| Doorsnede kring voeding elektronica (mm²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Beveiliging kring 2P+A | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |

Driefasige metalen laadpalen mode 2 en 3 met 6 mA DC beveiliging

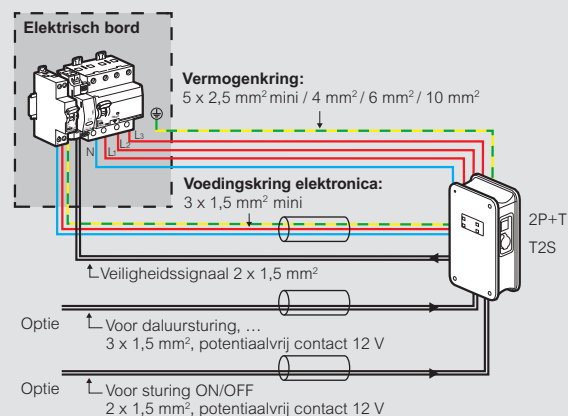

| Ref. | 058014/15 | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2 en 3 | | | |
| Mode | 2 en 3 | | | |
| Vermogensregeling (kW) | 11 | 15 | 18 | 22 |
| Stroomsterkte paal (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Stroomsterkte beveiliging vermogenkring | 20 A curve C | 25 A curve C | 32 A curve C | 40 A curve C |
| Differentieel | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F | 30 mA Type F |
| Differentieel automaat beveiliging vermogenkring | 411245 | 411246 | 411247 | 407932 + 410533 |
| Doorsnede vermogenkring (mm²) | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Stroomuitschakelspoel / veiligheidssignaal | 406276 | 406276 | 406276 | 406276 |
| Stroomsterkte beveiliging kring voeding elektronica | 2 A curve C | 2 A curve C | 2 A curve C | 2 A curve C |
| Differentieel | 30 mA Type A | 30 mA Type A | 30 mA Type A | 30 mA Type A |
| Automaat + differentieel beveiliging kring voeding elektronica | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 | 407793 + 411911 |
| Doorsnede kring voeding elektronica (mm²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Beveiliging kring 2P+A | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |